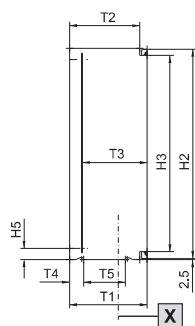
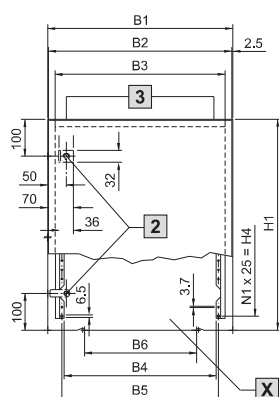
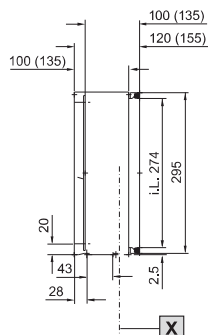


Kompakt-Schaltschränke


Lackiert Handbuch 33, Seite 44

[illegible][illegible]

- | Best.-Nr. AE | Breitenmaße
mm | | | | | | Höhenmaße
mm | | | | | | Tiefenmaße
mm | | | | | | Montageplatten
mm | | | |
|--------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|------|----|------------------|-----|-----------|----|-----|-----|----------------------|-----|-----|--|
| Lackiert | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | N1 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | F1 | F2 | G1 | G2 | |
| 1036.500 | 300 | 295 | 260 | 211 | 223 | 233 | 300 | 295 | 260 | 225 | 27,5 | 9 | 155 | 132 | 113 – 129 | 47 | 45 | 254 | 215 | 275 | 250 | |
| 1033.500 | 300 | 295 | 260 | 211 | 223 | 233 | 300 | 295 | 260 | 225 | 27,5 | 9 | 210 | 190 | 168 – 184 | 43 | 45 | 254 | 215 | 275 | 250 | |
| 1034.500 | 300 | 295 | 260 | 211 | 223 | 233 | 400 | 395 | 360 | 325 | 27,5 | 13 | 210 | 190 | 168 – 184 | 43 | 45 | 254 | 215 | 375 | 350 | |
| 1030.500 | 380 | 375 | 340 | 291 | 303 | 303 | 300 | 295 | 260 | 225 | 27,5 | 9 | 155 | 132 | 113 – 129 | 33 | 63 | 334 | 295 | 275 | 250 | |
| 1031.500 | 380 | 375 | 340 | 291 | 303 | 303 | 300 | 295 | 260 | 225 | 27,5 | 9 | 210 | 190 | 168 – 184 | 33 | 63 | 334 | 295 | 275 | 250 | |
| 1380.500 | 380 | 375 | 340 | 291 | 303 | 303 | 380 | 375 | 340 | 275 | 27,5 | 11 | 210 | 190 | 168 – 184 | 33 | 63 | 334 | 295 | 355 | 330 | |
| 1039.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 380 | 375 | 340 | 275 | 27,5 | 11 | 210 | 190 | 168 – 184 | 38 | 113 | 549 | 510 | 355 | 330 | |
| 1339.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 380 | 375 | 340 | 275 | 27,5 | 11 | 350 | 330 | 308 – 324 | 38 | 113 | 549 | 510 | 355 | 330 | |
| 1038.500 | 380 | 375 | 340 | 291 | 303 | 303 | 600 | 595 | 560 | 525 | 30 | 21 | 210 | 190 | 168 – 184 | 33 | 63 | 334 | 295 | 570 | 545 | |
| 1338.500 | 380 | 375 | 340 | 291 | 303 | 303 | 600 | 595 | 560 | 525 | 30 | 21 | 350 | 330 | 308 – 324 | 84 | 113 | 334 | 295 | 570 | 545 | |
| 1045.500 | 400 | 395 | 360 | 311 | 323 | 303 | 500 | 495 | 460 | 425 | 30 | 17 | 210 | 190 | 168 – 184 | 38 | 113 | 354 | 315 | 475 | 450 | |
| 1037.500 | 400 | 395 | 360 | 311 | 323 | 303 | 800 | 795 | 760 | 725 | 30 | 29 | 300 | 280 | 258 – 274 | 38 | 113 | 349 | 310 | 770 | 745 | |
| 1050.500 | 500 | 495 | 460 | 411 | 423 | 303 | 500 | 495 | 460 | 425 | 30 | 17 | 210 | 190 | 168 – 184 | 38 | 113 | 449 | 410 | 470 | 445 | |
| 1350.500 | 500 | 495 | 460 | 411 | 423 | 303 | 500 | 495 | 460 | 425 | 30 | 17 | 300 | 280 | 258 – 274 | 38 | 113 | 449 | 410 | 470 | 445 | |
| 1057.500 | 500 | 495 | 460 | 411 | 423 | 303 | 700 | 695 | 660 | 625 | 30 | 25 | 250 | 230 | 208 – 224 | 38 | 113 | 449 | 410 | 670 | 645 | |
| 1060.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 600 | 595 | 560 | 525 | 30 | 21 | 210 | 190 | 168 – 184 | 38 | 113 | 549 | 510 | 570 | 545 | |
| 1054.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 600 | 595 | 560 | 525 | 30 | 21 | 250 | 230 | 208 – 224 | 38 | 113 | 549 | 510 | 570 | 545 | |
| 1360.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 600 | 595 | 560 | 525 | 30 | 21 | 350 | 330 | 308 – 324 | 38 | 113 | 549 | 510 | 570 | 545 | |
| 1076.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 760 | 755 | 720 | 675 | 30 | 27 | 210 | 190 | 168 – 184 | 38 | 113 | 549 | 510 | 730 | 705 | |
| 1376.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 760 | 755 | 720 | 675 | 30 | 27 | 350 | 330 | 308 – 324 | 38 | 113 | 549 | 510 | 730 | 705 | |
| 1058.500 | 600 | 595 | 560 | 511 | 523 | 500 | 800 | 795 | 760 | 725 | 30 | 29 | 250 | 230 | 208 – 224 | | | | | | | |

Kompakt-Schaltschränke AE

Lackiert Handbuch 33, Seite 46

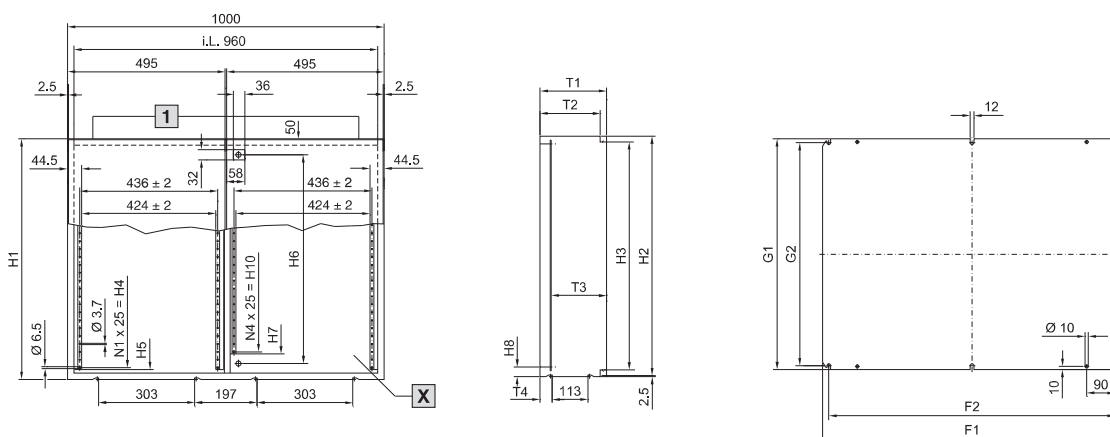


X Türinnenansicht

1 AE 1110.500 und AE 1130.500 mit Bohrungen für Transportösen, Ansicht Y, siehe Seite 11 unten.


Ansicht Wandbefestigungslöcher, siehe Seite 10 oben.

Best.-Nr. AE	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H10	N1	N4	T1	T2	T3	T4	F1	F2	G1	G2
Lackiert																			
1100.500	760	755	720	675	698	660	598	30	575	27	23	210	190	168 – 184	38	944	905	730	705
1130.500	760	755	720	675	698	660	598	30	575	27	23	300	280	258 – 274	70	944	905	730	705
1110.500	1000	995	960	925	938	900	838	35	825	37	33	300	280	258 – 274	70	939	900	955	930

Lackiert Handbuch 33, Seite 46

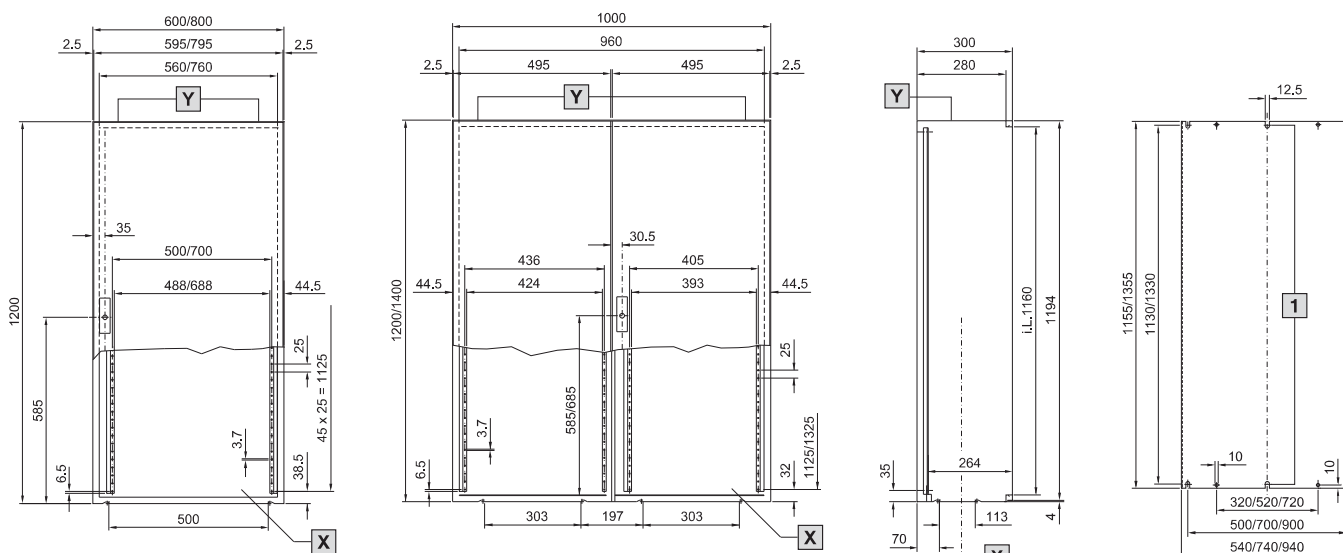

Ansicht Y

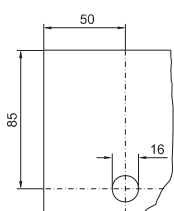

X Türinnenansicht

Y Bohrung für Transportösen

Ansicht Wandbefestigungslöcher, siehe Seite 10 oben.

1 Entfallen bei AE 1260.500

Best.-Nr. AE	B mm	H mm	T mm	Tür(en)
Lackiert				
1260.500	600	1200	300	1
1280.500	800	1200	300	1
1213.500	1000	1200	300	2
1114.500	1000	1400	300	2