
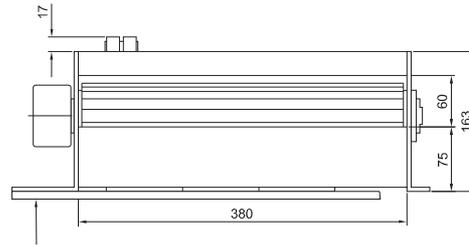


### Drucklüfter

 
 
Luftleistung freiblasend 320/480 m<sup>3</sup>/h Handbuch 33, Seite 400

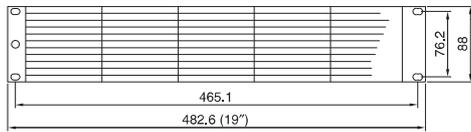


Frontgitter

### RTT-Dachlüfter und Entlüftungs-Aufsatz

Luftleistung freiblasend 400/800 m<sup>3</sup>/h Handbuch 33, Seite 401





Montageausschnitt

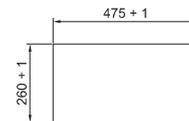


### Dachlüfter

Luftleistung 360 m<sup>3</sup>/h Handbuch 33, Seite 402

 ohne Lüfter      mit Lüfter

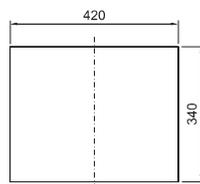

Montageausschnitt

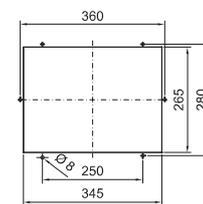

Für TS für den Officebereich, Luftleistung 1500 m<sup>3</sup>/h Handbuch 33, Seite 402

Montageausschnitt  
nur erforderlich bei Lüfter ohne Dachblech

