



### Netzwerkschränke TE 8000

mit belüfteter Tür, Breite 600/800 mm, Tiefe 1000 mm


Vorderansicht

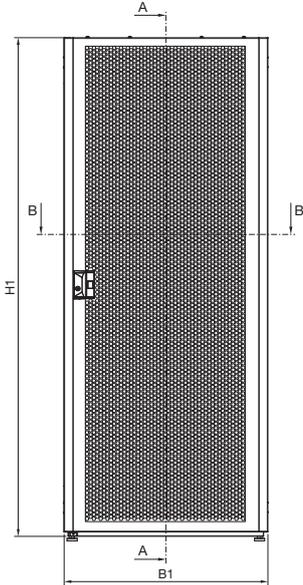


Vorderansicht ohne Flachteile

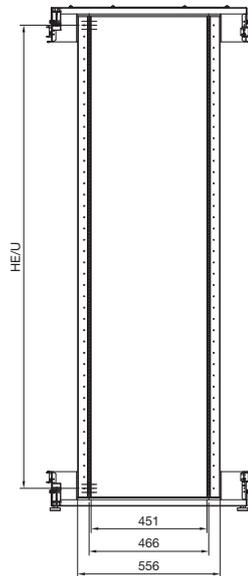


Schnitt A – A

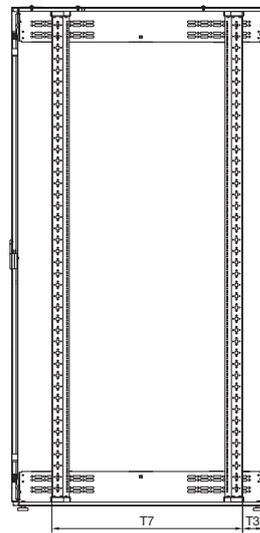


Rückansicht

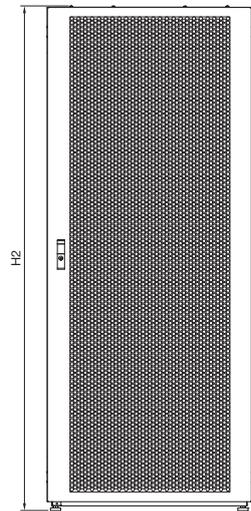


Draufsicht, Breite 800 mm

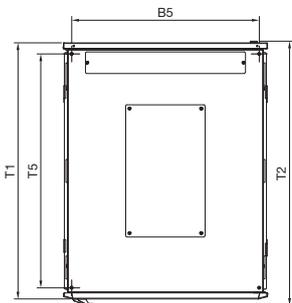

Draufsicht, Breite 600 mm, mit Seitenwänden

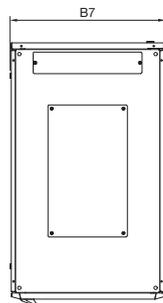

Schnitt B – B

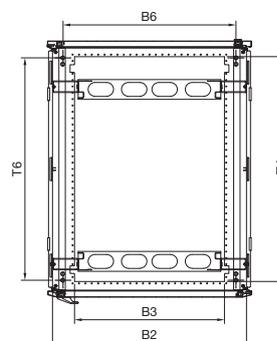

#### Schrank

- B1 = Breite Fronttür
- B2 = Gesamtbreite Rahmen
- B3 = Bodenausschnitt
- B4 = Dachausschnitt Kabeldurchführung
- B5 = Abstand Dachbefestigung
- B6 = Abstand Bodenzusatzbefestigung
- B7 = Gesamtbreite
- H1 = Schrankhöhe ohne Füße
- H2 = Gesamthöhe
- T1 = Tiefenabstand ohne Griffe
- T2 = Gesamttiefe
- T3 = Abstand Vorderkante Bodenwanne zu 19"-Ebenen
- T4 = Bodenausschnitt
- T5 = Abstand Dachbefestigung
- T6 = Abstand Bodenzusatzbefestigung
- T7 = Abstand 19"-Ebenen

1 Ohne Abdeckplatte

#### Hinweis:

- Bei zwei angereihten Schränken ergibt sich eine Breite von 2 x B1 + 20 mm

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm							Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm						
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
7888.875	24	596	557	385	390	532	475	608	1163	1185	1008,5	1040	80,5	885	920	875	745
7888.882	42	596	557	385	390	532	475	808	1963	1985	1008,5	1040	80,5	885	920	875	745
7888.892	42	796	757	585	590	732	675	808	1963	1985	1008,5	1040	80,5	885	920	875	745