


Schaltschränke

IT-Schranksysteme


Verteilerrahmen TE 8000 open

Breite 600/800 mm


TE 7888.940, Vorderansicht
Breite 600 mm

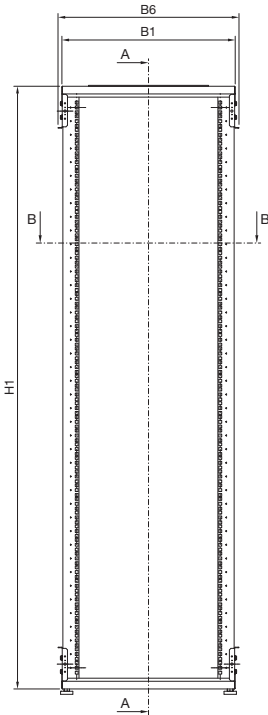


TE 7888.944, Vorderansicht
Breite 800 mm

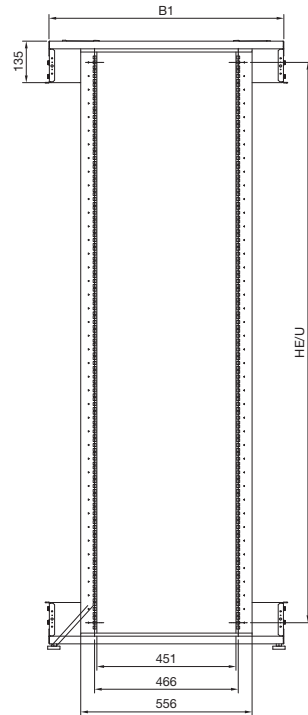


Schnitt A – A

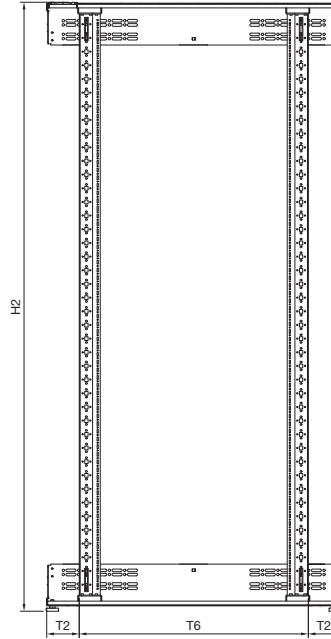


TE 7888.940, Draufsicht,
Breite 600 mm

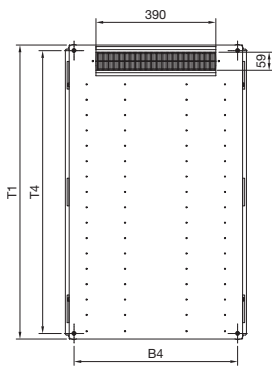

TE 7888.944, Draufsicht,
Breite 800 mm

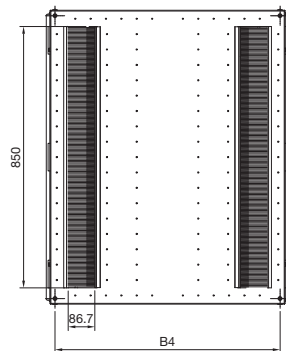

Schnitt B – B

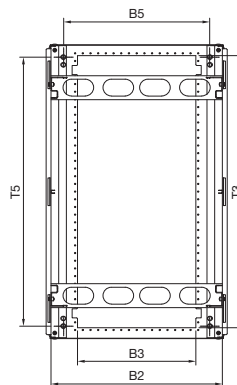

Schrank

- B1 = Breite Dachblech
- B2 = Gesamtbreite Rahmen
- B3 = Bodenausschnitt
- B4 = Abstand Dachbefestigung
- B5 = Abstand Bodenzusatzbefestigung
- B6 = Gesamtbreite
- H1 = Schrankhöhe ohne FüÙe
- H2 = Gesamthöhe
- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Abstand Vorderkante Bodenwanne zu 19"-Ebenen
- T3 = Bodenausschnitt
- T4 = Abstand Dachbefestigung
- T5 = Abstand Bodenzusatzbefestigung
- T6 = Abstand 19"-Ebenen

Best.-Nr. DK	HE	BreitenmaÙe mm						HöhenmaÙe mm		TiefenmaÙe mm					
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	T1	T2	T3	T4	T5	T6
7888.940	42	564	557	385	532	475	589	1960,4	1981	956	105,5	885	920	875	745
7888.944	42	764	757	585	732	675	789	1960,4	1981	956	105,5	885	920	875	745