

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.



SZ 4139.150

SZ 4139.190

SZ 4139.350

Руководство по монтажу и эксплуатации

Assembly and operating instructions

Notice de montage et mode d'emploi

Montage- en bedieningshandleiding

Montage- och bruksanvisning

Istruzioni di montaggio e uso

Instrucciones de montaje y empleo

取扱説明書

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION



CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES




	SZ 4139.150	SZ 4139.190	SZ 4139.350
L mm	455	685	990
Pw	14 W	18 W	30 W

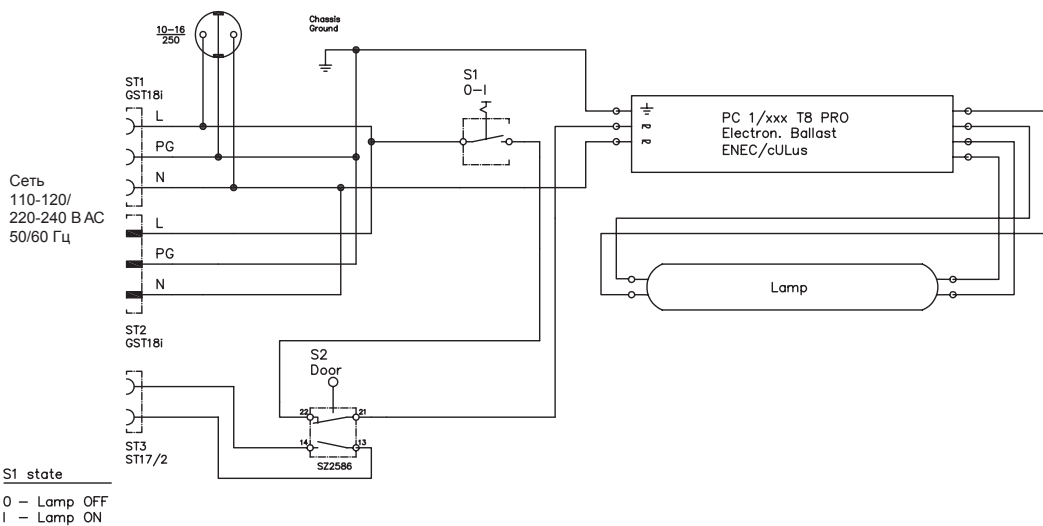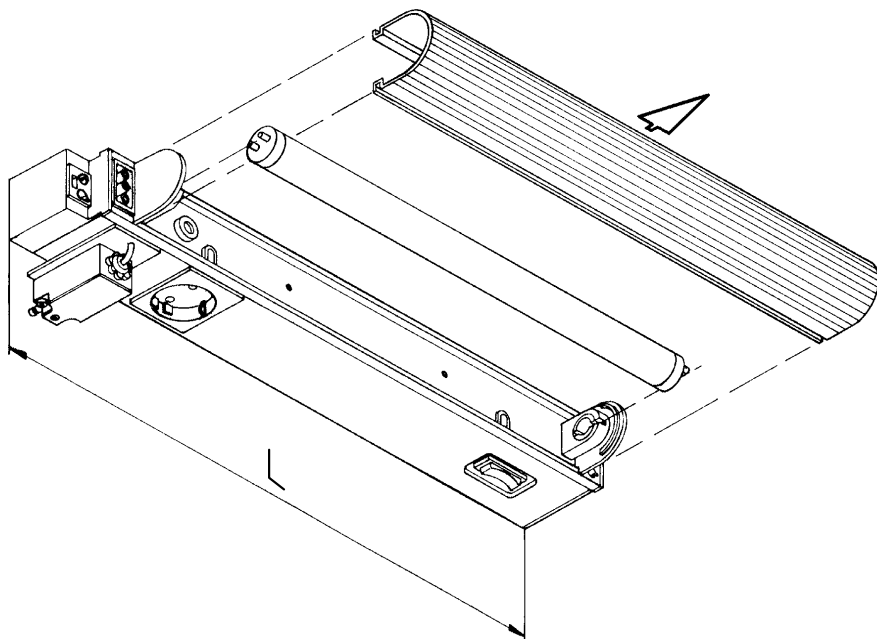

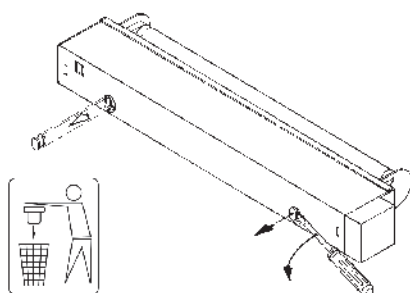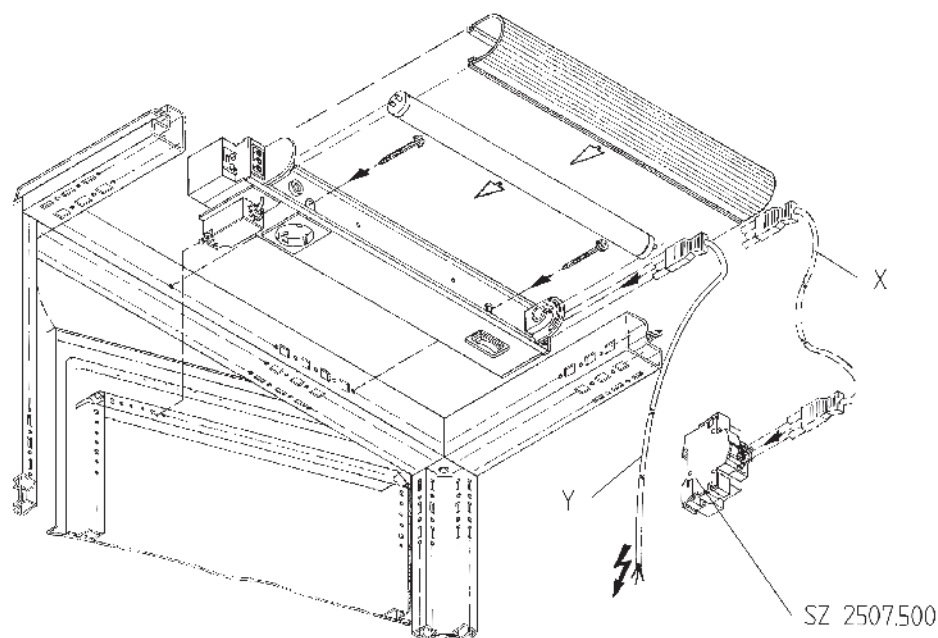

X	Y
SZ 4315.200	SZ 4315.100
SZ 4315.400	
SZ 4315.600	

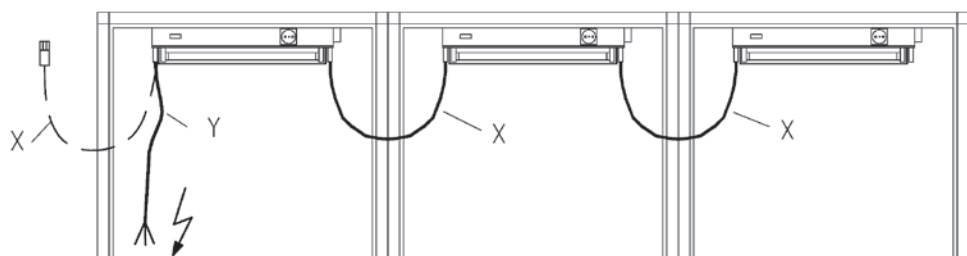

Технические характеристики: SZ 4139.150, .190, .350

Степень защиты:	IP 20
Класс защиты:	1
Источник света:	L14W/25-T8, L18W/25-T8, L30W/25-T8
Цоколь:	G13
Функция переключения:	Вкл/Откл/Концевой выключатель двери
Номинальное напряжение:	110 – 120 / 220 – 240 В AC
Номинальный ток:	0,29 А
Номинальная частота:	50/60 Гц
Температура окружающей среды:	та 45°C
Розетка:	1-полюсная, 16 А
Пуск лампы:	горячий пуск <=1,5 сек. при +20°C
Срок службы:	10 000 ч
Тип подключения:	входной штекер тип GST 18 с гнездом выходной штекер тип GST 18 с вилкой

Беспотенциальный контакт:	через разъем ST17/2, I макс. 6 А (230 В AC)		
Маркировка:	CE, ENEC, GS		
Стандарт испытаний:	EN 60598-1		
Излучение помех:	EN 55 015		
Помехоустойчивость:	EN 61000-6-2		
Размеры:			
Длина:	455 мм	685 мм	990 мм
Ширина:	50 мм	50 мм	50 мм
Высота:	120 мм	120 мм	120 мм
Вес:	2.0 кг	2.9 кг	3.8 кг

Указания по эксплуатации светильника

Светильники SZ 4139.150, .190, .350 предназначены только для использования внутри распределительных шкафов. Перед включением убедитесь, что штекер подключения питания установлен в правильном месте и зафиксирован.

Кабель подключения необходимо зафиксировать по всей длине при помощи подходящих крепежных средств, например, кабельных хомутов.

При измерении сопротивления изоляции шкафов или частей оборудования необходимо отключать питание светильников.

Внимание:

При подключении потребителей к розетке светильника кабели следует прокладывать так, чтобы избежать опасности споткнуться о них.

При закрытии двери шкафа не допускается заземление кабеля подключения.

Подключение к сети

Проверить напряжение перед подключением!

Светильник(и) предназначены как для одиночного, так и параллельного подключения.

Для подключения светильника (светильников) необходимо использовать комплектующие (см. Арт. № SZ 4315xxx). Для безопасности элемента подключения может использоваться артикул SZ 2507.

Макс. число светильников при параллельном подключении:

20 штук Обратить внимание на кабели подключения розеток!
I макс. 10 А или. 16 А

Устройства защиты:

Элемент подключения с линейным защитным автоматом 10А
Альтернатива:

SZ 2507
защитный автомат 10 А или 16 А

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

ООО "Риттал"
Россия · 125252 · г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 (4-й этаж)
Тел.: +7 (495) 775 02 30 · Факс: +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

02/13 · A 2887904 SZ 74

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

