


Systemausbau

Monitore


TFT-Halter, schwenkbar

Handbuch 33, Seite 797


Seitenansicht Einbauzustand

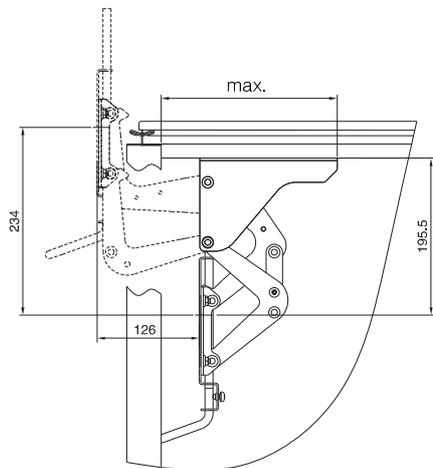

Draufsicht von oben

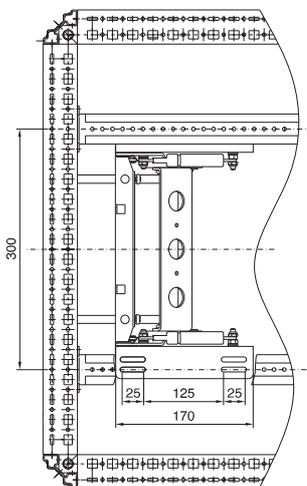



Frontansicht

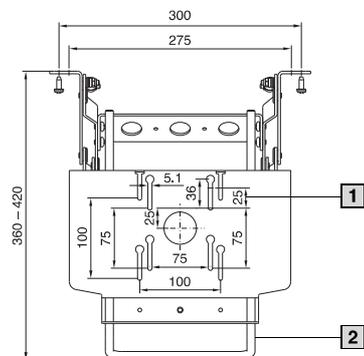

- 1** Monitor-Höhenverstellbereich
- 2** Betätigungsgriff

TFT-Halter

Handbuch 33, Seite 797

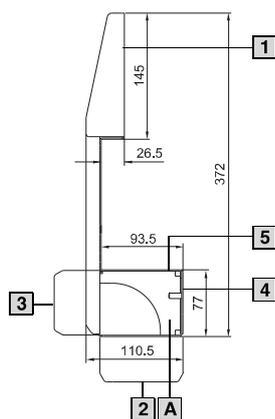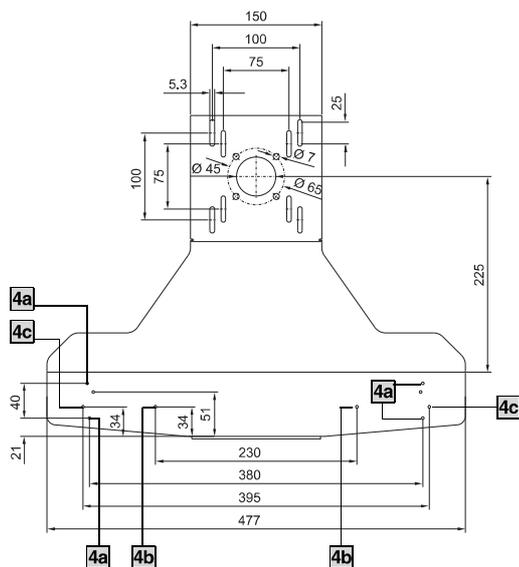

Ansicht **A**

Montageausschnitt CP-S



Montageausschnitt CP-L 120 x 65 mm



- 1**
 - VESA 75 oder 100 starr
 - VESA 75 und Neigungsverstellung über IW 6902.670 (siehe Handbuch 33, Seite 167)

- 2**
 - Gehäuse-Befestigung-/Kupplung mit Tragarmanschluss
 - CP-S, siehe Handbuch 33, Seite 151
 - CP-L 120 x 65 mm

- 3**
 - Gehäuse-Befestigungen am horizontalen Tragarm CP-S oder CP-L 120 x 65 mm, für Montage am vertikalen Tragarm über Neigungsverstellung IW 6902.670
 - CP-L 120 x 65 mm, siehe Handbuch 33, Seite 155

- 4**
 - 4a** Ablage für Tastaturen SM 2383.000 (siehe Handbuch 33, Seite 800) über Gehäuse-Flächenverbinder SM 2383.010 (siehe Handbuch 33, Seite 793)
 - 4b** Bügelgriff CP 6107.100 (siehe Handbuch 33, Seite 792)
 - 4c** Bügelgriff CP 6107.200 (siehe Handbuch 33, Seite 792)

durch Körnerpunkte

- 5**
 - Steckerdurchführung SZ 2400.300/500 (siehe Handbuch 33, Seite 714) als Zugentlastung der Anschlussleitung