


Schaltschränke

Schranksysteme

System-Einzelschränke VX SE

Basisschrank

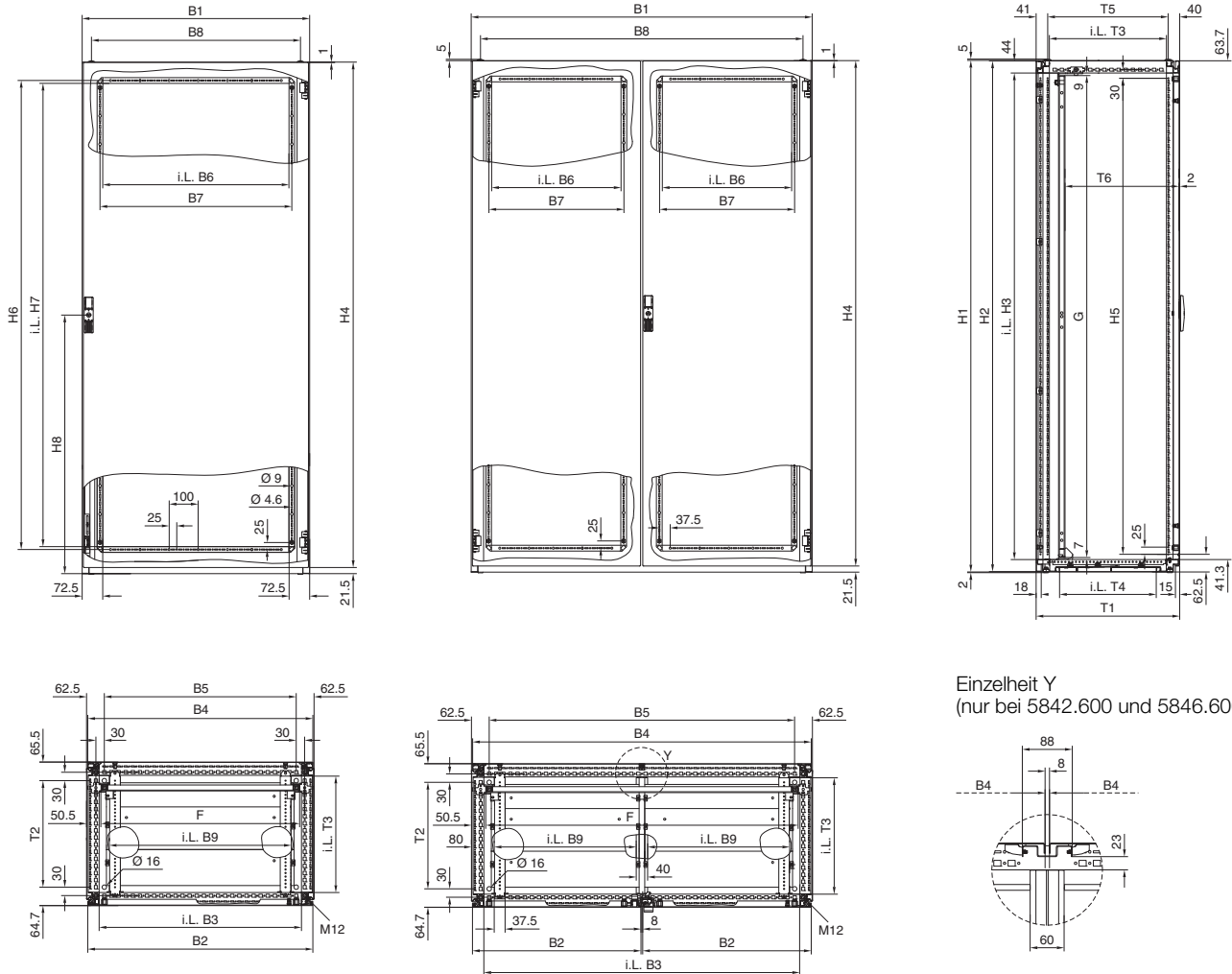

Einzelheit Y
(nur bei 5842.600 und 5846.600)


Eintürig

Best.-Nr. VX SE	Breitenmaße mm									Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm			
	Lackiert	Edelstahl	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F	G
5820.600	-		600	592	512	592	475	455	475	535	452	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	305	175	212	152	224		499	1696
5821.600	-		600	592	512	592	475	455	475	535	452	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	305	175	212	152	224	131 - 256	499	1896
5822.600	-		800	792	712	792	675	655	675	735	652	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	305	175	212	152	224	131 - 256	699	1696
5823.600	-		800	792	712	792	675	655	675	735	652	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	305	175	212	152	224	131 - 256	699	1896
5830.600	-		600	592	512	592	475	455	475	535	452	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324		499	1696
5831.600	-		800	792	712	792	675	655	675	735	652	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	131 - 356	699	1696
5832.600	-		800	792	712	792	675	655	675	735	652	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	252	324		699	1896
5833.600	-		800	792	712	792	675	655	675	735	652	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	352	424	131 - 456	699	1896
5834.600	5853.600		800	792	712	792	675	655	675	735	652	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	452	524	131 - 556	699	1896
-	5850.600		600	592	512	592	475	455	475	535	452	1600	1597	1512	1577,5	1475	1450	1430	810	405	275	312	252	324	131 - 356	499	1496
-	5851.600		600	592	512	592	475	455	475	535	452	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	352	424	131 - 456	499	1696
-	5852.600		800	792	712	792	675	655	675	735	652	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	505	375	412	352	424	131 - 456	699	1696
-	5854.600		1000	992	912	992	875	855	875	935	402	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	131 - 356	899	1696
-	5856.600		600	592	512	592	475	455	475	535	452	1200	1197	1112	1177,5	1175	1050	1030	610	505	375	412	352	424	131 - 456	499	1696
-	5857.600		800	792	712	792	675	655	675	735	652	1200	1197	1112	1177,5	1175	1050	1030	610	505	375	412	352	424	131 - 456	499	1696

System-Einzelschränke VX SE

Basisschrank

Montageplatte

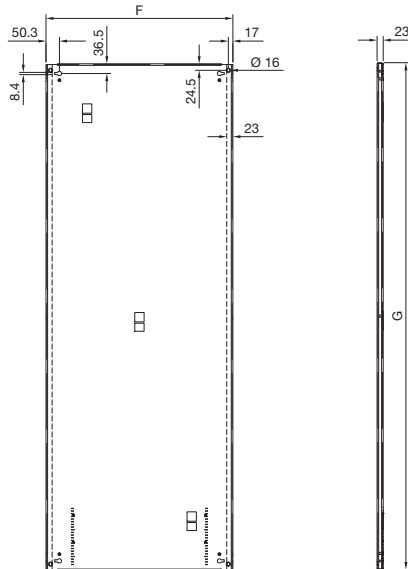


Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Breite der Tür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Breite der Rückwand
- B5 = Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
- B6 = Lichtes Türrohrinnenmaß
- B7 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen
- B8 = Abstand Dachbefestigung
- B9 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung


- H1 = Gesamthöhe
- H2 = Höhe der Rückwand
- H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H4 = Höhe der Tür
- H5 = Strecke der Systemlochung
- H6 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen
- H7 = Lichtes Türrohrinnenmaß
- H8 = Abstand Boden bis Mitte Schloss

- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung
- T5 = Abstand Dachbefestigung
- T6 = Mögliche Montagetiefe (Montageplattenaufbau) im Raster 25 mm tiefenverstellbar

Profil-Querschnitt

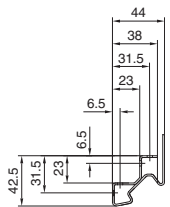

Raster-Systemlochung

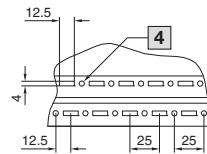

4 Ø 4,5 (Ø 4,7 bei Edelstahl)

Montageplatte

- F = Gesamtbreite
- G = Gesamthöhe

Zweitürig

Best.-Nr. VX SE	Breitenmaße mm									Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm		
	Lackiert	Edelstahl	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F
5824.600	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	305	175	212	152	224	131 - 256	1099	1696
5825.600	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	305	175	212	152	224		1099	1896
5840.600	-	1000	492	912	992	875	355	375	935	402	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	131 - 356	899	1696
5841.600	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324		1099	1696
5842.600	-	1600	792	1512	792	1475	655	675	1535	702	1800	1797	1712	1777,5	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	1099	1696	
5843.600	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	405	275	312	252	324		1696	
5844.600	5855.600	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	352	424	131 - 456	1099	1896
5845.600	-	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	452	524	131 - 556	1099	1896
5846.600	-	1800	892	1712	892	1675	755	775	1735	802	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	505	375	412	352	424		1699	1896
5847.600	-	1800	892	1712	892	1675	755	775	1735	802	2000	1997	1912	1977,5	1875	1850	1830	1010	605	475	512	452	524	131 - 456	1699	1896
-	5858.600	1200	592	1112	1192	1075	455	475	1135	502	1200	1197	1112	1177,5	1175	1050	1030	610	505	375	412	352	424		499	1696