


# Schaltschränke


## Schranksysteme

### Anreih-Schranksystem VX25

Basisschrank mit Sichttür

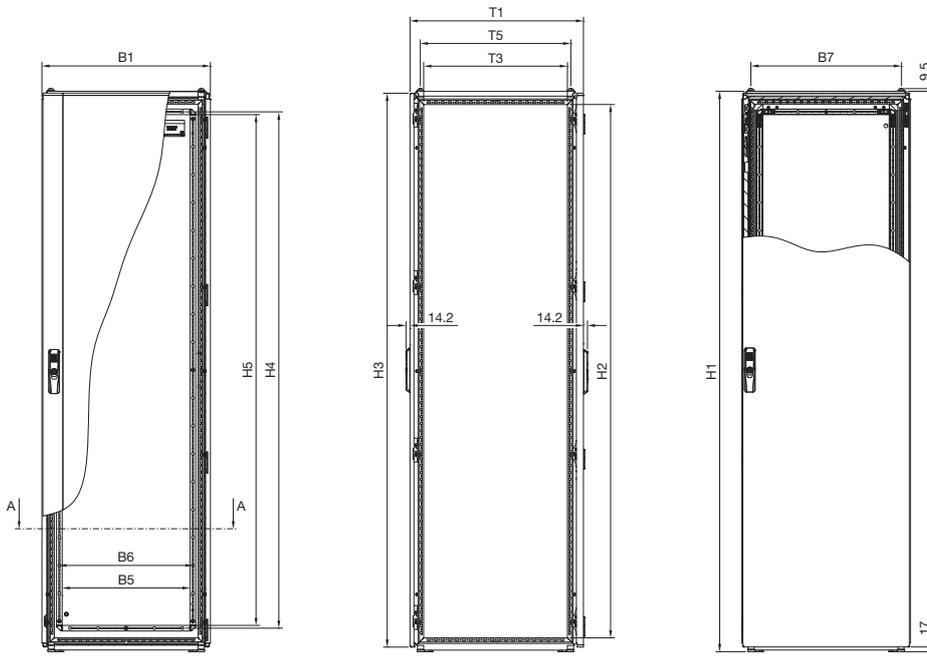

Schnitt A – A

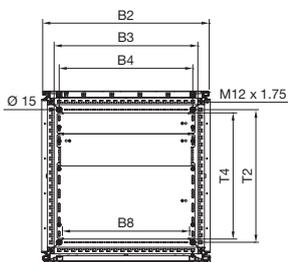

#### Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Breite der Tür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
- B5 = Lichtes Türrohrinnenmaß Rücktür
- B6 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen Rücktür
- B7 = Abstand Dachbefestigung
- B8 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung
- H1 = Gesamthöhe
- H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H3 = Höhe der Tür
- H4 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen Rücktür
- H5 = Lichtes Türrohrinnenmaß Rücktür
- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Lochabstand Boden-/Sockelbefestigung
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung
- T5 = Abstand Dachbefestigung

#### Hinweis:

- Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite (B1) um 9 + 4 mm
- Zwischen angereihten Schränken sind 1 mm für die Dichtung zu berücksichtigen

Best.-Nr.	Breitenmaße mm								Höhenmaße mm					Tiefenmaße mm				
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	H1	H2	H3	H4	H5	T1	T2	T3	T4	T5
8840.100	799	797	711	675	655	675	735	652	2008	1911	1984,5	1850	1830	816,5	675	711	652	735
8840.110	799	792	711	675	655	675	735	652	2008	1911	1984,5	1850	1830	816,5	675	711	652	735
8840.120	599	592	511	475	455	475	535	452	2008	1911	1984,5	1850	1830	616,5	475	511	452	535
8840.130	599	592	511	475	455	475	535	452	2008	1911	1984,5	1850	1830	616,5	475	511	452	535