


# Schaltschränke


## Schranksysteme

### System-Einzelschränke VX SE



IP 66/NEMA 4 und 4X

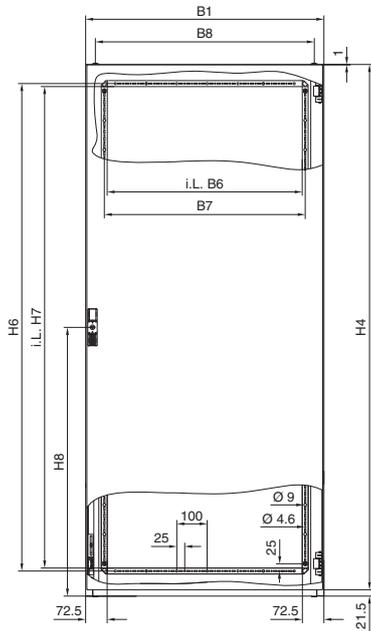

Tiefe 600 mm

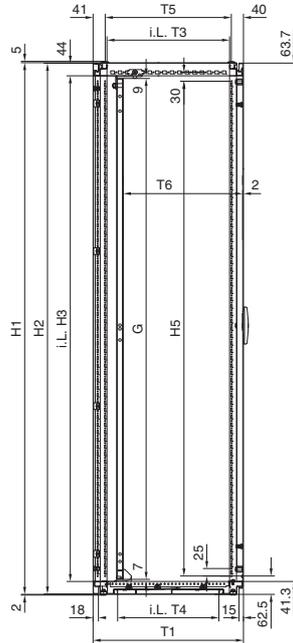

Tiefe 400/500 mm

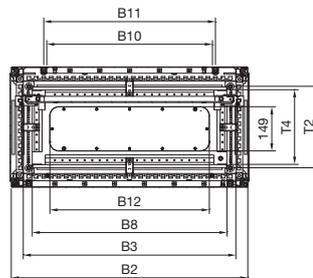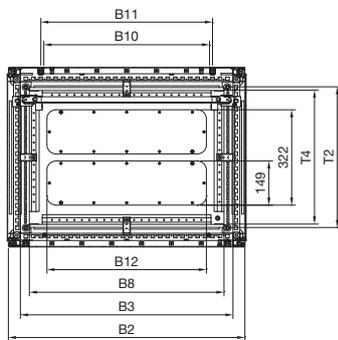

#### IP 66/NEMA 4

Best.-Nr. VX SE	Breitenmaße mm												Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm	
	Lackiert	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F
<b>5830.680</b>	600	592	512	592	475	455	475	535	452	355	375	339	1802	1797	1712	1778	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	131 - 356	499	1696
<b>5831.680</b>	800	792	712	792	675	655	675	735	652	555	575	534	1802	1797	1712	1778	1675	1650	1630	910	405	275	312	252	324	131 - 356	699	1696
<b>5834.680</b>	800	792	712	792	675	655	675	735	652	555	575	534	2002	1997	1912	1978	1875	1850	1830	1010	605	475	512	452	524	131 - 556	699	1896


#### IP 66/NEMA 4X

Best.-Nr.	Breitenmaße mm												Höhenmaße mm								Tiefenmaße mm						Montageplatten mm	
	Edelstahl	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	T1	T2	T3	T4	T5	T6	F
<b>5850.680</b>	600	592	512	592	475	455	475	535	452	355	375	339	1602	1597	1512	1578	1475	1450	1430	810	405	275	312	252	324	131 - 356	499	1496
<b>5852.680</b>	800	792	712	792	675	655	675	735	652	555	575	534	1802	1797	1712	1778	1675	1650	1630	910	505	375	412	352	424	131 - 456	699	1696
<b>5853.680</b>	800	792	712	792	675	655	675	735	652	555	575	534	2002	1997	1912	1978	1875	1850	1830	1010	605	475	512	452	524	131 - 556	699	1896

### System-Einzelschränke VX SE

IP 66/NEMA 4 und 4X


Montageplatte

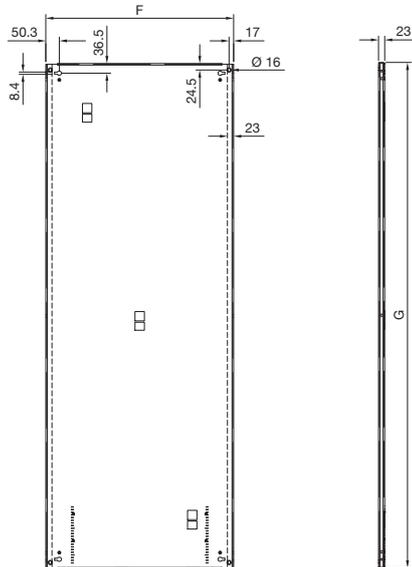


### Schrank

- B1 = Gesamtbreite
- B2 = Breite der Tür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Breite der Rückwand
- B5 = Lochabstand Boden-Sockelbefestigung
- B6 = Lichtes Türrohrinnenmaß
- B7 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen
- B8 = Abstand Dachbefestigung
- B9 = Lichtes Maß in der Bodenöffnung
- B10 = Lichtes Maß Türrohrinnenmaß, Rückwand
- B11 = Achsabstand Türrohrinnen-Lochreihen, Rückwand
- B12 = Breite Flanschplatte
  
- H1 = Gesamthöhe
- H2 = Höhe der Rückwand
- H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- H4 = Höhe der Tür
- H5 = Strecke der Systemlochung
- H6 = Achsabstand der Türrohrinnen-Lochreihen
- H7 = Lichtes Türrohrinnenmaß
- H8 = Abstand Boden bis Mitte Schloss
  
- T1 = Gesamttiefe
- T2 = Lochabstand Boden-Sockelbefestigung
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichtes Innenmaß Bodenöffnung
- T5 = Abstand Dachbefestigung
- T6 = Mögliche Montagetiefe (Montageplattenaufbau) im Raster 25 mm tiefenverstellbar

Profil-Querschnitt

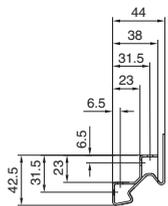

Raster-Systemlochung

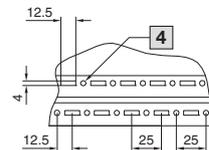

4 Ø 4,5 (Ø 4,7 bei Edelstahl)

### Montageplatte

- F = Gesamtbreite
- G = Gesamthöhe