




### Leistungskennlinie SK 3237.xxx [50 Hz]

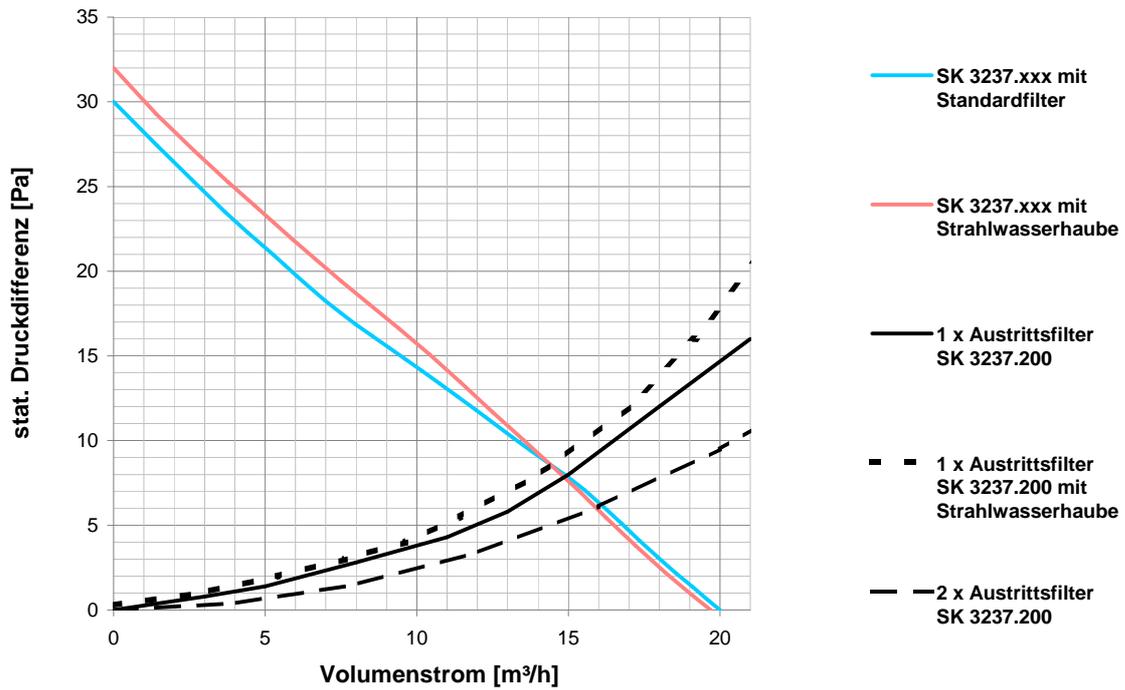


### Leistungskennlinie SK 3237.xxx [60 Hz]

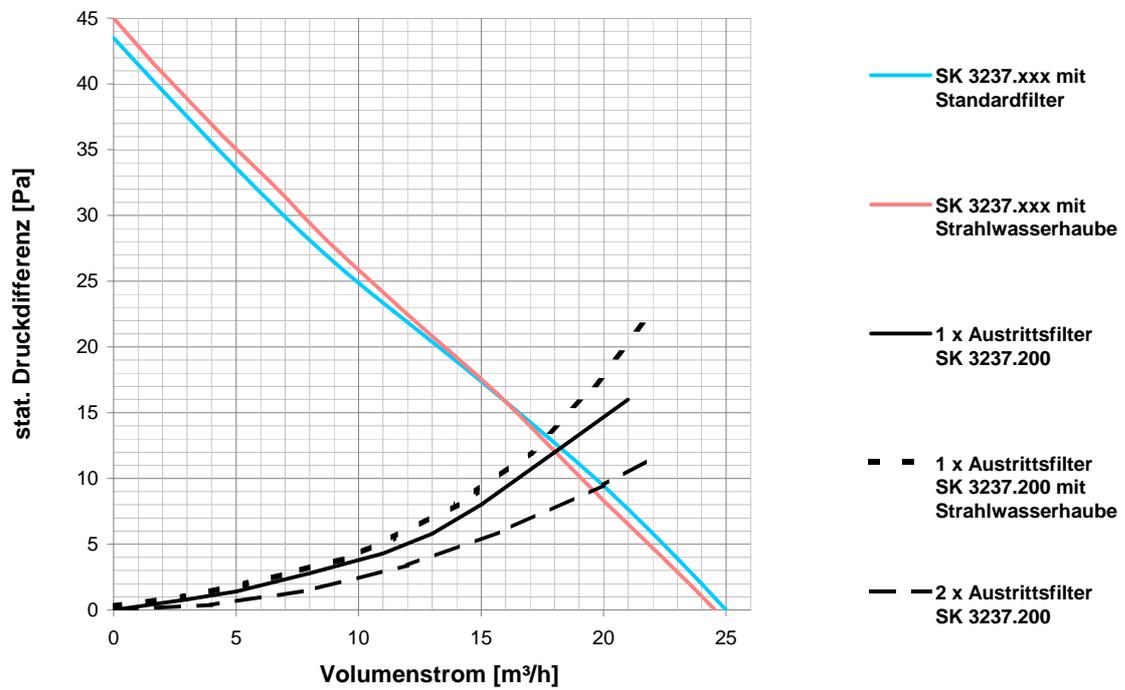


### Leistungskennlinie SK 3238.xxx [50 Hz]

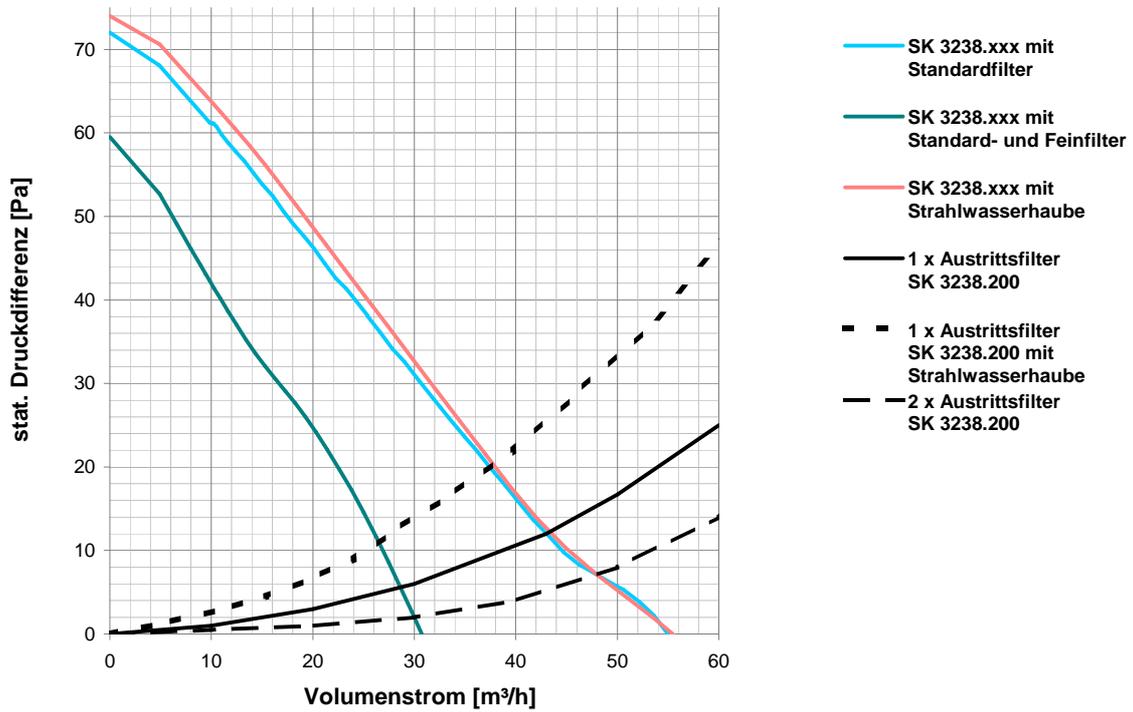


### Leistungskennlinie SK 3238.xxx [60Hz]

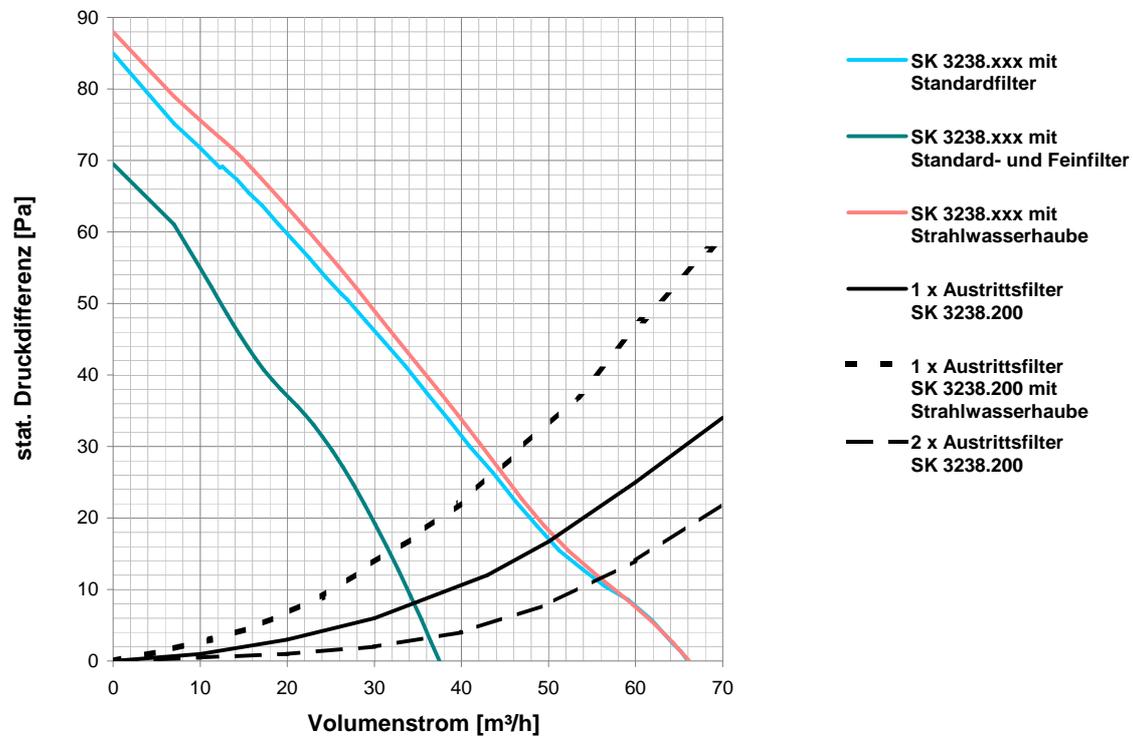


### Leistungskennlinie SK 3239.xxx [50 Hz]

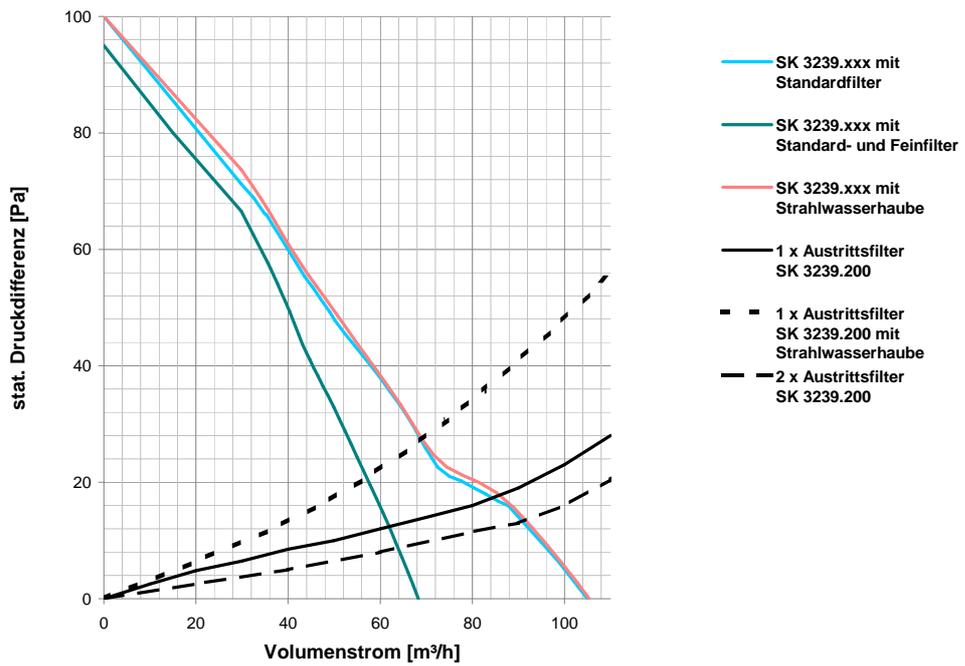


### Leistungskennlinie SK 3239.xxx [60 Hz]

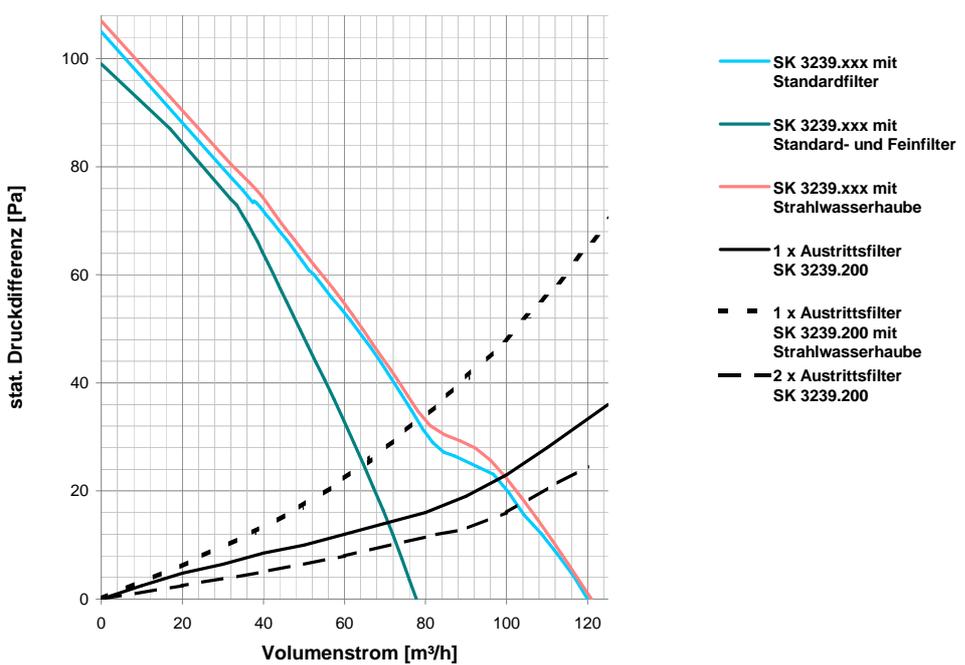


### Leistungskennlinie SK 3240.xxx [50 Hz]

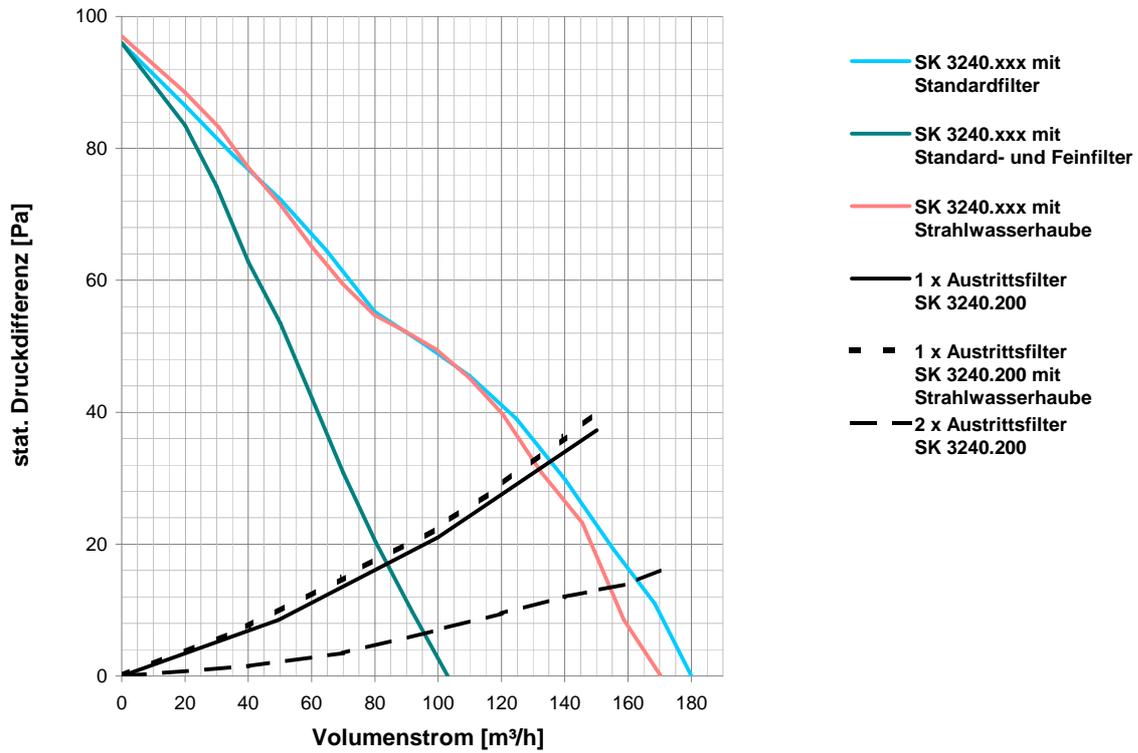


### Leistungskennlinie SK 3240.xxx [60Hz]

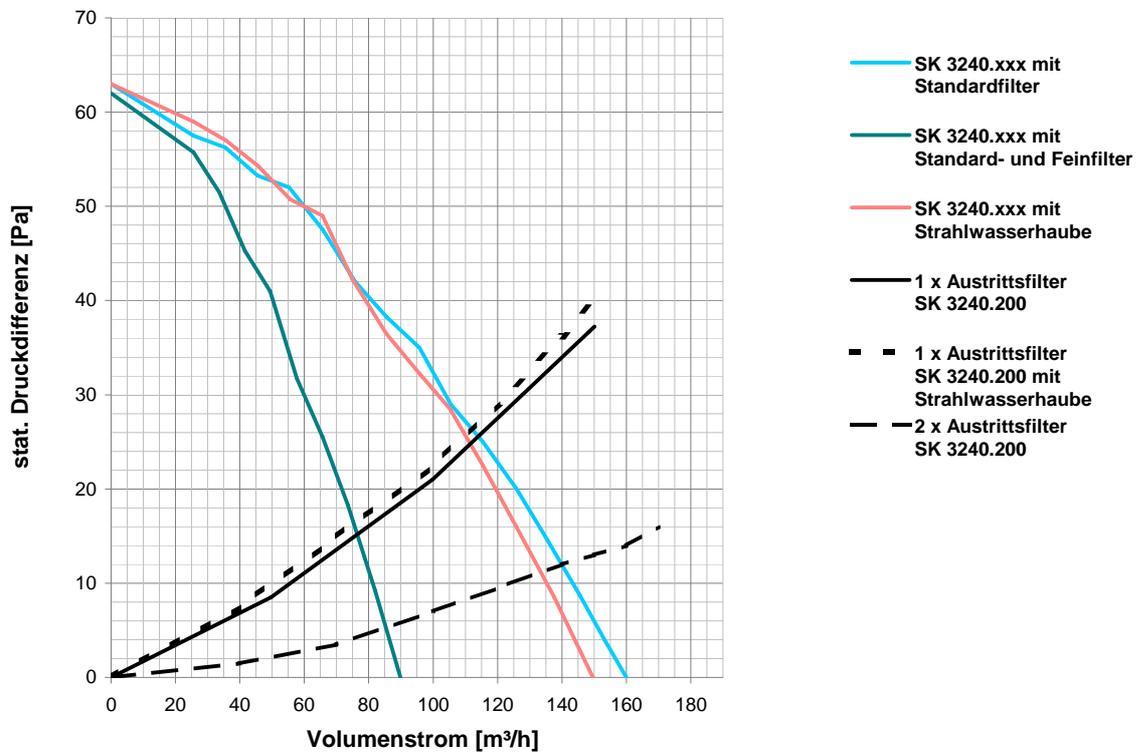


### Leistungskennlinie SK 3241.xxx [50 Hz]

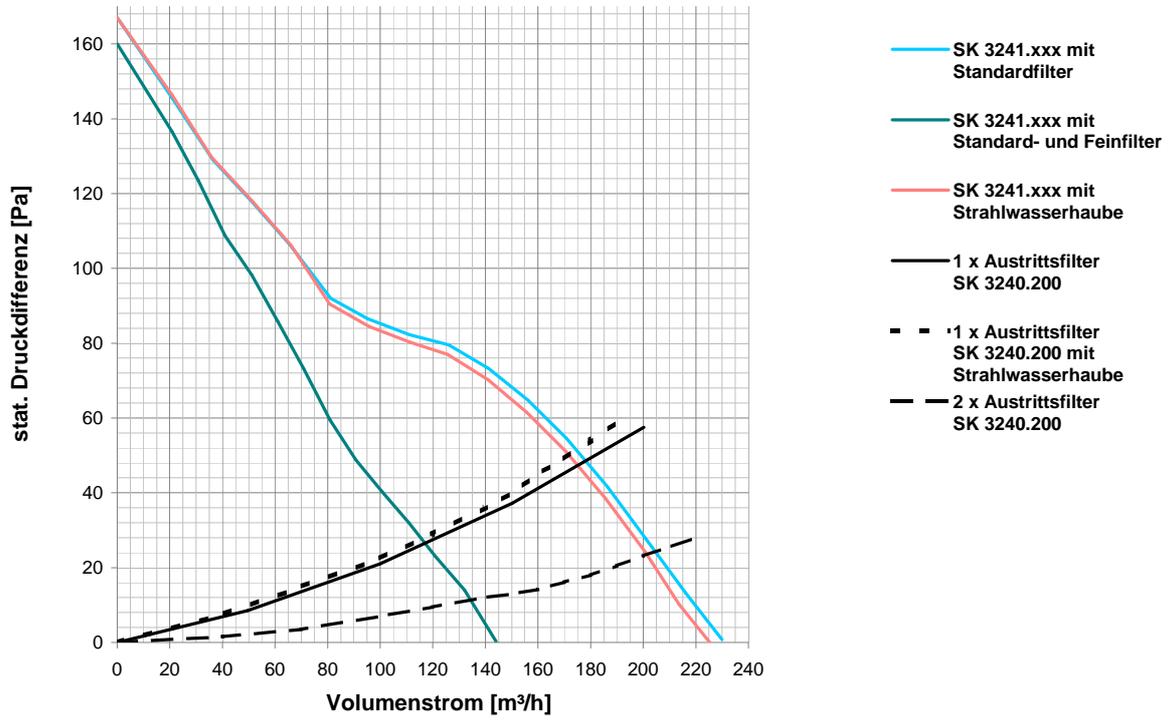


### Leistungskennlinie SK 3241.xxx [60 Hz]

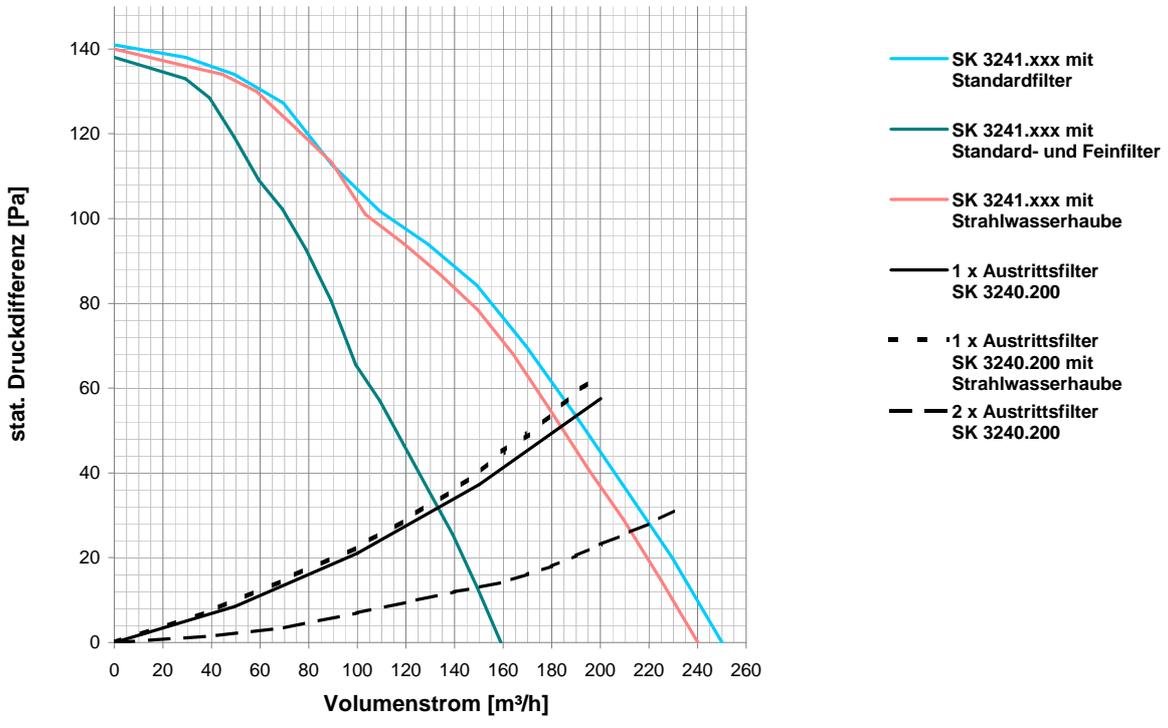


### Leistungskennlinie SK 3243.xxx [50 Hz]

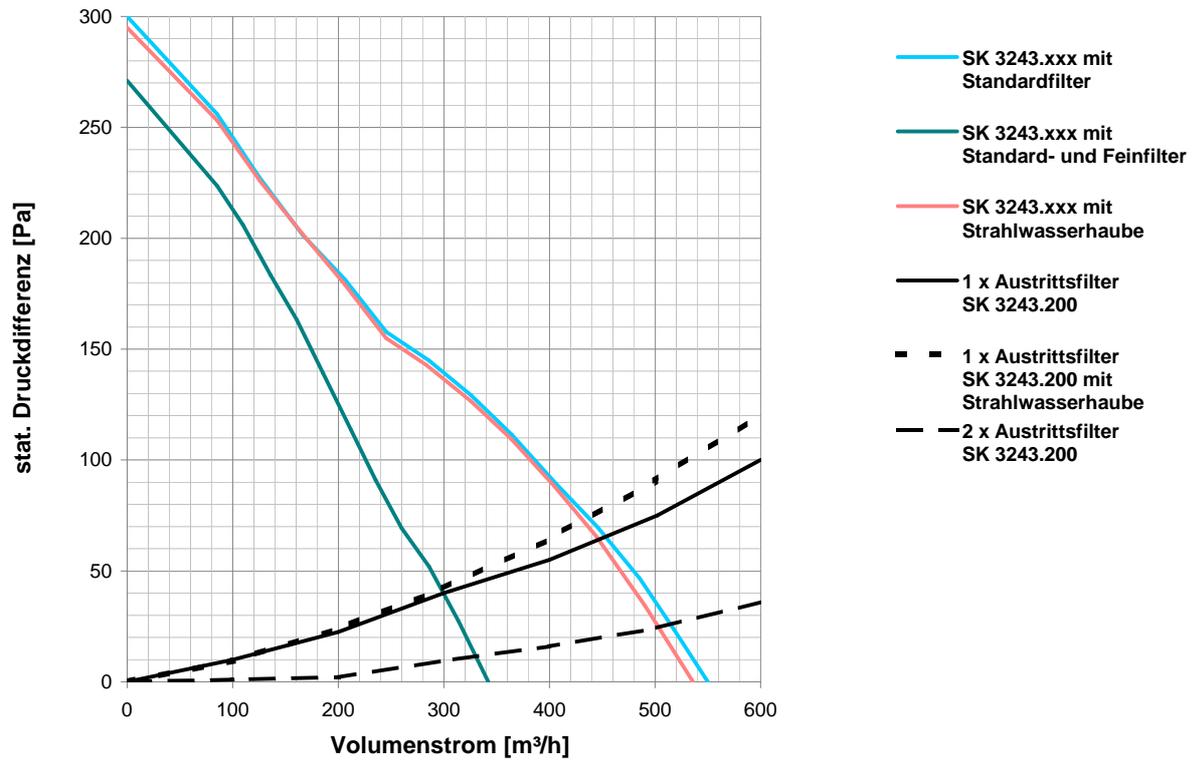


### Leistungskennlinie SK 3243.xxx [60 Hz]

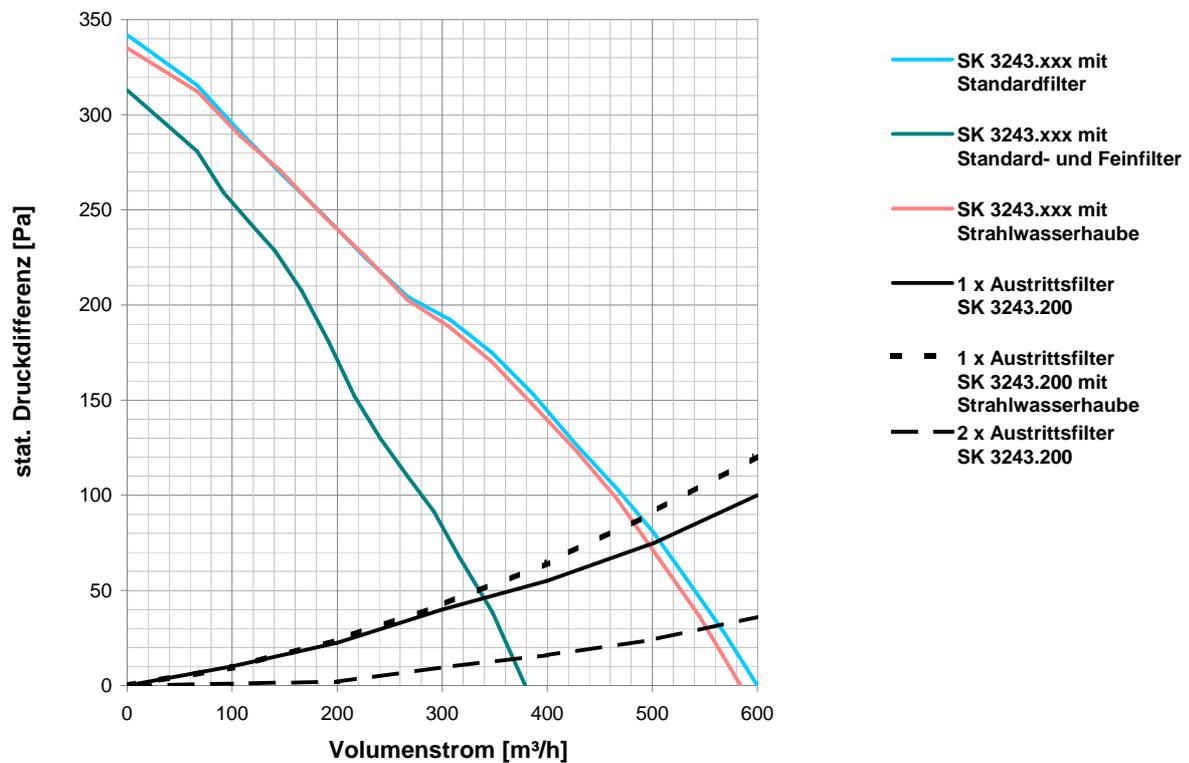

### Leistungskennlinie SK 3244.xxx [50 Hz]

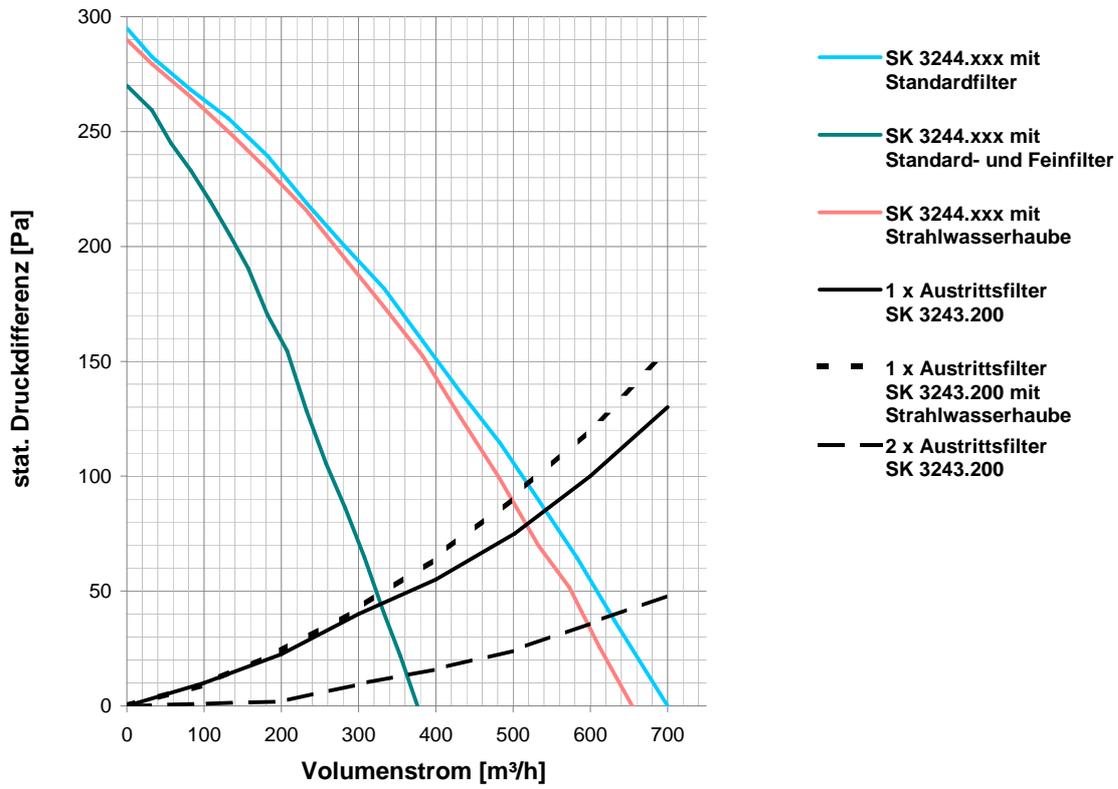

### Leistungskennlinie SK 3244.xxx [60 Hz]

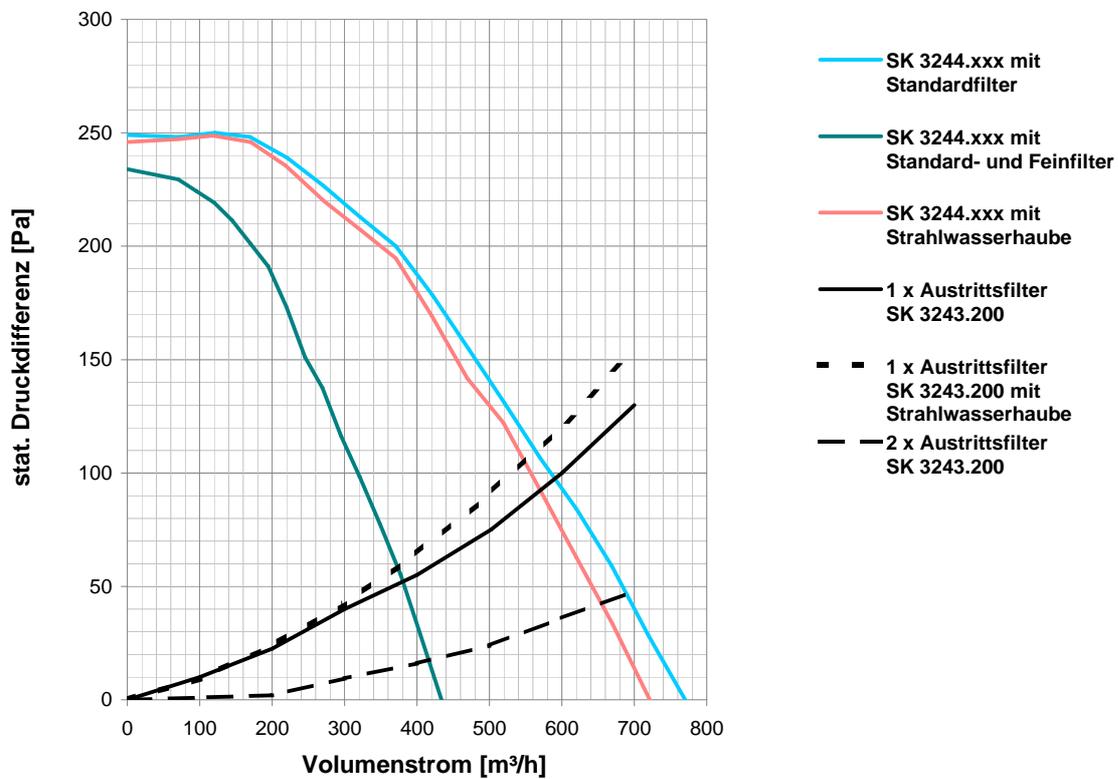

## Leistungskennlinie SK 3245.xxx [50/60 Hz]

