



Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit Sichttür, mit 19"-Profilschienen dynamic, B 600 x T 1000 mm


Vorderansicht

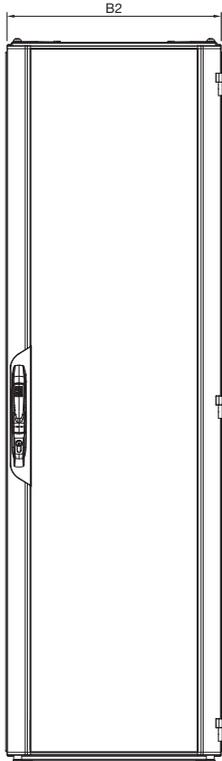


Seitenansicht

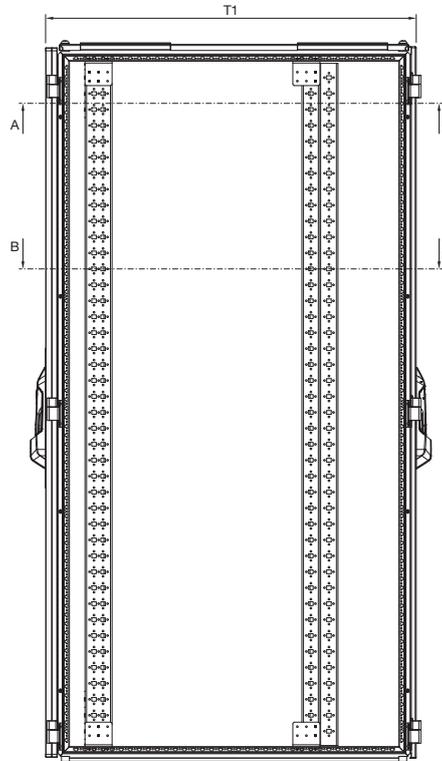

Schnitt A – A

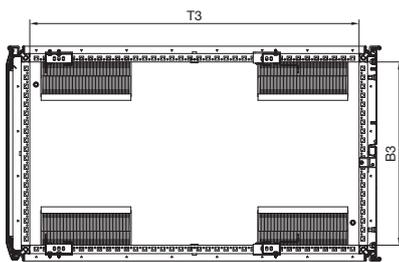


Schnitt B – B

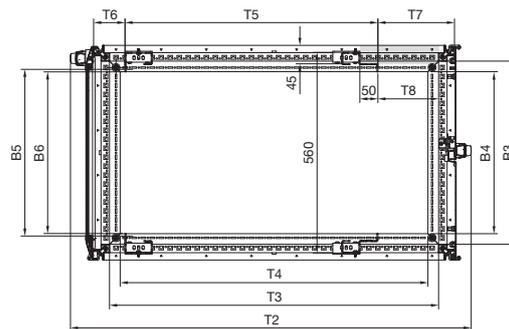


Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit Sichttür, mit 19"-Profilschienen dynamic, B 600 x T 1000 mm

Rückansicht

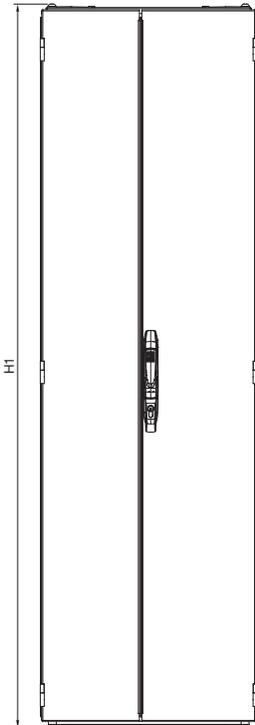

Vorderansicht ohne Türen

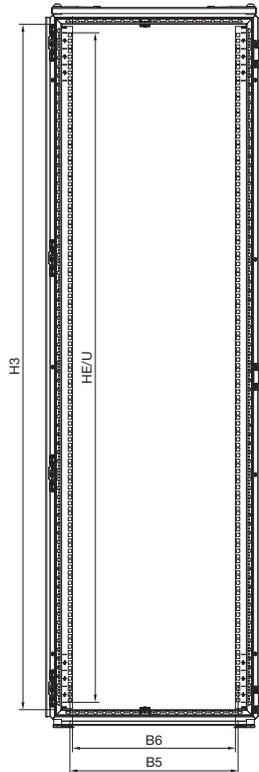

- B1 = Gesamtbreite ohne Seitenwände
- B2 = Breite der Fronttür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Lichtes Öffnungsmaß Boden
(Aufstellmaß Gerüst ohne Nivellierfüße, Innenkante)
- B5 = Befestigungsmaß 19"
- B6 = Lichter Freiraum innerhalb der 19"-Montageebene
- B7 = Aufstellmaß Nivellierfüße
(Befestigung im Bodenrahmen)
- B8 = Aufstellmaß Nivellierfüße
(Befestigung an den Gerüst-Eckstücken)
- B9 = Aufstellmaß Gerüst ohne Nivellierfüße, Außenkante


- H1 = Gesamthöhe
- H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß

- T1 = Gesamttiefe ohne Griffe
- T2 = Gesamttiefe mit Griffen
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichte Bodenöffnung
- T5 = Abstand zwischen den 19"-Montageebenen
- T6 = Freiraum vor der 19"-Montageebene
- T7 = Freiraum hinter der 19"-Montageebene
- T8 = Abstand Gerüst zu 19"-Montageebene, hinten
- T9 = Aufstellmaß Nivellierfüße
(Befestigung im Bodenrahmen)
- T10 = Aufstellmaß Nivellierfüße
(Befestigung an den Gerüst-Eckstücken)
- T11 = Tiefe der Bürstenleiste


Hinweis:

- Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite B1 um 9 mm
- Zwischen angereihten Schränken ergibt sich je nach Anreihverbinder ein Abstand von 1 bzw. 3 mm
- Freiraum für PDU: Tiefe = T8 + 50 mm/Breite = 45 mm

Untersicht

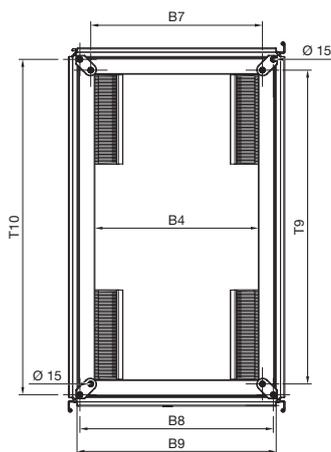

Draufsicht

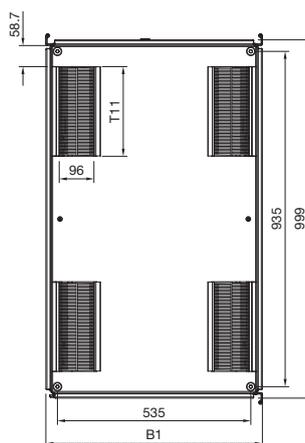

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm									Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm										
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	H1	H3	T1	T2	T3	T4	T5 ³⁾	T6 ¹⁾	T7 ²⁾	T8	T9	T10	T11
5308.823	42	125	593	511	452	465	451	475	535	551	2017,5	1911	1025	1110	911	852	700	87	212	168	875	935	250

¹⁾ Min. Abstand 49,5 mm ²⁾ Min. Abstand 62 mm ³⁾ Max. Abstand 900 mm