



Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit Sichttür, mit 19"-Schwenkrahmen, B 800 x T 800 mm


Vorderansicht

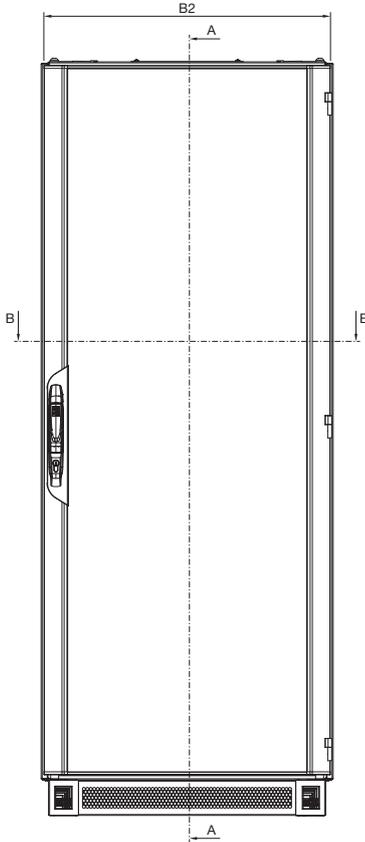


Schnitt A – A

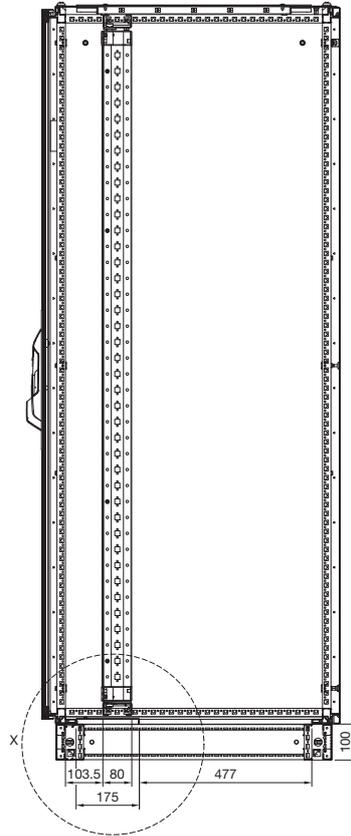


Seitenansicht

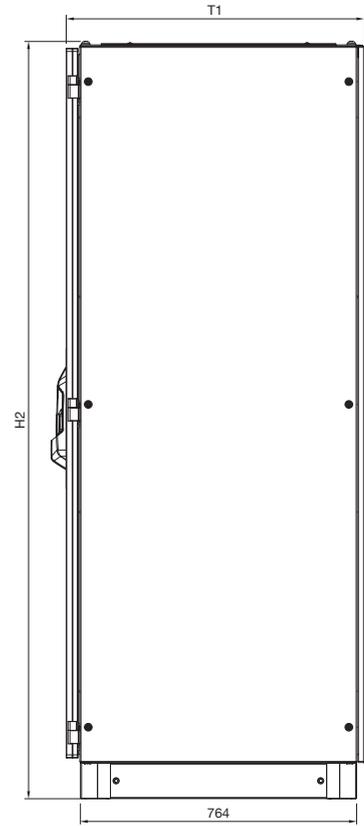


Schnitt B – B

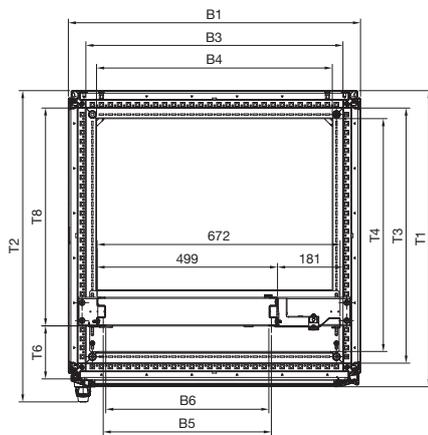

Max. Einbaubreite/-tiefe

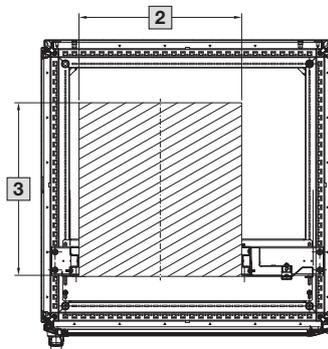


Einzelheit X

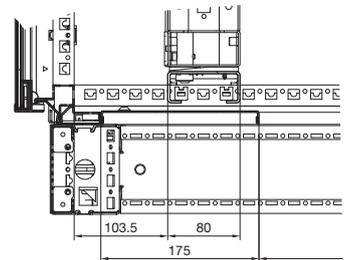


Netzwerk-/Serverschränke VX IT

mit Sichttür, mit 19"-Schwenkrahmen, B 800 x T 800 mm

Rückansicht

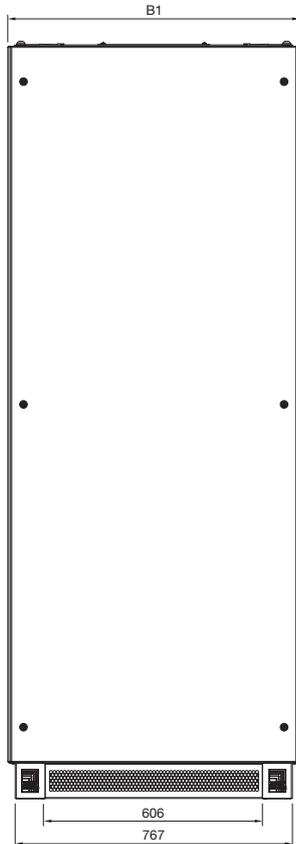

Vorderansicht ohne Türen

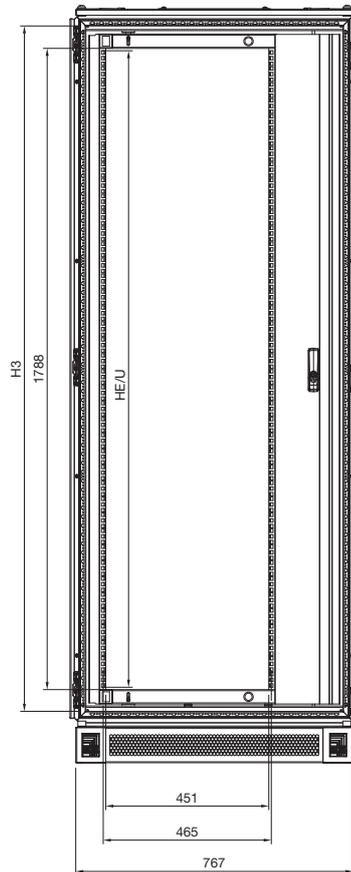

- B1 = Gesamtbreite mit Seitenwänden
- B2 = Breite der Fronttür
- B3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- B4 = Lichtes Öffnungsmaß Boden
- B5 = Befestigungsmaß 19"
- B6 = Lichter Freiraum innerhalb der 19"-Montageebene
- B8 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung am Sockel)

- H2 = Gesamthöhe inkl. Sockel
- H3 = Lichtes Rahmeninnenmaß


- T1 = Gesamttiefe ohne Griffe
- T2 = Gesamttiefe mit Griff
- T3 = Lichtes Rahmeninnenmaß
- T4 = Lichte Bodenöffnung
- T6 = Freiraum vor der 19"-Montageebene
- T8 = Abstand Gerüst zu 19"-Montageebene, hinten
- T10 = Aufstellmaß Nivellierfüße (Befestigung am Sockel)
- T11 = Tiefe der Bürstenleiste

- 1 Ausbruch für Lüfterblech 5502.010
- 2 Max. Einbaubreite 449 mm
- 3 Max. Einbautiefe 480 mm



Hinweis:

- Mit montierten Seitenwänden erhöht sich die Gesamtbreite B1 um 9 mm
- Zwischen angereihten Schränken ergibt sich je nach Anreihverbinder ein Abstand von 1 bzw. 3 mm

Untersicht

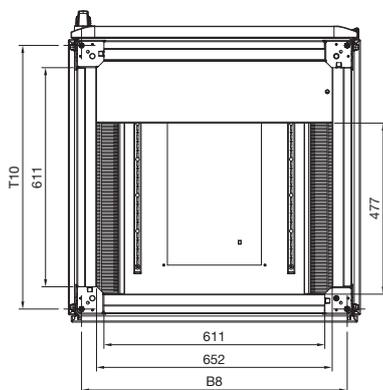

Draufsicht

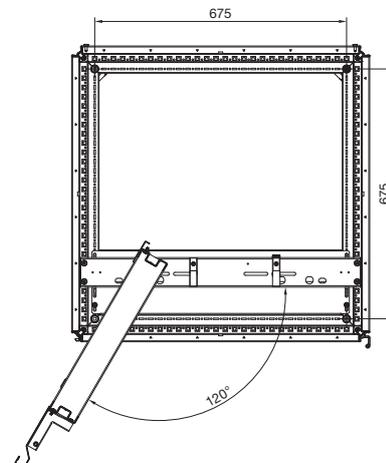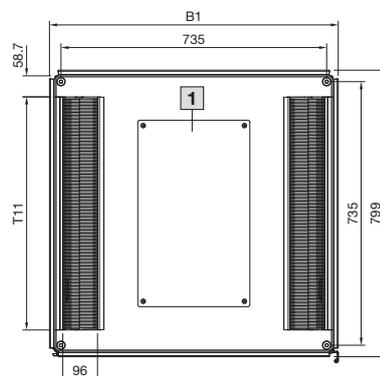

Best.-Nr. DK	HE	Breitenmaße mm							Höhenmaße mm		Tiefenmaße mm							
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B8	H2	H3	T1	T2	T3	T4	T6	T8	T10	T11
5307.157	40	799	793	711	652	465	451	735	2017,5	1911	825	868	711	649	148	max. 607	735	650