





### Compartment Rack VX IT

2-fach geteilt, belüftet

Vorderansicht  
Breite 600 mm

Vorderansicht ohne Türen  
Breite 600 mm      Breite 800 mm




Schnitt A – A

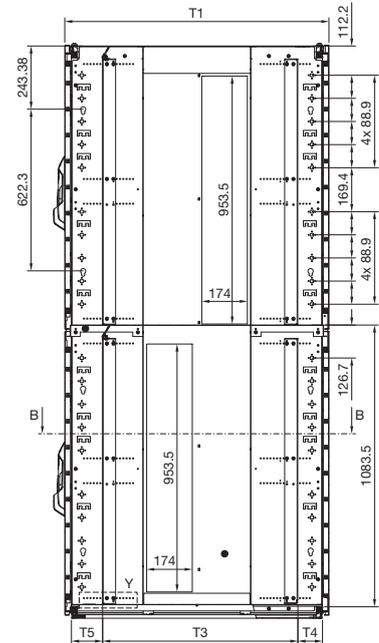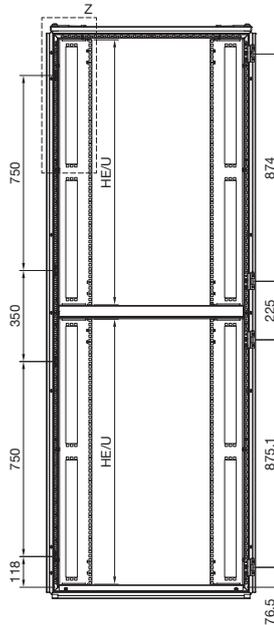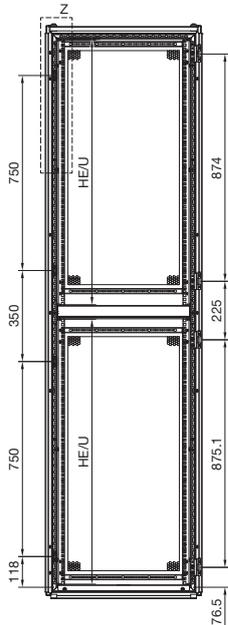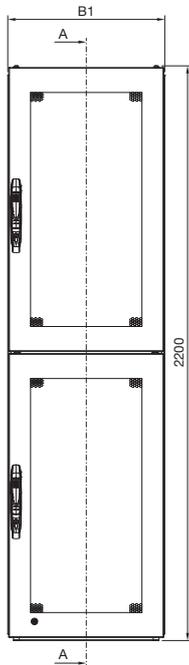


Draufsicht

Einzelheit X

 
Schnitt B – B

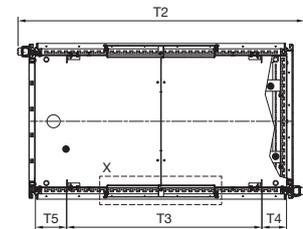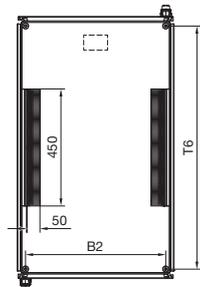

Einzelheit Y

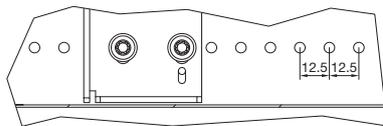

Einzelheit Z  
Breite 600      Breite 800

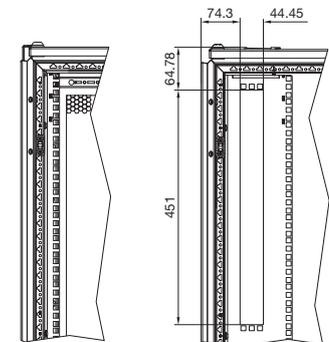

B1 = Gesamtbreite  
B2 = Abstand Dachbefestigung

T1 = Gesamttiefe ohne Griffe  
T2 = Gesamttiefe mit Griffen  
T3 = Abstand zwischen den 19"-Montageebenen  
T4 = Freiraum hinter der 19"-Montageebene  
T5 = Freiraum vor der 19"-Montageebene  
T6 = Abstand Dachbefestigung

Best.-Nr. VX IT	HE	Breitenmaße mm		Tiefenmaße mm					
		B1	B2	T1	T2	T3 <sup>3)</sup>	T4 <sup>2)</sup>	T5 <sup>1)</sup>	T6
5313.175	2 x 23	599	535	1008	1090	745	94	119	935
5314.175	2 x 23	799	735	1008	1090	745	94	119	935
5315.175	2 x 23	599	535	1208	1290	745	294	119	1135
5316.175	2 x 23	799	735	1208	1290	745	294	119	1135




<sup>1)</sup> Min. Abstand: 31,5 mm    <sup>2)</sup> Min. Abstand: 31,5 mm    <sup>3)</sup> Max. Abstand: 895 mm (5313.175, 5314.175), 1095 mm (5315.175, 5316.175)

Compartment Rack VX IT

2-fach geteilt, belüftet



Rückansicht  
Breite 600 mm

Details Kabelkanal bei Breite 600 mm

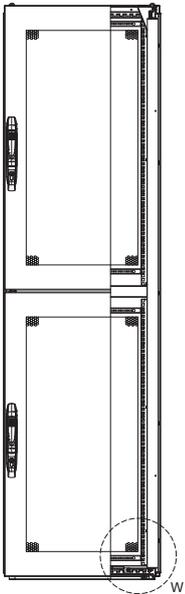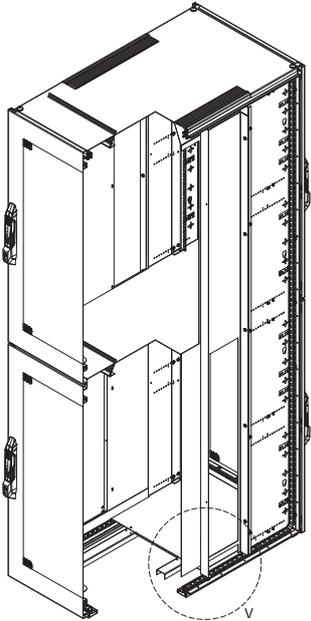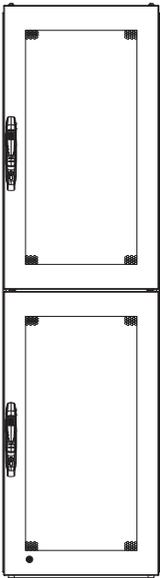

Einzelheit V

Einzelheit W

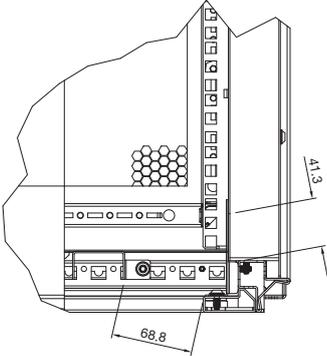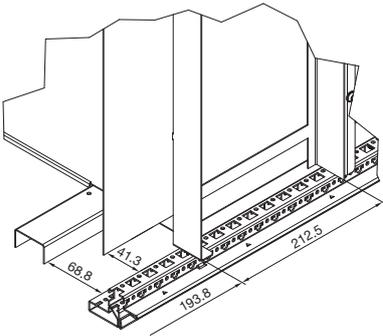

Darstellung ohne Abdeckung unten/oben,  
Abdeckblech Kabelkanal, vorderes Bodenblech