


PARTcommunity ご利用案内

PARTcommunity(図面ダウンロードサイト)は、リタール製品の2Dや3D図面を、様々なファイル形式にて図面データをダウンロードできるサービスです。

PARTcommunityのご利用には、リタールウェブサイトとは別途アカウント登録が必要になります。

図面ダウンロードまでの流れ:

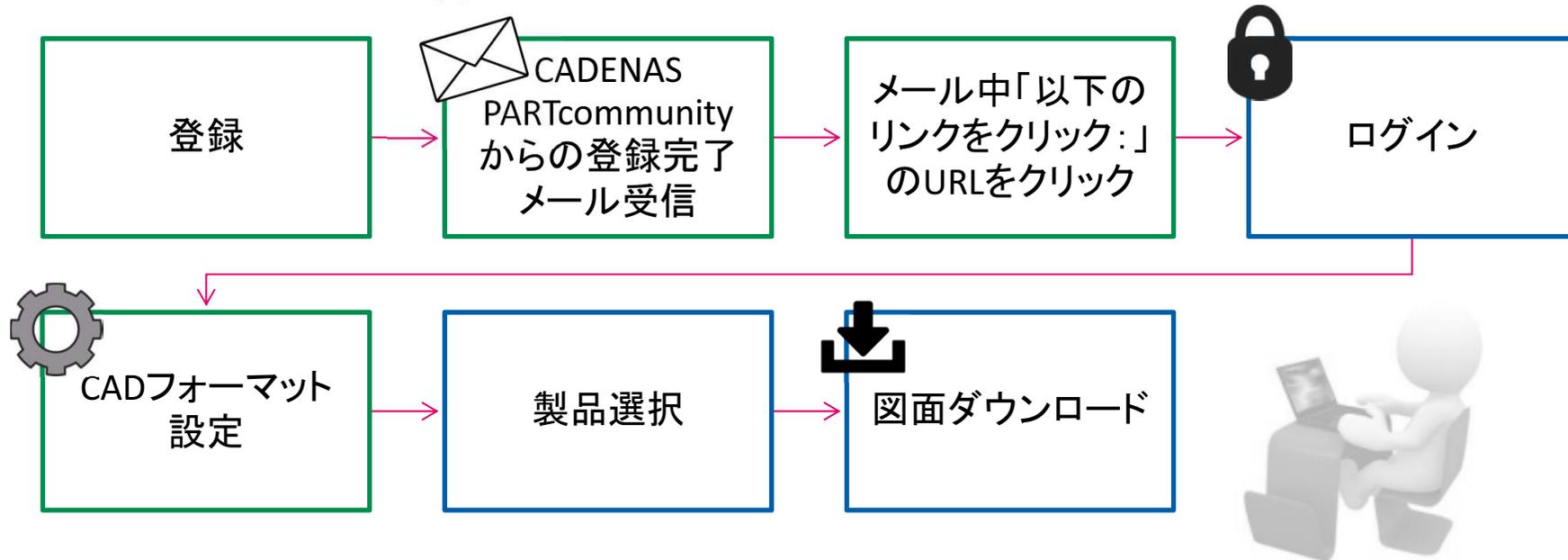

PARTcommunity Webサイトアドレス; <http://rittal.partcommunity.com/>

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



PARTcommunity ご利用案内

初回登録

(ご登録済みの場合、登録は不要です。画面右上のログインより、ユーザー名とパスワードを入力の上、次へ進んでください。)



PARTcommunity Webサイトアドレス; <http://rittal.partcommunity.com/>



※パスワードは、「**アルファベット大文字と小文字がそれぞれ1文字と数字で構成される6文字以上**」としてください。

[CADENAS PARTcommunity - アカウントのアクティベーション] の件名で、登録完了をメール受信されましたら、「**アクティベーションを行うには、以下のリンクをクリック:**」の下にあるURLをクリックして進み、その画面でログインください。(この作業でお客様の登録が有効化されます)



ログインがうまくいかない場合 contact@rittal.co.jp へお知らせください。

CADフォーマット初期設定

ダウンロードする図面形式の初期設定をします



① [CADフォーマットを選択]




CADフォーマットの初期設定済みの場合、
p.7「製品選択とダウンロード」へ進んでください。

② [CADフォーマットを追加]を選択

③ [保存]

CADフォーマット初期設定

④ 例) DWGかDXFの VERSION 2007-2009 等を選択

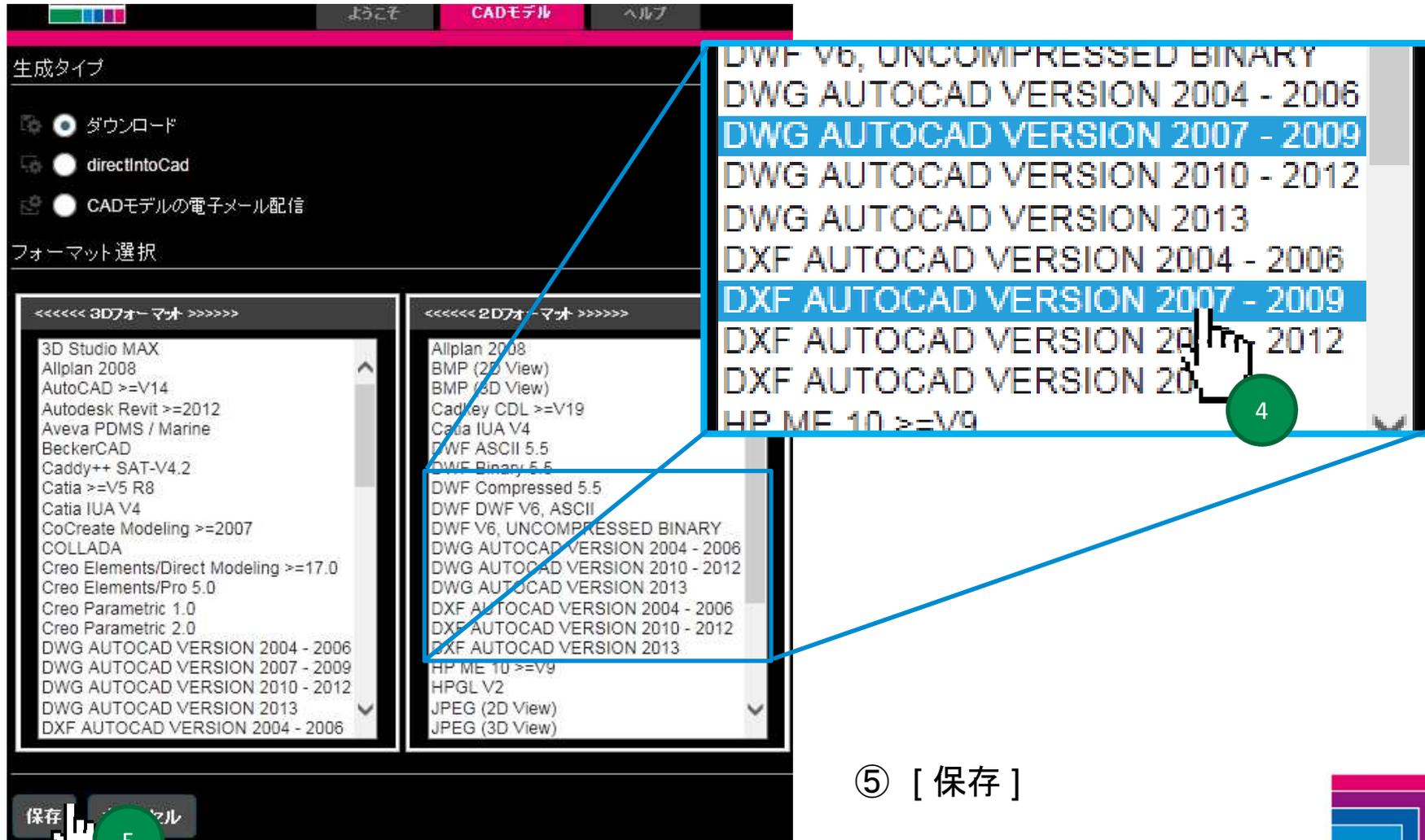

⑤ [保存]



CADフォーマット初期設定

⑥ [コンビネーションビュー]を選択

アクション

➕ CADフォーマットを追加

選択されたフォーマット

最大選択可能フォーマット数: 1個
複数のCADフォーマットのオーダーは、生成するまでの時間が掛かります。

タイプ	フォーマット	Dimension	CADへ直接挿入	アクション
ダウンロード	DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009	2d	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 画層オプション <input checked="" type="checkbox"/> コンビネーションビュー <input checked="" type="checkbox"/> 削除
ダウンロード	PDF Datasheet	2d	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 画層オプション <input checked="" type="checkbox"/> コンビネーションビュー <input checked="" type="checkbox"/> 削除
ダウンロード	DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009	2d	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 画層オプション <input checked="" type="checkbox"/> コンビネーションビュー <input checked="" type="checkbox"/> 削除
ダウンロード	PDF 3D 7.01	3d	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 削除

保存 キャンセル

⑦ [保存]

CADフォーマット初期設定

⑧ コンビネーションビューを選択

⑨ 6面図(三角法)を選択


⑩ [保存]

⑪ [保存]

初期設定完了

製品選択と図面ダウンロード

製品選択

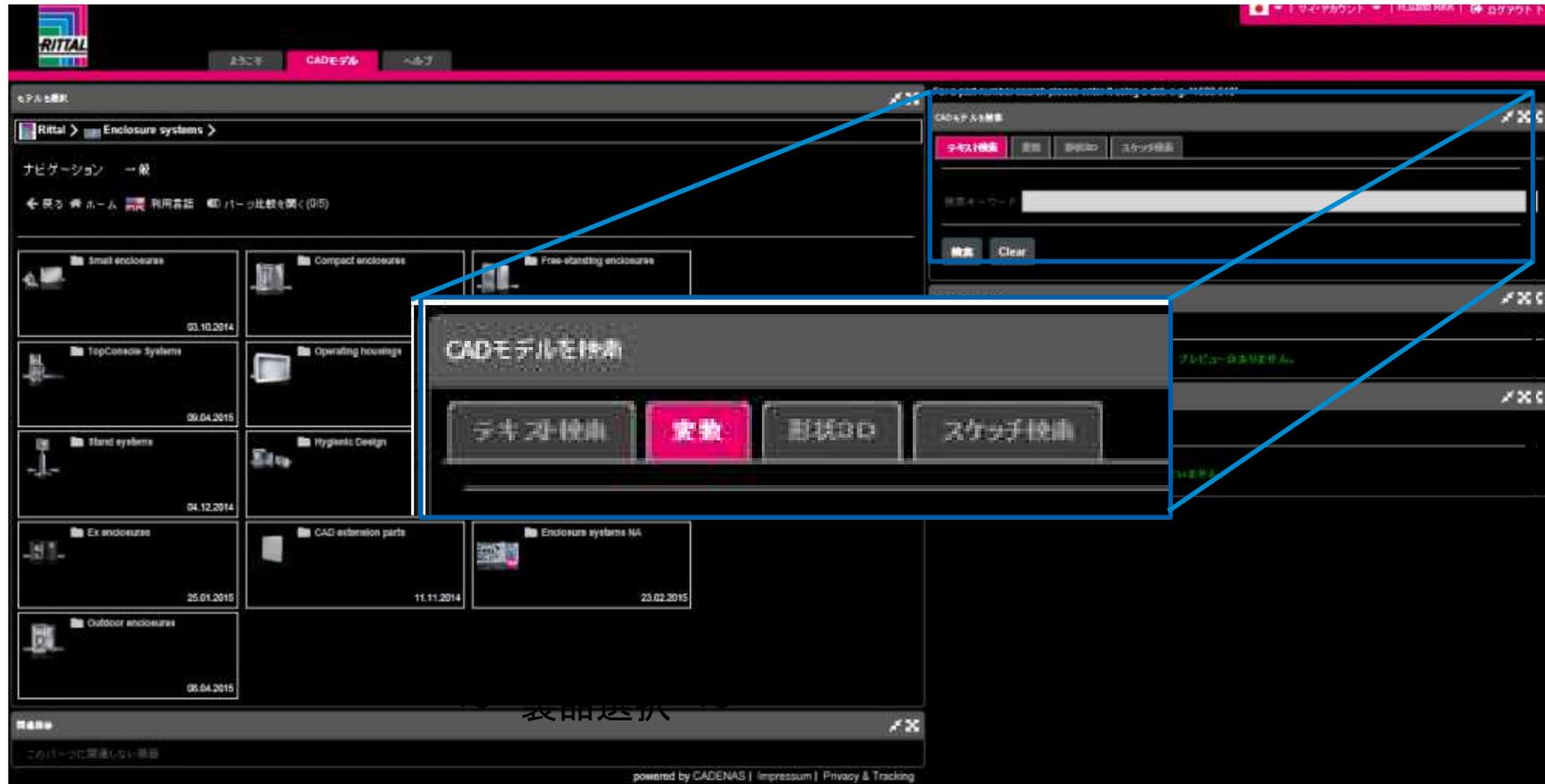

[CADモデルを検索] をご覧ください



製品選択と図面ダウンロード

～ 製品選択 ～

CADモデルを検索

テキスト検索 **変数** 形状3D スケッチ検索

カタログ: Rittal

名前	記	コンパレータ	値
BEST	Model No.	=	8806.500
B	Width	=	800
B1	Width	=	mm
H	Height	<=	2100
H1	Height	=	mm
T	Depth	>=	570
T1	Depth	>	mm

検索 Clear

① [変数]のタグを選択

②-1. 品番で選択する方法
品番を点「.」有りを入力
例) 8806.500

②-2. サイズで選択する方法
B Width : 幅
H Height : 高さ
T Depth : 奥行き

>	> : より上
>=	>= : 以上
=	= : 同じ
<=	<= : 以下
<	< : より下
!=	!= : 比較

③ [検索]

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



製品選択と図面ダウンロード



④ [Baying Systems TS 8 – TS8] を選択

(TS 8 連結システムの場合)

製品選択と図面ダウンロード

モデルを選択

Rittal > Enclosure systems > Free-standing enclosures > Baying Systems TS 8 - TS8 >

ナビゲーション 一般

← 戻る 🏠 ホーム 🇬🇧 利用言語 🔄 パーツ比較を開く (0/5)

⚙️ CADデータ生成 📄 PDFデータシートを生成

表示する検索結果の閾値: 90%

80 95 90 95 100 形状検索

🗖️ すべてのフィルターを解除

			BEST Model No.	BEZ1 Designation 1	BEZ2 Designation 2
			▼	▼	▼
▶	1	🔄	8806.500	Baying systems TS 8	Sheet steel

5

⑤ 該当品の写真をクリック

製品選択と図面ダウンロード

～ 図面ダウンロード ～

⑥ [CADデータを生成] を選択

⑦ [ダウンロード] をクリック

モデルを選択

Rittal > Enclosure systems > Free-standing enclosures > Baying Systems TS 8 - TS8 > CADモデル >

ナビゲーション 一般

←戻る ホーム 利用言語 パーツ比較を開く

CADデータ生成 PDFデータシートを生成

TS8 8806.500 (2)

パーツ比較に追加

CADモデルの生成

利用可能なCADモデル

TS8 8806.500 (2)	CAD	ダウンロード	削除
------------------	-----	--------	----

BEST Model No.	8806.500		
DETAIL Detail	low		
INFO	PDF Catalog		

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



製品選択と図面ダウンロード

ダウンロード完了

rittal.partcommunity.com から RITTAL_TS888065002.zip (1.79 MB) を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)




[ファイルを開く(O)]

(圧縮ファイル解凍)



DWG2D(DXF2D)
フォルダーを選択

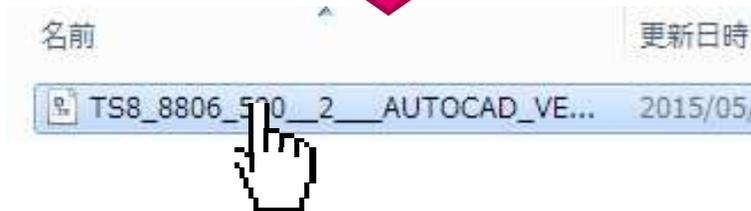

該当する
DWG2D(DXF2D)
ファイルを選択

PDFデータシートダウンロード

～ PDF図のダウンロード ～

① [PDFデータシートを生成] を選択

The screenshot shows a web interface for Rittal products. The breadcrumb navigation at the top reads: Rittal > Enclosure systems > Free-standing enclosures > Baying Systems TS 8 - TS8 > CADモデル >. Below this, there are navigation links: ナビゲーション 一般, ← 戻る, ホーム, 利用言語, and パーツ比較を開く (0/5). Two buttons are visible: 'CADデータ生成' and 'PDFデータシートを生成', with a mouse cursor clicking on the latter. Below the buttons, the product 'TS8 8806.500 (1)' is shown with a 'パーツ比較に追加' button. A table below contains the following information:

BEST Model No.	8806.500		🔒
DETAIL Detail	high		📅
INFO	PDF Catalog		🔒

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



製品選択と図面ダウンロード

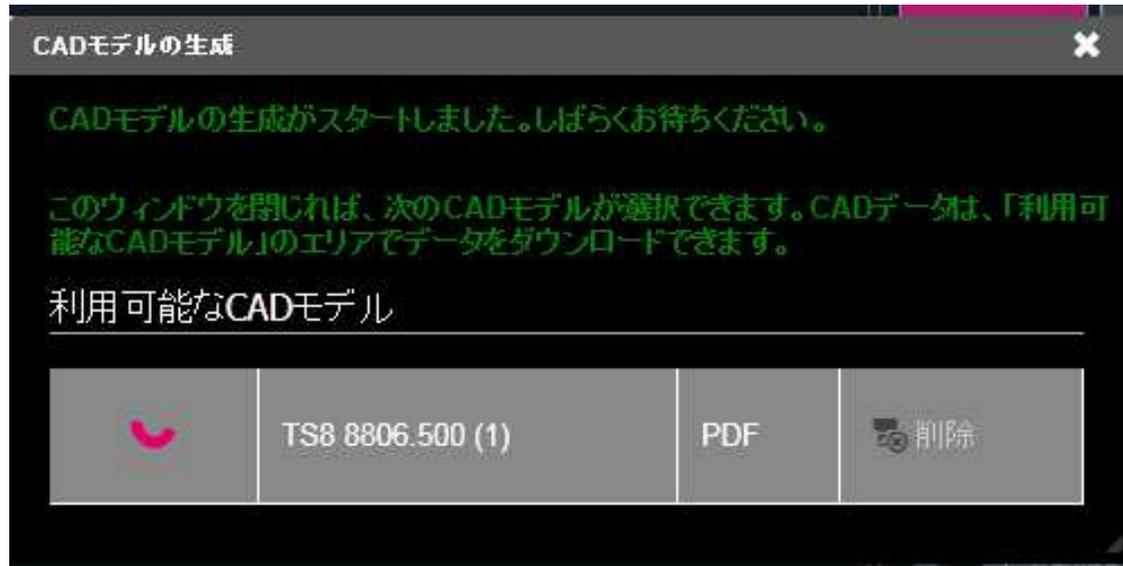

(データ生成待ち)




② [ダウンロード] をクリック

製品選択と図面ダウンロード


③ PDFで寸法確認

図に直接寸法記載無い製品の場合

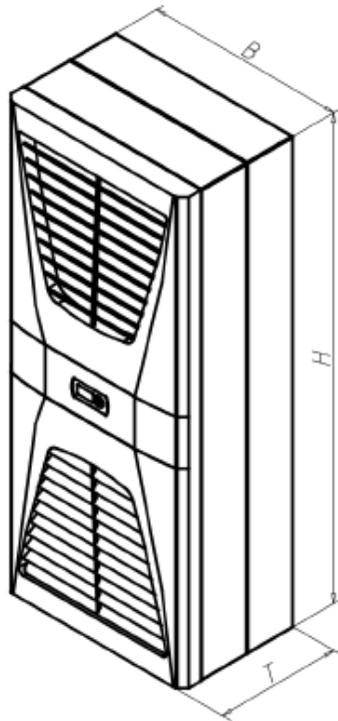

B (Width / mm)	400
H (Height / mm)	950
T (Depth / mm)	260

図に直接寸法記載が有る製品の場合

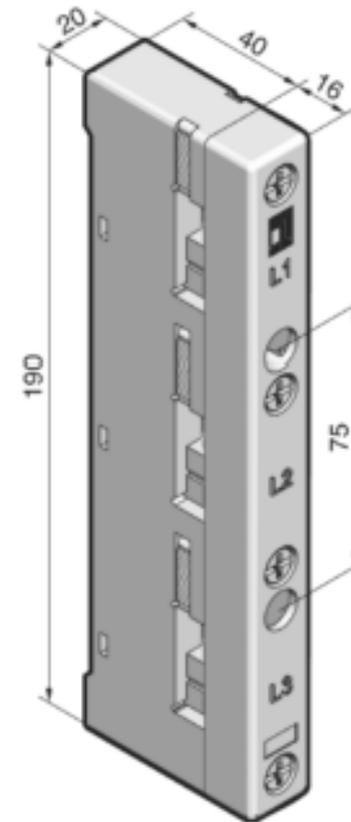


Information

例) TS 8 連結システム 8806.500



○ 加工図作成の際に、ご希望のお客様には、穴開け可能範囲の確認に便利な「機器取付有効範囲図」をお送り致しますので、お問合せください。

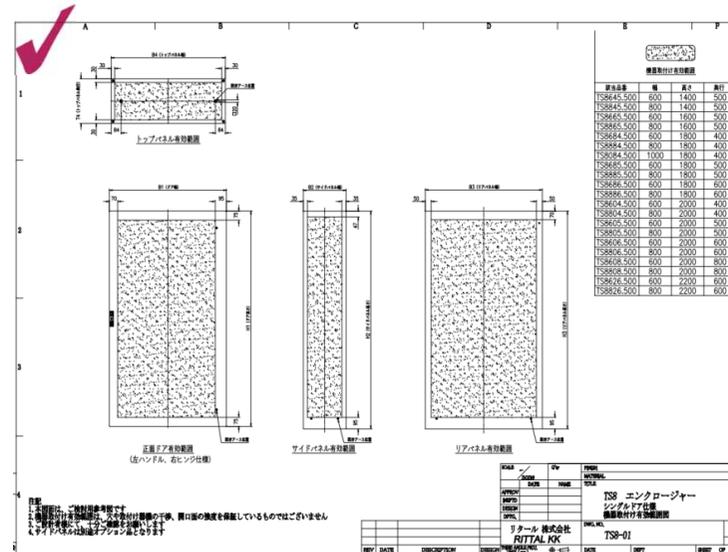

○ 穴加工サービスも承ります。

お問い合わせ先

リタール株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-11 金子第1ビル7階

メール contact@rittal.co.jp 電話 0120-998-631

