



No. 2013-012-R1
2014年1月28日

お客様各位

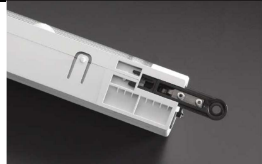
横浜市港北区新横浜 3-23-3 新横浜 AKビル 2階
リタール株式会社

ユニバーサル蛍光灯販売終了のお知らせ

拝啓 貴社益々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、下記の製品につきまして、下記の通り販売を終了いたしますので、ご了承を賜りたくお願い申し上げます。敬具

記

販売終了製品	ユニバーサル蛍光灯		
最終受注日	2013年2月28日		
製造終了理由	2013年2月より発売の新製品へ統一するため		
販売終了製品			後継製品
品番	仕様	取得認証	品番
4155.000	自動点灯センサー内蔵	VDE	4155.010
4155.100	自動点灯センサー内蔵 サービスコンセント付（ドイツプラグ）	VDE	4155.110
4155.500	自動点灯センサー内蔵	UL/cUL	4155.510

後継製品の 特長	<ul style="list-style-type: none">・本体の材質は金属製からプラスチック製になります。・取付方法はクリップ、またはネジにより簡単にエンクロージャーに取り付けることができます。・待機モードの消費電力を従来品の 3.4W/h から 1.9W/h、点灯時の消費電力を 25W から 18W に削減することができます。	
-------------	---	---

ご不明の点につきましては、弊社コンタクトセンター（0120-998-631）までお問い合わせください。

以上

詳細比較資料

対象製品写真			
	従来品	後継品	備考
品番	4155.000 4155.100 4155.500	4155.010 4155.110 4155.510	
消費電力	26W	18W	消費電力を抑えることが できません
待機時消費電力	3.4Wh	1.9Wh	消費電力を抑えることが できません
電圧	110*-240 V AC, 50/60Hz	110*-240 V AC, 50/60Hz	
照度	1800lm	1200lm	
口金	G24q-3	L 18W/2G11	
ランプの種類	Philips PL-C 4P 26 W/840	Osram DULUX L 18 W/840 または Philips Master PL-L 4P 18 W/840	
本体	金属	プラスチック	
本体幅寸法	345mm	345mm	固定クリップ装着時は 392mm
固定穴寸法	250mm	375mm	
固定穴位置	本体下部	本体両側面	
接続ケーブル	4315.100 4315.150 (UL)	4315.100 4315.150 (UL)	
接続ケーブル (電源供給用)	4315.200 4315.400 4315.600 4315.450 (UL)	4315.200 4315.400 4315.600 4315.450 (UL)	
			

*2012年2月18日に発行した案内上の誤表記「100」を訂正致しました。