


СЧИТЫВАТЕЛЬ МАГНИТНЫХ КАРТ

Указание:


В целях наглядности эта инструкция не содержит всю детальную информацию и не может учитывать все возможные варианты установки, эксплуатации и обслуживания. Возможны технические изменения. При сомнениях следует опираться на немецкий вариант текста.

Сенсорный блок: Блок доступа 7320.220

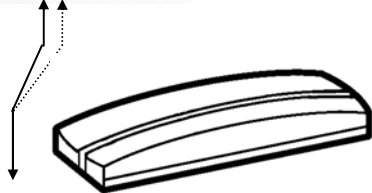

Расположение контактов штекера RJ-45 кабеля ручки:

Контакт 1:	не используется
Контакт 2:	не используется
Контакт 3:	не используется
Контакт 4:	не используется
Контакт 5:	Земля считыватель
Контакт 6:	+24 В считыватель
Контакт 7:	SDA считыватель
Контакт 8:	SCL считыватель

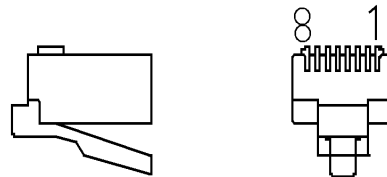

Описание:

Считывающие устройства подключаются к блоку доступа 7320.220 (макс. 2 шт.). Считыватель выполняет функцию персонализированной разблокировки двери. Для каждого считывателя на соответствующей двери необходимо установить систему блокировки (например, электромагнитную ручку) и датчик доступа. Для установки на дверную систему Rittal могут быть использованы адаптеры.

Считывающее устройство поставляется с тремя магнитными картами. Каждая карта содержит четырехзначный код: 1. карта:1001, 2 карта:1002 и 3 карта:1003. Для этих кодов в базовой настройке системы СМС-ТС разрешен доступ, но он может быть заблокирован по необходимости. Когда карта с разрешенным кодом доступа проводится через считывающее устройство, осуществляется разблокировка двери. Если через считывающее устройство проводится карта с заблокированным кодом доступа, дверь не открывается. В обоих случаях код передается системе СМС-ТС. При проведении карты с магнитной полосой через считывающее устройство необходимо соблюдать следующее: Плоская сторона считывателя располагается справа; карта проводится через считыватель сверху вниз, а магнитная полоса карты должна быть обращена в направлении плоской стороны считывателя. Считыватель автоматически распознается и настраивается системой СМС-ТС. Для эксплуатации считывателя необходимы следующие компоненты:

- Процессорный блок (7320.100) с блоком питания (например: 7320.425), кабель подключения, кабель для программирования.
- Сенсорный блок (7320.220), соединительный кабель (RJ45, Cat5).
- Дополнительное отверстие в двери (см. чертеж в руководстве по эксплуатации)
- Датчик доступа (7320.530) и система блокировки / электромагнитная ручка

Условия эксплуатации:

- Считывающее устройство предназначено исключительно для системы Rittal СМС-ТС.
- Необходимо соблюдать указания инструкции по эксплуатации / указания по технике безопасности Процессорного блока II или вышеуказанного сенсорного блока.
- Максимальная длина кабеля между сенсорным блоком и считывающим устройством составляет 3+2 м. Для подключения необходимо осуществить проводку интегрированного соединительного кабеля, удлинителя и соединителя. В особых случаях, после согласования с нашим центральным офисом, может быть использован удлинитель.
- Кабели необходимо прокладывать отдельно от кабелей питания.
- Считыватели необходимо использовать исключительно при указанных условиях окружающей среды.
- Считыватель не содержит деталей, подлежащих техническому обслуживанию. Три DIL-переключателя на печатной плате всегда должны находиться в положении "оп" и не должны переключаться.
- Перед подключением необходимо убедиться, что считыватель пригоден для данного прибора / разъема.
- Запрещено отключать существующие защитные устройства.
- Прямой контакт считывателя с водой (например, конденсатом), масляными или агрессивными веществами запрещен.
- Эксплуатация вблизи воспламеняющихся газов или испарений запрещена. Защита от воды, пыли обеспечивается путем создания соответствующих условий.
- В момент подключения считывателя к сенсорному блоку система СМС-ТС должна быть обесточена.
- Установка считывателя должна производиться в соответствии с руководством по монтажу.

Технические характеристики:

Напряжение: 24 В DC
 Номинальный ток: 15 МА
 Соединительный кабель: длина 3 м, штекер RJ45
 Удлинительный кабель: длина 2 м, штекер RJ45/RJ45
 Переходник для удлинителя: гнездо RJ45/RJ45
 Диапазон рабочих температур: от +5°C до +45°C

Тип карт: карты с магнитной полосой согласно ISO 7810 ff
 Интерфейс: шина I²C
 Время ожидания ввода: 60 сек.
 Считывающая головка для магнитной полосы 2
 (для сильно и слабо намагниченных типов карт)
 Степень защиты: IP20

Адрес: ООО "Риттал" / 123007 г. Москва, / ул. 4-ая Магистральная, д.11, стр.1 / Тел: +7 (495) 775 02 30 /
 Факс: +7 (495) 775 02 39 / E-mail: Info@rittal.ru / Интернет: <http://www.rittal.ru>

