

# Rittal – The System.

**НОВИНКА!**

Faster – better – worldwide.

## ► Шкафы TS8 Новые возможности с неизменным качеством



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# Система линейных шкафов TS8 с обзорной дверью

**НОВИНКА!**



Монтаж системы Стр. 537 Угловые шкафы TS8 Стр. 583 TS8 Нержавеющая сталь Стр. 194 TS8 ЭМС-экранированный Стр. 200 каталога 33

## Материал и поверхность:

- Каркас шкафа: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка
- Потолочная панель: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Передняя обзорная дверь: алюминий, однослойное безопасное стекло, 3 мм
- Задняя дверь: листовая сталь, 2 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное

– Панели основания: листовая сталь, 1,5 мм, оцинкованные

**Цвет:**  
– RAL 7035

**Степень защиты:**  
– IP 55 согласно EN 60 529 соответствует NEMA 12.

## Комплект поставки:

- Каркас шкафа
- Потолочная панель
- Панели основания
- Обзорная алюминиевая дверь спереди
- Стальная дверь сзади
- Замок под ключ 3524E

**Детальные чертежи:**  
по запросу

**Дополнительно необходимо:**

- Комплект 5050.069 для обеспечения IP55.

С обзорной дверью. Высота: 2000 мм, глубина: 600/800 мм

Ширина, мм	Кол-во	600	600	800	800	Стр.
Высота, мм		2000	2000	2000	2000	
Глубина, мм		600	800	600	800	
Алюминиевая обзорная дверь спереди, 180°, с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524E	1 шт.	■	■	■	■	
Стальная дверь сзади, 130°, с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524E	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Арт. №</b>	1 шт.	<b>8606.790</b>	<b>8608.790</b>	<b>8806.790</b>	<b>8808.790</b>	
Вес, кг		74,2	80,0	94,0	100,0	
Монтажные перемычки по глубине шкафа		■	■	■	■	
<b>Стенки</b>						
Боковые стенки на винтах, листовая сталь	1 компл.	8106.235	8108.235	8106.235	8108.235	567 <sup>1)</sup>
<b>Цоколь Flex-Block, высота 100 мм</b>						
Flex-Block угловые элементы, 100 мм	1 компл.	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8100.600	8100.600	8100.800	8100.800	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8100.600	8100.800	8100.600	8100.800	13 <sup>2)</sup>
<b>Цоколь Flex-Block, высота 200 мм</b>						
Flex-Block угловые элементы, 200 мм	1 компл.	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8200.600	8200.600	8200.800	8200.800	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8200.600	8200.800	8200.600	8200.800	13 <sup>2)</sup>
<b>Цоколь TS, высота 100 мм</b>						
Элементы передние и задние, 100 мм	1 компл.	8601.600	8601.600	8601.800	8601.800	543 <sup>1)</sup>
Фальш-панели боковые, 100 мм	1 компл.	8601.060	8601.080	8601.060	8601.080	544 <sup>1)</sup>
<b>Цоколь TS, высота 200 мм</b>						
Элементы передние и задние, 200 мм	1 компл.	8602.600	8602.600	8602.800	8602.800	543 <sup>1)</sup>
Фальш-панели боковые, 200 мм	1 компл.	8602.060	8602.080	8602.060	8602.080	544 <sup>1)</sup>
<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель, листовая сталь, 3 мм, оцинкованная	1 шт.	270999	270999	271001	271001	
Крепление монтажной панели	1 компл.	291271	291271	291271	291271	
Основание				см. со страницы 555 <sup>1)</sup>		
Соединение в линейку				см. со страницы 576 <sup>1)</sup>		
Комплектующие для монтажа на дверь				см. со страницы 614 <sup>1)</sup>		
Системы шин				см. со страницы 644 <sup>1)</sup>		
Светильники				см. со страницы 679 <sup>1)</sup>		
Заземление				см. со страницы 689 <sup>1)</sup>		
Прокладка кабеля				см. со страницы 701 <sup>1)</sup>		

■ Входит в комплект поставки. <sup>1)</sup> См. каталог 33. <sup>2)</sup> См. каталог «Новинки 2013».

# Система линейных шкафов TS8, новые типоразмеры



**НОВИНКА!**

Монтаж системы Стр. 537 Угловые шкафы TS8 Стр. 583 TS8 Нержавеющая сталь Стр. 194 TS8 ЭМС-экранированный Стр. 200 каталога 33

## Материал и поверхность:

- Каркас шкафа: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка
- Потолочная панель: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Передняя дверь: листовая сталь, 2 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка,

- снаружи порошковое покрытие, структурное
- Панели основания: листовая сталь, 1,5 мм, оцинкованные
- Монтажная панель: листовая сталь, 3 мм, оцинкованная

## Цвет:

- RAL 7035


## Степень защиты:

- IP 55 согласно EN 60 529 соответствует NEMA 12.

## Комплект поставки:

- Каркас шкафа
- Потолочная панель
- Панели основания
- Стальная дверь (двери) спереди
- Задняя стенка
- Монтажная панель
- 4 рым-болта для транспортировки
- Замок под ключ с двойной бородкой 3 мм

## Детальные чертежи: по запросу

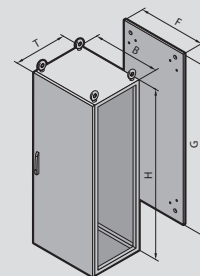

## С монтажной панелью. Высота: 2200 мм, глубина: 800 мм

Ширина (В), мм	Кол-во	600	800	1000	1200	Стр.
Высота (Н), мм		2200	2200	2200	2200	
Глубина (Т), мм		800	800	800	800	
Ширина монтажной панели (F) мм		499	699	899	1099	
Высота монтажной панели (G) мм		2096	2096	2096	2096	
<b>Арт. №</b>	1 шт.	<b>8628.500</b>	<b>8828.500</b>	<b>8028.500</b>	<b>8228.500</b>	
Кол-во дверей спереди, шт.		1	1	2	2	
Вес, кг		113,8	146,8	183,8	214,8	
Монтажные перемычки по глубине шкафа		■	■	■	■	
<b>Стенки</b>						
Боковые стенки на винтах, листовая сталь	1 компл.	8128.235	8128.235	8128.235	8128.235	567 <sup>1)</sup>
<b>Цоколь Flex-Block, высота 100 мм</b>						
Flex-Block угловые элементы, 100 мм	1 компл.	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8100.600	8100.800	8100.010	8100.120	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8100.800	8100.800	8100.800	8100.800	13 <sup>2)</sup>
<b>Цоколь Flex-Block, высота 200 мм</b>						
Flex-Block угловые элементы, 200 мм	1 компл.	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8200.600	8200.800	8200.010	8200.120	13 <sup>2)</sup>
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8200.800	8200.800	8200.800	8200.800	13 <sup>2)</sup>
<b>Цоколь TS, высота 100 мм</b>						
Элементы передние и задние, 100 мм	1 компл.	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	543 <sup>1)</sup>
Фальш-панели боковые, 100 мм	1 компл.	8601.080	8601.080	8601.080	8601.080	544 <sup>1)</sup>
<b>Цоколь TS, высота 200 мм</b>						
Элементы передние и задние, 200 мм	1 компл.	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	543 <sup>1)</sup>
Фальш-панели боковые, 200 мм	1 компл.	8602.080	8602.080	8602.080	8602.080	544 <sup>1)</sup>
<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	■	■	■	■	
Основание						см. со страницы 555 <sup>1)</sup>
Соединение в линейку						см. со страницы 576 <sup>1)</sup>
Комплектующие для монтажа на дверь						см. со страницы 614 <sup>1)</sup>
Системы шин						см. со страницы 644 <sup>1)</sup>
Светильники						см. со страницы 679 <sup>1)</sup>
Заземление						см. со страницы 689 <sup>1)</sup>
Прокладка кабеля						см. со страницы 701 <sup>1)</sup>

■ Входит в комплект поставки. <sup>1)</sup> См. каталог 33. <sup>2)</sup> См. каталог «Новинки 2013».

# Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

ООО «Риттал» · 125252 г. Москва · ул. Авиаконструктора Микояна д. 12, 4 этаж  
Отдел продаж, тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 1221)  
Техническая поддержка, тел. (495) 775 02 30 (доб. 1253, 1226, 1239)  
Факс +7 (495) 775 02 39 · E-mail: [info@rittal.ru](mailto:info@rittal.ru) · [www.rittal.ru](http://www.rittal.ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP