




Rittal – VerticalBox



Passt immer, passt überall,
passt für alle Netzwerke

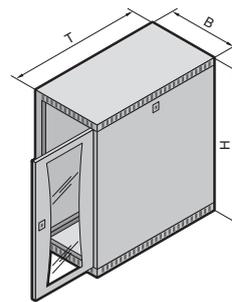

Material:
Stahlblech
Sichtscheibe ESG 3 mm

Farbe:
RAL 7035

Lieferumfang:
482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je einer Befestigungsebene vorne und hinten.
Sichttür vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt, abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit Sicherheitsschließung 12321.
Dach und Boden mit Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur Kabeleinführung.
4 St. Kunststofffüße, selbstklebend, beigelegt.

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke

Geringer Platzbedarf bei optimaler Raumnutzung. Je nach Bedarf als Wand-, Untertisch- oder Desktop-Gehäuse zu verwenden.

482,6 mm (19")-Ebene vorne und hinten, Türanschlag frei wählbar. Leicht und schnell abnehmbare Tür, Rück- und Seitenwand ermöglichen einen freien Zugriff auf den Innenausbau.

Passive Belüftung im Dach- und Bodenbereich.

Rückwand zur Aufnahme eines aktiven Lüfters vorbereitet. Kabeleinführung wahlweise über Dach, Boden und Rückwand.

HE	VE	5
Breite (B) mm		300
Höhe (H) mm		550
Tiefe (T) mm		600
Best.-Nr. DK	1 St.	7501.000
Zubehör		
Wandbefestigungshalter 10 mm	4 St.	2508.010
Wandbefestigungshalter 40 mm	4 St.	2503.010
Lüftererweiterungssatz, 230 V AC, 50/60 Hz, 117/135 m ³ /h Luftleistung freiblasend	1 Satz	7980.100
Blindpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 7035	2 St.	7151.035
Rangierpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE, RAL 7035, mit 5 Kabelführungsbügeln 40 x 50 mm	1 St.	7257.200
482,6 mm (19")-Steckdosenleiste, 7-fach, mit Wippschalter	1 St.	7240.220
Montagekit für VerticalBox, 350 x 484 mm	1 St.	7501.100
482,6 mm (19")-Profilschienen, 12 HE (10 HE nutzbar) ¹⁾	2 St.	7502.203
Bürstenleiste für Cut-out-Öffnungen	2 x 1 m	7072.200

¹⁾ Zur Montage seitlich in der VerticalBox. Mit diesen Profilschienen können anstelle der 5 HE vertikal an der Seite bis zu 10 HE horizontal eingesetzt werden, wenn nur eine geringe Einbautiefe gefordert ist. Stufenlos tiefenvariabel positionierbar.



VerticalBox als Tischgehäuse



VerticalBox als Standgehäuse



VerticalBox als Wandgehäuse



VerticalBox mit Montagekit und Profilschienen (für 10 HE Ausbau)

06/09 • 59A3