

## Montageanvisning

**KUNDKATEGORI:** Bredband

**ARTIKELNUMMER:** Markskåp FiA 2x2, 2x3, 2x6, 3x6

Skåpen levereras utan lås med en regel för ASSA DESMO.



Montage av låsregel.




Observera monteret av låsregeln för att få rätt funktion.


Öppna nedre luckan genom att dra den uppåt.



Lossa muttrarna för sockeln och dra ut max.

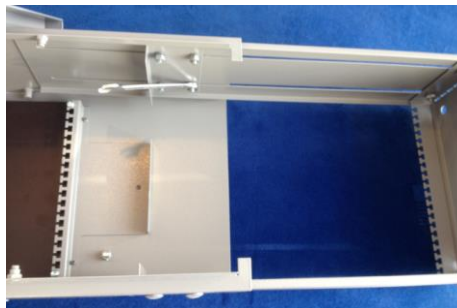


När sockeln är utdragen flytta nedre dragavlastningen från transportläge till önskad höjd över botten..

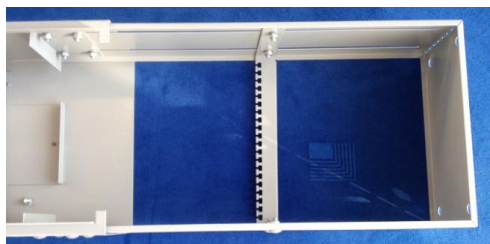


Placera bifogade markfuktskivan på vinklarna för stadigt montage.  
Täta enligt anvisning T 2695-09 från Skanova.



Helt öppet vid montage.

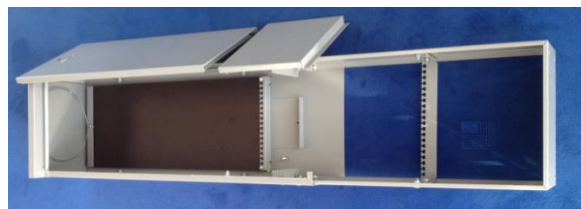

Övre luckan öppen vid service.

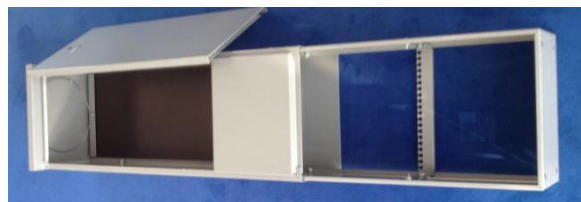


### Grävinstruktion

Skåpets ben kan dras ut maximalt 600 mm.

Gräv till frostfritt djup.

Placera skåpet så att linjen för "Marknivå" kommer i nivå med marken.

Nedre luckans konstruktion gör att skåpet kommer hålla sin form även efter fyllning av hålet. Montera därför nedre luckan innan jorden fylls på för att skåpet ska behålla sin form.

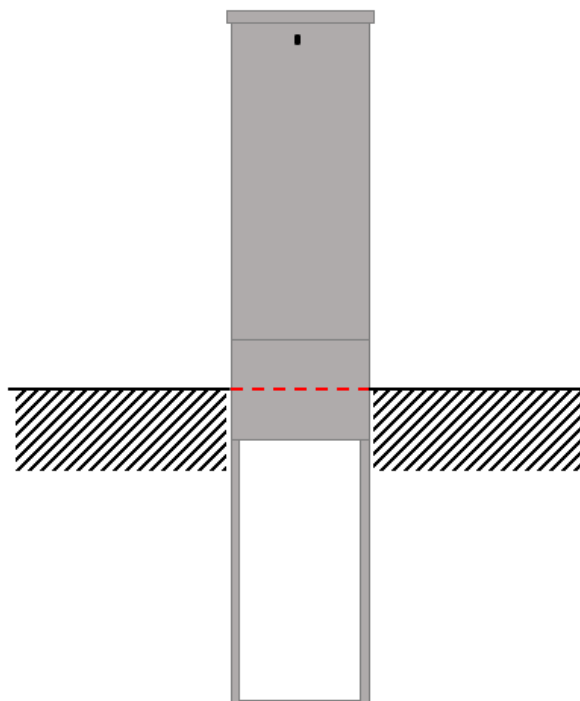

### Packning

Skåpen är emballerad styckvis på pall. Olika antal per pall beroende på storlek.

Rittal Art nr	Skanova Art nr	Antal/pall
XSE2/NBDA/2	2/NBDA 101 80/2	15 st
XSE2/NBDA/3	2/NBDA 101 80/3	10 st
XSE2/NBDA/6	2/NBDA 101 80/6	6 st
XSE3/NBDA/6	3/NBDA 101 80/6	4 st

### Bipackat:

- Markfuktskiva
- Låsregel
- Montageanvisning

### Verktyg som behövs:

- Fast nyckel 13 mm till sockeln och nedre dragavlastningen.