



Segma - kaapelikourut




SEGMA™

Käsin katkaistava kaapelikouru

SEGMA™ -kaapelikourut on kehitetty asentajien kanssa käydyn tiiviin yhteistyön tuloksena. Poikittaisten katkaisulinjojen ansiosta kaapelikouru voidaan katkaista ilman sahaa. Tarvitset vain Segma-katkaisutyökalun ja saat aina oikeanpituisen kourun.


SEGMA™ -kaapelikourujen tekniset tiedot:

- ✓ Materiaali PVC:tä
- ✓ CSA- ja UL-hyväksynät
- ✓ RoHS -sertifikaatti
- ✓ Alin sallittu varastointi- ja kuljetuslämpötila -25 °C
- ✓ Korkein sallittu käyttölämpötila + 60 °C (paitsi halogeenivapaat kourut + 90 °C)
- ✓ Liekinkestävä materiaali, paloluokitus UL 94-V0.

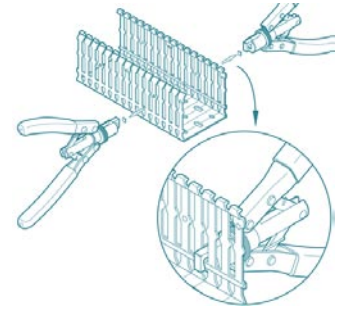

SEGMA™ -kaapelikourut:

- ✓ täyttävät ammattilaisten vaatimukset
- ✓ lyhentävät kaapelointiin ja asentukseen tarvittavaa aikaa
- ✓ ovat täydellinen valikoima kouruja ja lisävarusteita
- ✓ kaikkiin tarpeisiin: 15 x 25 ... 150 x 100 (LxK mm)
- ✓ kysy myös halogeenivapaita ja sinisiä kouruja.

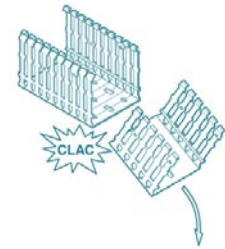

Johde merkintäliuskoja varten.

Pyöristetyt sormiosien päät suojaavat asentajan käsiä.

Kavennukset kaapelin pitämiseksi kourun pohjalla.

Reikä kaapelinpidintä varten.

Jäykisteen ansiosta kouru on tukeva.

Tilaa jopa 6 mm kaapelille sormiosia katkomatta.


Suuret reiät aivan kourun pohjan tasolla.

Poikittaiset katkaisulinjat mahdollistavat kourun katkaisemisen käsin.


PATENT
PLANET-WATTOHM

SEGMA™

Valintataulukko vakiokourut

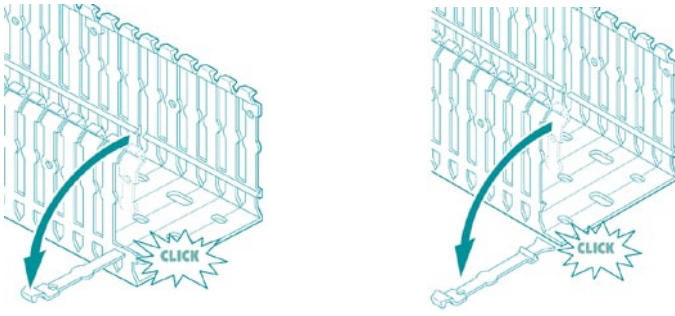


Valmiit katkaisulinjat sormiosan juuressa ja kourun pohjassa helpottavat ja nopeuttavat kaapelointia.

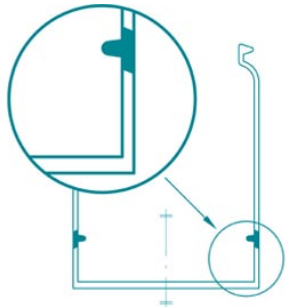

Jäkiste takaa kourun tukevuden.

Tilausnumero	Sähkönumero	Vakiokourujen mitat leveys x korkeus (mm)	Pakkauskoko (metriä)
21150	1471150	15 x 25	32
21151	1471151	25 x 25	60
21152	1471152	40 x 25	56
21153	1471153	15 x 40	40
21154	1471154	25 x 40	56
21155	1471155	40 x 40	48
21156	1471156	60 x 40	32
21157	1471157	80 x 40	24
21158	1471158	100 x 40	24
21159	1471159	25 x 60	56
21160	1471160	40 x 60	48
21161	1471161	60 x 60	32
21162	1471162	80 x 60	24
21163	1471163	100 x 60	24
21164	1471161	120 x 60	16
21165	1471165	25 x 80	40
21166	1471166	40 x 80	40
21167	1471167	60 x 80	32
21168	1471168	80 x 80	24
21169	1471169	100 x 80	16
21170	1471170	120 x 80	16
21171	1471171	40 x 100	24
21172	1471172	60 x 100	24
21173	1471173	80 x 100	20
21174	1471174	100 x 100	16
21175	1471175	150 x 100	12
25060	1471060	Segma-katkaisutyökalu	1 kpl

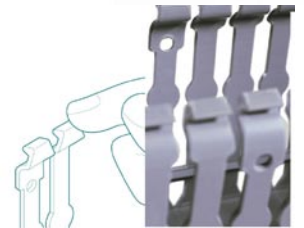

Sormiosan pään pyöreä muoto ehkäisee käsivammoja kaapeloinnin aikana.



Kaikki yhdessä – ratkaisut Rittalilta



Kytkentäkaappijärjestelmät

Rittalilta löytyy rakenneosat tulevaisuuden tehtaiden kaap-
pitekniikkaan. Kytkentäkaappijärjestelmien innovatiivisten
rakenneosien ja lisävarusteiden määrä on valtava.

Neuvomme sinua projektisi alusta lähtien ja etsimme
yhdessä kanssasi ihanteellisen ratkaisun.
Hyödynnä asiakaspalveluamme.



Elektroniikkajärjestelmät

Teollisuusmyynti:

Puh. (09) 413 44 459
Faksi (09) 413 44 410
E-mail: myynti@rittal.fi
www.rittal.fi



Kytkentäkaappien ilmastointi



Virtakiskokomponentit



IT-ratkaisut



Ulkokaapit

Saksalainen Rittal GmbH & Co. KG on maailman johtava
sähkökytensäkaappien valmistaja.

Rittal Oy on vuoden 1991 alussa Suomeen perustettu
maahantuontiyriyitys, joka markkinoi ja myy saksalaisen
emoyhtiön, Rittal GmbH & Co. KG:n valmistamia sähkökyt-

ensäkaappeja, ulkokaappeja, informaatiotekniikan mekaa-
nisia komponentteja ja näihin liittyviä ilmastointilaitteita sekä
lisävarusteita.

Toimitilamme sijaitsevat Vantaan Veromiehenkylässä, Tuusu-
lantien ja Kehä III:n risteyksen tuntumassa. Tervetuloa!

