

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IP
54
55

Bastidores para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.

Bastidores Murais de 19" Tripartidos

Material:

- Peça para fixação em parede e parte móvel: Chapa de aço de 1,5 mm
- Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm

Superfície:

Pintura eletrostática a pó

Cor:

RAL 7035/7015

O Fornecimento inclui:

- Peça para fixação em parede.
- Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro.
- Porta transparente

Referência	Descrição	Campanha €
7706.135	Bastidor EL tripartido IP55 6U 600x473	456,17
7709.135	Bastidor EL tripartido IP55 9U 600X473	487,29
7712.135	Bastidor EL tripartido IP55 12U 600X473	521,39
7715.135	Bastidor EL tripartido IP55 15U 600X473	549,69
7721.135	Bastidor EL tripartido IP55 21U 600X473	613,62
7709.735	Bastidor EL tripartido IP54 9U 600X573	596,75
7715.735	Bastidor EL tripartido IP54 15U 600x573	644,93
7721.735	Bastidor EL tripartido IP54 21U 600X573	721,39


Ventilação

Referência	Descrição	Campanha €
3239.100	Ventilador com filtro TopTherm 220V, vazão de ar 105\120m3\h	82,76
3239.200	Filtro de saída p\ ventilador	20,01
3181.100	Elementos filtrantes finos (5pç)	11,27



Acessórios

Referência	Descrição	Campanha €
3110.000	Termoestato 5-55°	21,92
1590.000	Suporte para fixação em parede, aço galvanizado	3,60
1594.000	Suporte para fixação em parede, aço inoxidável	16,73
7705.035	Placa de entrada de cabos com escova	31,64
7705.235	Placa de entrada de cabos para buçins	23,44
7113.000	Kit de terra	24,50

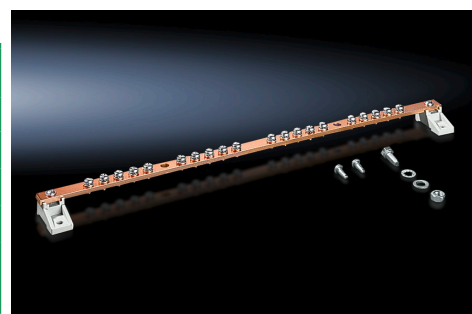

Nota: Os preços dos acessórios apenas são válidos na compra do bastidor.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

