

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair – SZ 2370.520

Stand : 29-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair – SZ 2370.520

created: 29.09.2020 on www.rittal.com/nl-nl

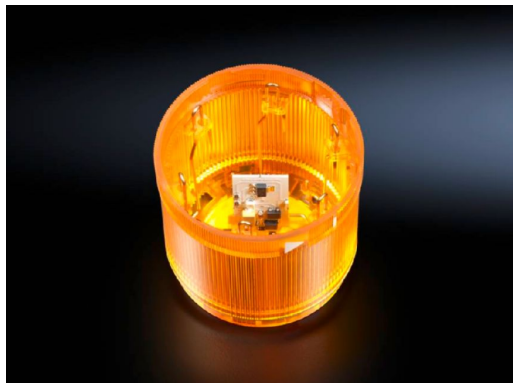

Discontinued article.

Dit artikel is niet meer leverbaar per: 01.04.2020 |||Het artikel wordt vervangen door: 2370521

Productbeschrijving

Uitvoering: LED knipperlichtelement

Beschrijving: Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde primatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

Voordelen: Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking. Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken

Mogelijkheden: Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk

Materiaal: Behuizing van polyamide
Kap: transparant polycarbonaat

Kleur: geel

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd

Productkenmerken

Afmetingen: Hoogte: 56 mm
Diameter: 70 mm

Nominale spanning:	24 V (AC/DC)
Diameter:	70 mm
Nominale isolatiespanning:	250 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase:	2500 V AC
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,08 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177656475
Douanetariefnummer:	94054099
ETIM 7.0:	EC000232
ETIM 6.0:	EC000232
eCl@ss 8.0/8.1:	27371220
eCl@ss 6.0/6.1:	27371220
Productbeschrijving:	SZ Optisch element voor signaalzuil, geel, LED knipperlichtelement, 24V AC/DC, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat
Toelatingen	
Toelatingen:	C-UL UL + C-UL UR
Certificaten:	EAC