

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Flitslichtelement voor signaalzuilen, modulair – SG 2371.050

Stand : 22-okt-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Flitslichtelement voor signaalzuilen, modulair – SG 2371.050

created: 22.10.2019 on www.rittal.com/nl-nl

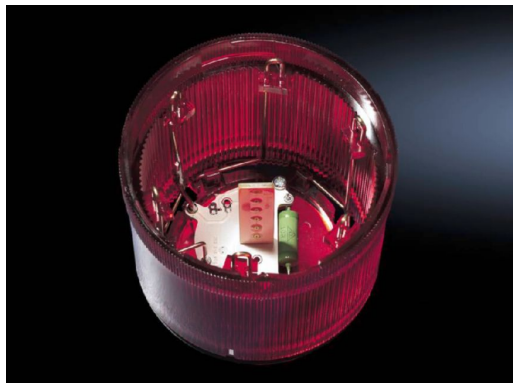

Productbeschrijving

Uitvoering:	Flitslichtelement
Beschrijving:	Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde primatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
Voordelen:	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting. Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning. Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking. Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
Mogelijkheden:	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal:	Behuizing van polyamide Kap: transparant polycarbonaat
Kleur:	Rood
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd

Productkenmerken

Afmetingen:	Hoogte: 56 mm Diameter: 70 mm
Nominale spanning:	230 V
Diameter:	70 mm

Nominale stroom:	(max.): 15 mA
Nominale isolatiespanning:	250 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase:	2500 V AC
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,1 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177220126
Douanetariefnummer:	85311095
ETIM 6.0:	EC000232
eCl@ss 8.0/8.1:	27371220
eCl@ss 6.0/6.1:	27371220
Productbeschrijving:	SZ Optisch element voor signaalzuil, rood, flitslichtelement, 230V DC, 15 mA, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat
Toelatingen	
Toelatingen:	C-UL UR
Certificaten:	EAC
Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit