

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Krympeautomat RC – AS 4050.456

Publisering : 22.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Krympeautomat RC – AS 4050.456

Opprettet: 22.09.2020 på www.rittal.com/no-no

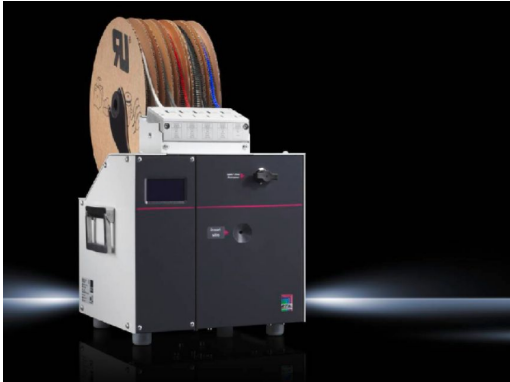

Produktbeskrivelse

Utførelse:	Berøringsskjerm-display Valg av trådtverrsnitt via berøringsskjerm Berøringsdisplay for maks. 23 000 endehylser
Beskrivelse:	Elektropneumatisk krympeautomat med femdobbel magasin for bearbeiding av isolerte endehylser på rull.
Fordeler:	Enkel betjening Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser Ingen monterings tid på grunn av automatisk verktøyskifte Enkel og rask bestykning Ikke nødvendig å bytte endehylser på grunn av den 5-doble bestykningen
Henvisning:	Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
Tekniske data:	Krympeområde 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Krympelengde 8 og 10 mm Innføringslengde 27 mm (1,06")

Produktegenskaper

Måle driftsspenning:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Trykklufttilkobling:	5,5 bar
Takttid:	< 2 s
Pressing:	Trapez-Crimp
Scheinleistung:	16 VA

Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	22 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177930865
Tolltariffnummer:	84629980
ETIM 7.0:	EC002778
ETIM 6.0:	EC002778
eCl@ss 8.0/8.1:	17130101
eCl@ss 6.0/6.1:	17130101
Produktbeskrivelse:	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules