

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 1485.744

Innentür

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 1485.744 - Innentür für Kunststoff-Schalschränke AX

Für einen sicheren Zugriffsschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

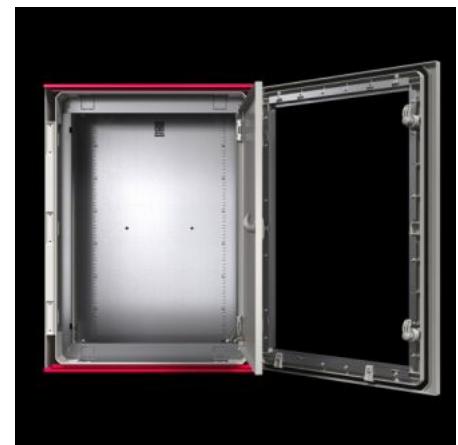

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 1485.744 |
| Material | Tür und Türrahmen: Stahlblech |
| Oberfläche | Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack Türrahmen: verzinkt |
| Farbe | Tür: RAL 7035 |
| Lieferumfang | Tür Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Inkl. Befestigungsschrauben |
| Einbaumöglichkeiten | In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in den Seitenwänden |
| Hinweis | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A |
| Passend für Gehäusetyp | AX Kunststoff |
| Passend für Breite | 400 mm |
| Passend für Höhe | 400 mm |
| Materialstärke Tür | 1 mm |
| Türöffnungswinkel | 105° |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht | 1.94 |
| Bruttogewicht | 2.04 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177965874 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
