


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

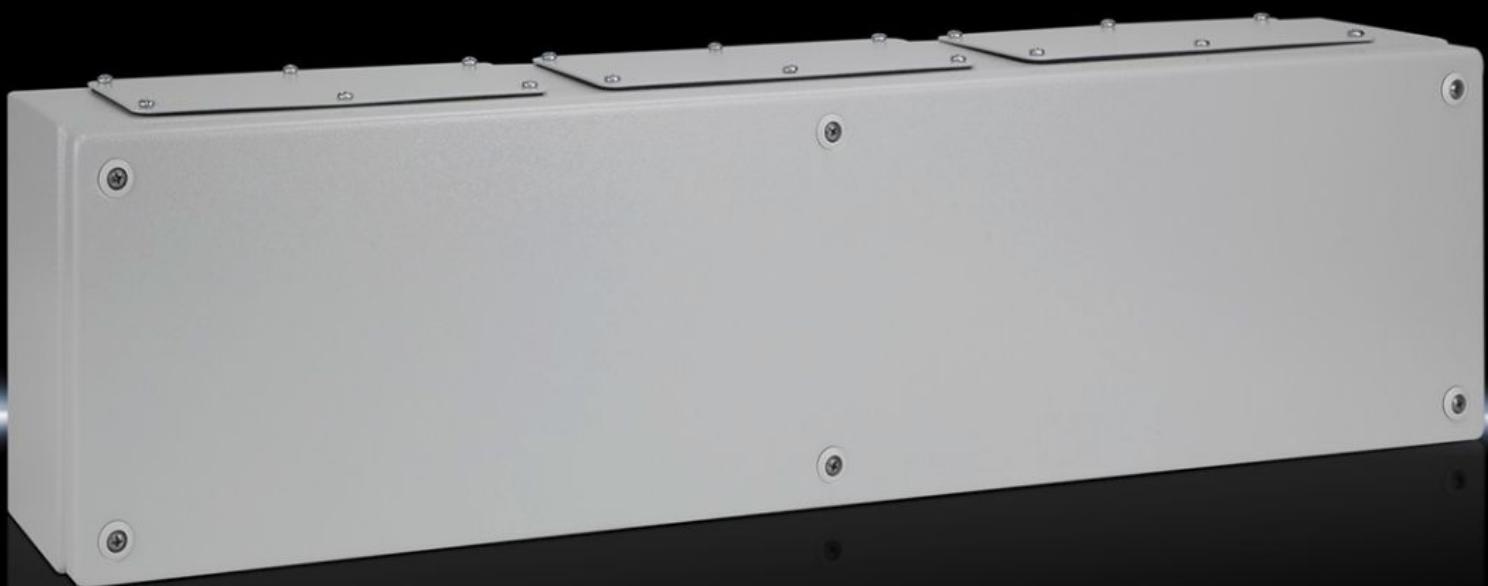

KL 1542.510

Klemmenkästen KL

Stand: 25.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



KL 1542.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1542.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Flanschplatten	Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 3 + 3 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
Grundmaterial	Stahlblech

Eigenschaften

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 6.726

Bruttogewicht 7.08

Zolltarifnummer 73269098

EAN 4028177251632

E-Number Sweden E3404698

ECLASS 8.0 27180101

Approbationen

Approbationen Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung UK