


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

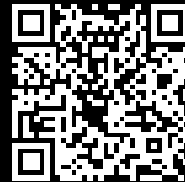

## BG 1578.450 Bus-Gehäuse BG

Stand: 15.03.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# BG 1578.450 - Bus-Gehäuse BG

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65.  
Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

## Eigenschaften

|                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                       | BG 1578.450                                                                                                  |
| Material                          | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech<br>Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm                                   |
| Oberfläche                        | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack                                       |
| Farbe                             | RAL 7035                                                                                                     |
| Lieferumfang                      | Gehäuse mit Tür<br>Sichtfenster in der Tür<br>Montageplatte                                                  |
| Schutzart NEMA                    | NEMA 12                                                                                                      |
| Schutzart IP nach EN 60 529       | IP 65                                                                                                        |
| IK-Code                           | IK08                                                                                                         |
| Abmessung                         | Breite: 600 mm<br>Höhe: 300 mm<br>Tiefe: 155 mm                                                              |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 585 mm x 275 mm                                                                                              |
| Sichtbare Fläche                  | Sichtfensterbreite: 540 mm<br>Sichtfensterhöhe: 155 mm<br>Abstand Unterkante Fenster - Unterkante Tür: 92 mm |
| Materialstärke Gehäuse            | 1,38 mm                                                                                                      |
| Materialstärke Tür                | 1,25 mm                                                                                                      |
| Position Türanschlag              | unten                                                                                                        |

# Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschluss          | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart                                   |
| Grundmaterial       | Stahlblech                                                                                                                         |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück                                                                                                                            |
| Nettogewicht        | 9,158 kg                                                                                                                           |
| Bruttogewicht       | 9,56 kg                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 94032080                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0          | 27180101                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung | BG Bus-Gehäuse, BHT: 600x300x155 mm, Stahlblech, mit geschlossenem Boden und Montageplatte, Tür mit Sichtfenster, unten scharniert |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |