


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

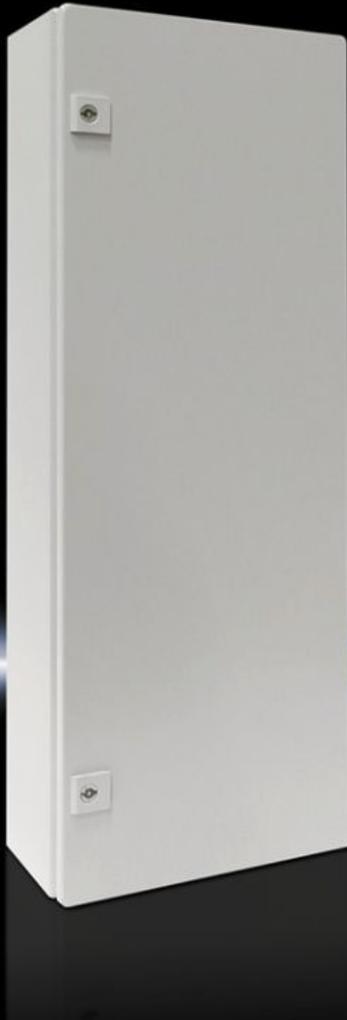

EB 1579.500

E-Box EB

Stand: 02.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1579.500 - E-Box EB

Wandgehäuse mit Tür und Montageplatte aus Stahlblech. Schutzart IP 66. Mit 180°-Scharnier. Verschlusseinsatz austauschbar, auch gegen individuelles Verschlusssysteme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EB 1579.500
Material	Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit scharnierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Montageplatte
Schutzart NEMA	NEMA 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 800 mm Tiefe: 155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	275 mm x 785 mm
Materialstärke Gehäuse	1,38 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Materialstärke Montageplatte	2 mm
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Grundmaterial	Stahlblech

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	12.145
--------------	--------

Bruttogewicht	12.784
---------------	--------

Zolltarifnummer	94032080
-----------------	----------

EAN	4028177251823
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404514
-----------------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Approbationen

Approbationen	C-UL UL UL + C-UL (listed)
---------------	----------------------------------

Erklärungen	Herstellereklärung Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---