


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

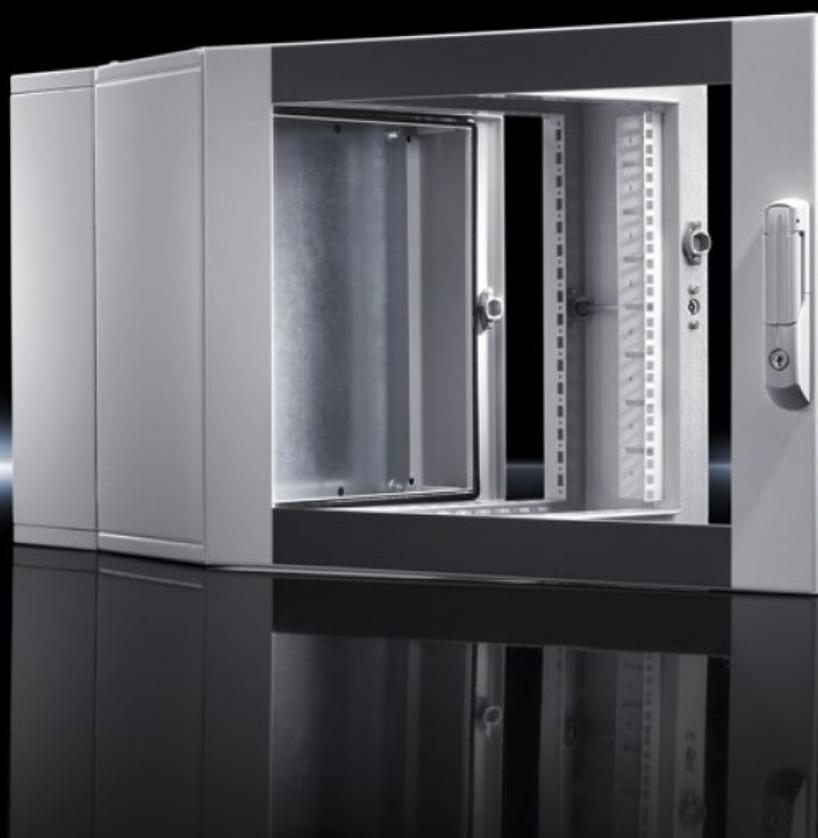

EL 2249.605

Wandgehäuse EL, 3-teilig

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 2249.605 - Wandgehäuse EL, 3-teilig mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau

Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | EL 2249.605 |
| Ausführung | Wandgehäuse IT mit Montageplatte und Profilschienen, Festeinbau |
| Produktbeschreibung | Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil. |
| Material | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Grundfarbe | RAL 7035 |
| Farbe | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau) |
| Lieferumfang | Wandteil mit Flanschplatte geschlossen, oben und unten und Montageplatte (beigelegt) Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau Design-Sichttür 1 Schaltschrank-Schlüssel Doppelbart Nr. 5 Mini-Komfortgriff für Verschluss-Einsätze Sicherheitsschließung 3524 E |
| Höheneinheiten | 9 HE |
| Abmessung | Breite: 600 mm Höhe: 478 mm Tiefe: 373 mm |
| Einbautiefe | 320 mm |
| Lichte Abmessungen | Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 415 mm |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Tiefe Schwenkteil | 216 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 485 mm x 432 mm |
| Tiefe des Wandteils | 135 mm |
| IK-Code | IK08 |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 450 N |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 28.5 |
| Bruttogewicht | 30 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177324329 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|

Ausschreibungstext

Basis Rittal EL, 3-teilig, 9 HE, Tiefe 373 mm

Wandgehäuse Elektronik-Kombi-System, vormontiert, 9 HE

Gehäuse: Dreiteiliges Wandgehäuse, bestehend aus:
Wandelement mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, optional austauschbar gegen Varianten zur Kabeleinführung (Zubehör), Bohrungen zur Wandbefestigung, eine Montageplatte (beigelegt), Schwenkteil mit zwei Stück 482,6 mm 19.-Profilschienen vorne montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,
Schutzart: IP 55 nach EN 60 529
Belastbarkeit
Schwenkteil: 45kg
Material:
Gehäuse: Stahlblech 1,5mm,
Montageplatte: Stahlblech 2,5mm,
Sichtscheibe: ESG 3mm
Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,
Gehäuse RAL 7035,
Sichttür RAL 7035/7015,
Montageplatte verzinkt
Abmessungen (B x H x T):
600 x 478 x 373 mm (9 HE)

VE = 1 St.