


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

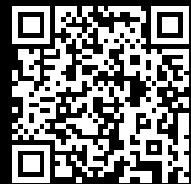

SG 2369.010

Dauerlichtelement

Stand: 29.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SG 2369.010 - Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SG 2369.010 |
| Ausführung | Dauerlichtelement |
| Produktbeschreibung | Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung. |
| Nutzen | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss. Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich |
| Material | Gehäuse aus Polyamid Kalotte: Polycarbonat transparent |
| Farbe | Grün |
| Durchmesser | 70 mm |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 2500 V AC |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Glühlampen nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Abmessung | Höhe: 56 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird |
| Bemessungsbetriebsspannung | 12 V - 240 V (AC/DC) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.07 |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht | 0.087 |
| Zolltarifnummer | 85311095 |
| EAN | 4028177219939 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|