


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

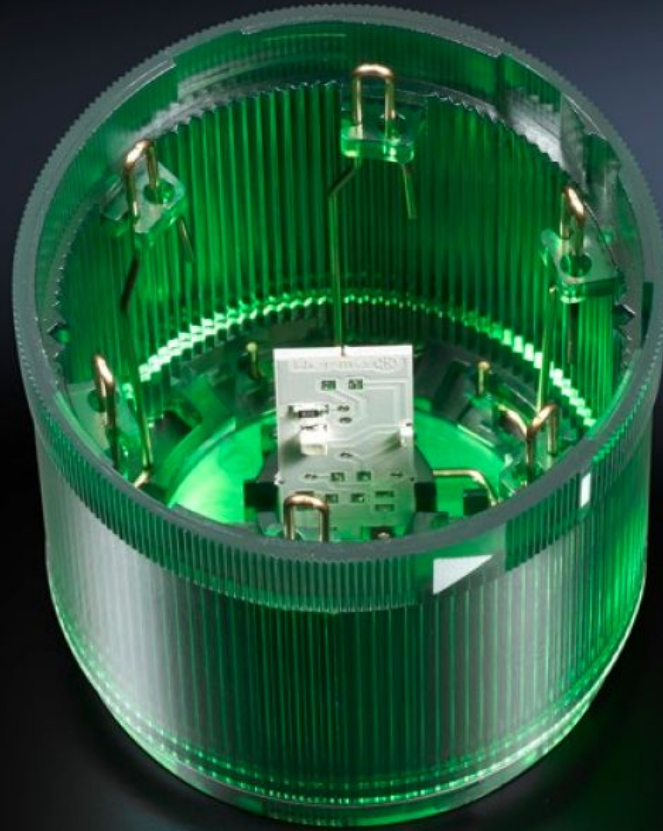

## SG 2372.010 LED Dauerlichtelement

Stand: 11.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.010 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

## Eigenschaften

|                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                         | SG 2372.010                                                                                                                                                                                              |
| Ausführung                                          | LED Dauerlichtelement                                                                                                                                                                                    |
| Produktbeschreibung                                 | Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.<br>Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.                                                                          |
| Nutzen                                              | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.<br>Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise                                      | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich                                                                                     |
| Material                                            | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent                                                                                                                                                |
| Farbe                                               | Grün                                                                                                                                                                                                     |
| Durchmesser                                         | 70 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase | 2500 V AC                                                                                                                                                                                                |
| Bemessungsisolationsspannung                        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                 |
| Bemessungsstrom max.                                | 25 mA                                                                                                                                                                                                    |
| Abmessung                                           | Höhe: 56 mm                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart IP nach EN 60 529                         | IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird                                                                                                                                  |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 24 V (AC/DC)                                                                                                                                                                                             |
| Verpackungseinheit                                  | 1 Stück                                                                                                                                                                                                  |

# Eigenschaften

---

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht        | 0,08 kg                                                                      |
| Bruttogewicht       | 0,088 kg                                                                     |
| Zolltarifnummer     | 85311095                                                                     |
| ETIM 9              | EC000232                                                                     |
| ETIM 8              | EC000232                                                                     |
| ECLASS 8.0          | 27371220                                                                     |
| Produktbeschreibung | SG LED Dauerlichtelement, für Signalsäulen, modular, 24 V AC/DC, 25 mA, grün |

# Approbationen

---

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)<br>UR |
|---------------|--------------------------|