


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

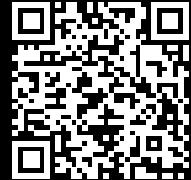

**SZ 2563.100**

**Metall-Flanschplatte**

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2563.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Abmessung	Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Anzahl Vorprägungen	1 12 11 8 4

# Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12 M20 M25 M32 M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.96
Bruttogewicht	1.004
Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421