


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

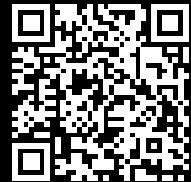

## **SZ 2564.300**

## **Kunststoff-Flanschplatte**

Stand: 01.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SZ 2564.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2564.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spalte einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 4
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.7
Bruttogewicht	0.736
Zolltarifnummer	39269097

# Eigenschaften

---

EAN	4028177935723
E-Number Sweden	E3465291
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------