
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



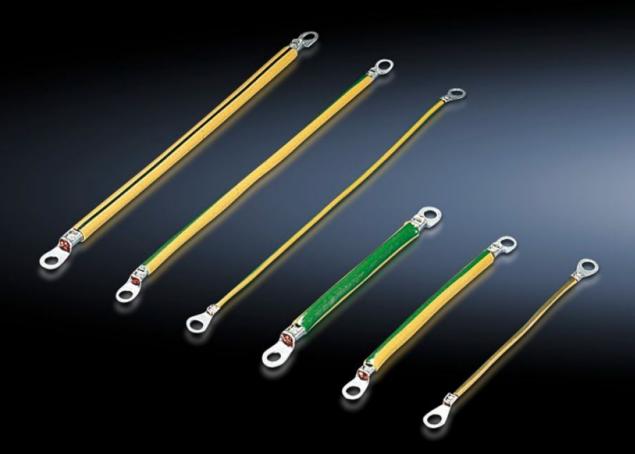

SZ 2565.110 Erdungsbänder

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 2565.110 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.





Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SZ 2565.110 | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe. | |
| Nutzen | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig | |
| Querschnitt | 10 mm² | |
| Anschluss | M6 – M8 | |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten HD: Tür/Deckel M6, Gehäuse M6, Montageplatte M8 | |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. | |
| Abmessung | Länge: 300 mm | |
| Verpackungseinheit | 5 Stück | |
| Nettogewicht | 0.17 | |
| Bruttogewicht | 0.179 | |
| Zolltarifnummer | 85444290 | |
| EAN | 4028177319332 | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| ETIM 9 | EC000839 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000839 | |
| ECLASS 8.0 | 27062302 | |

© Rittal 2025 3