
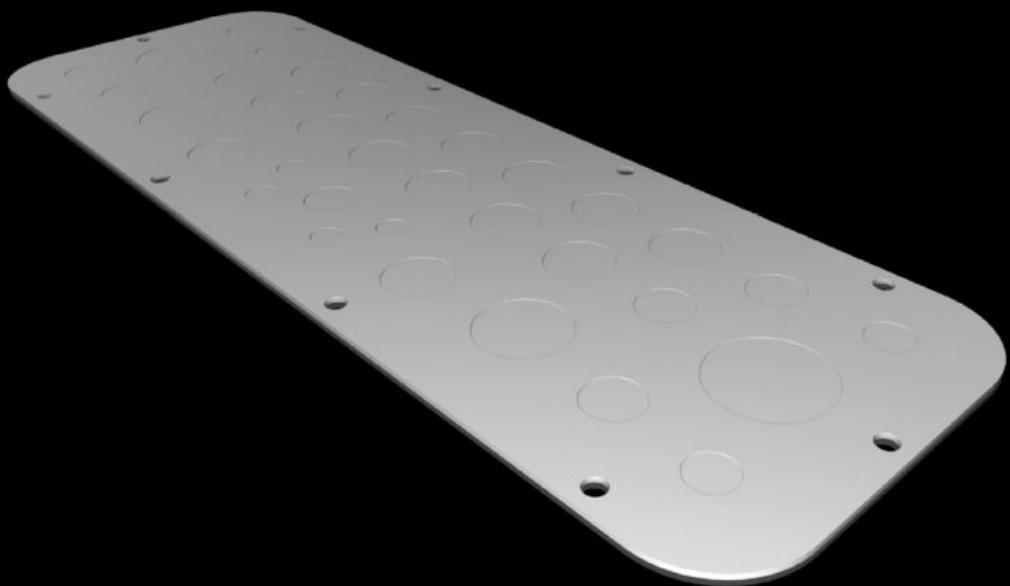


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

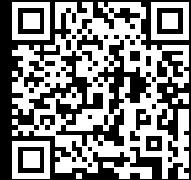

AX 2573.100

Metall-Flanschplatte

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

AX 2573.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2573.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12K
Anzahl Vorprägungen	4 4 7 15 2 2

Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.81
Bruttogewicht	0.82
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73079100
EAN	4028177925205
E-Number Sweden	E3465297
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECCLASS 8.0	27142421

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------