

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SV 3055.000**

**Sammelschienenshalter**

Stand: 13.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3055.000 - Sammelschienenshalter

Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

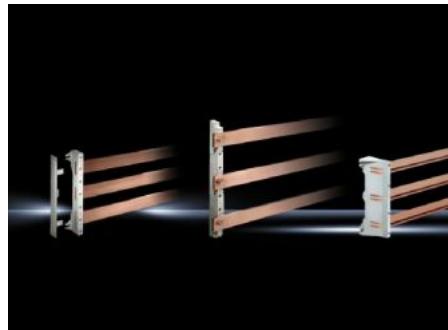

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3055.000
Material	Glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Polzahl	3-polig 150 mm
Passend für Sammelschienen	60 x 10 80 x 10
Bemessungsstrom max.	2 500 A
Abmessung	Breite: 30 mm Höhe: 420 mm Tiefe: 160 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	4.16
Bruttogewicht	4.503
Zolltarifnummer	85469010
EAN	4028177035782
ETIM 9	EC001166

# Eigenschaften

---

ETIM 8 EC001166

---

ECLASS 8.0 27400607

# Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung  
Konformitätserklärung UK

# Ausschreibungstext

SV Sammelschienenhalter

Sammelschienenhalter zur Aufnahme von Sammelschienen.

Geeignet für Sammelschienen bis 3 x 2 x 80 x 10 mm  
mittels Steckelementen.

Bemessungsbetriebsspannung:1000 V~, 50/60 Hz  
gemäß VDE 0660

Bemessungsstrom:bis 2500 A

Material:PBT

Brandverhalten:UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:140 °C

Schienenmittenabstand:150 mm

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube:8 - 10 Nm

Deckelbefestigung:5 - 10 Nm