

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3108.024

Schalschrank-Innenlüfter

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SK 3108.024 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschrankes und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten

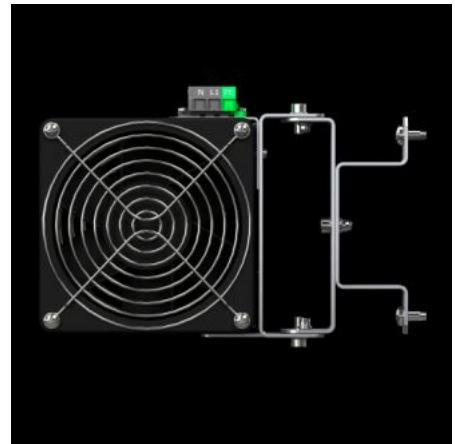

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.024
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett angeschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 3,5 W
Bemessungsstrom max.	Bei DC: 0,15 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.978
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177220508
ETIM 9	EC000320

Eigenschaften

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung