
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



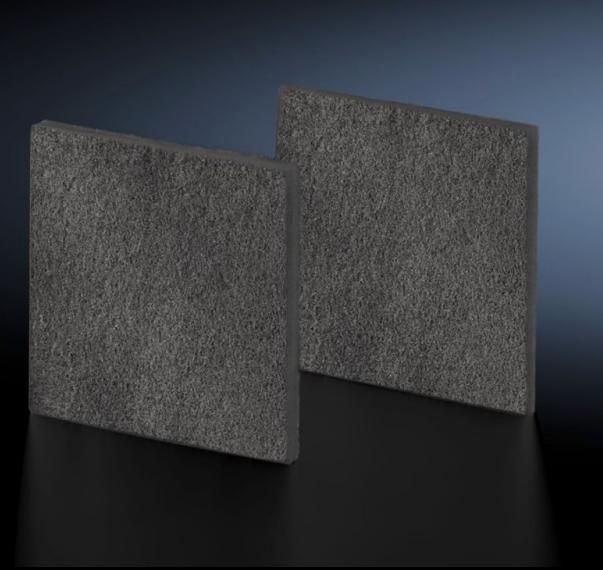

SK 3237.066 Vliesfiltermatte

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SK 3237.066 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SK 3237.066 |
|-------------------------|--|
| Ausführung | für EMV-Filterlüfter |
| Produktbeschreibung | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material | Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser |
| Hinweis | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3237.060/3237.6xx |
| Abmessung | Breite: 92 mm Höhe: 92 mm Tiefe: 10 mm |
| Filterklasse | nach DIN EN 779: G2 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0.005 |
| Bruttogewicht | 0.009 |
| Zolltarifnummer | 56039390 |
| EAN | 4028177666214 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

© Rittal 2025

Approbationen

Zertifikate EAC

© Rittal 2025 3