
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



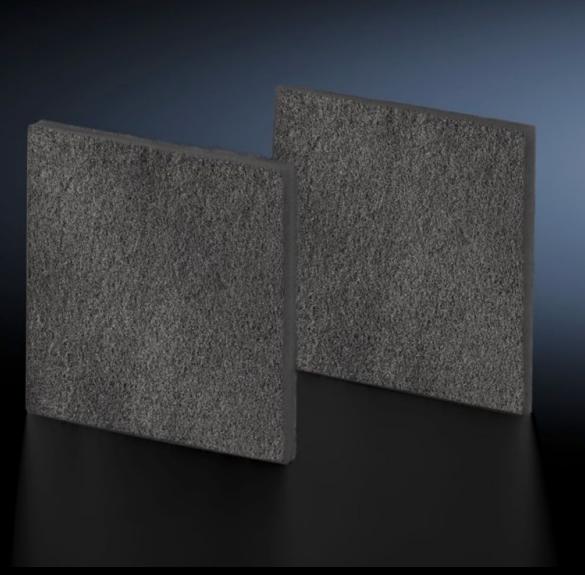

# SK 3238.066 Vliesfiltermatte

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SK 3238.066 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3238.066
Ausführung	für EMV-Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100°C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3238.6
Abmessung	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 12 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.015
Bruttogewicht	0.02
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177666221
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

© Rittal 2025

## Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC

© Rittal 2025 3