


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

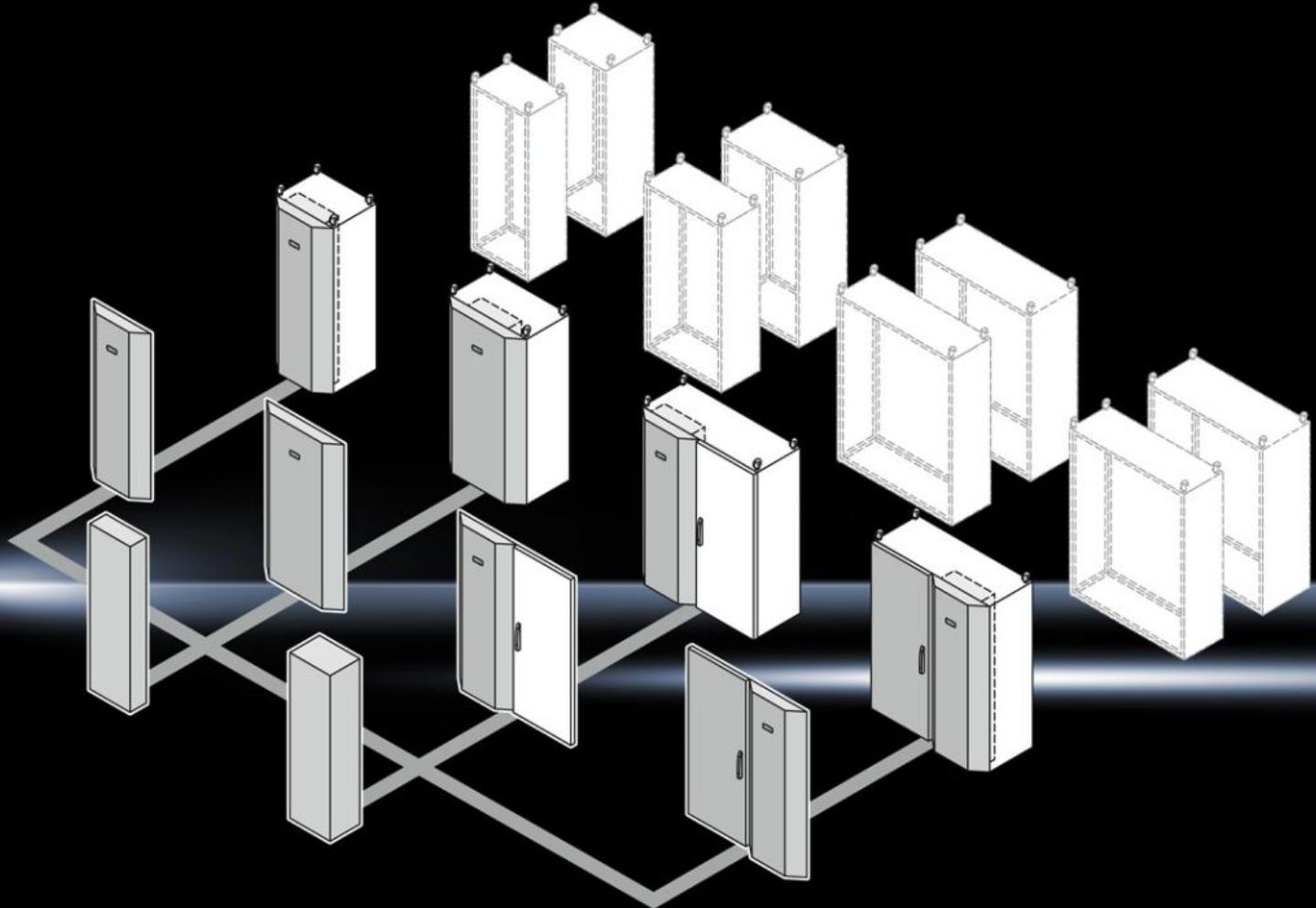

## SK 3300.060

### Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8

Stand: 08.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3300.060 - Klima-Modulkonzept Profiltür TS 8 zum Einbau von Kühlmodulen

Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3300.060
Produktbeschreibung	Profiltüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Profiltür ohne vormontiertes Kühlmodul TS 8 Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 110°
Hinweis	Nachfolgende Information gilt für 1200 mm breite TS 8 Schränke Bei Geräteposition „rechts“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die rechte Schaltschrankhälfte plus einer speziellen Schlosstür für die linke Schaltschrankhälfte. Bei Geräteposition „links“ besteht 1 VE aus einer Profilanschlagtür zum Einbau in die linke Schaltschrankhälfte. Die vorhandene rechte Schlosstür kann verwendet werden.
Hinweis zur Artikel-Nr.	Türanschlag rechts
Passend für	Gehäusetyp: TS 8: = 800 mm: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	30.5
Bruttogewicht	34

# Eigenschaften

---

EAN 4028177560093

---

ECLASS 8.0 27180702

# Approbationen

---

Zertifikate EAC