
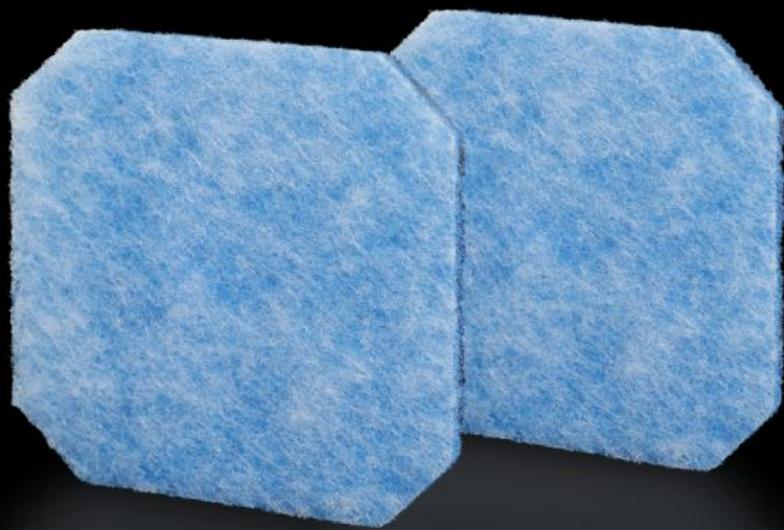


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

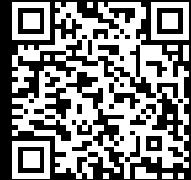

SK 3321.700

Vliesfiltermatte

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SK 3321.700 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3321.700
Ausführung	für Filterlüfter
Produktbeschreibung	Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material	Chemiefaser
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3237.2xx/3237.1xx
Abmessung	Breite: 89 mm Höhe: 89 mm Tiefe: 10 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G2 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0.005
Bruttogewicht	0.007
Zolltarifnummer	56039390
EAN	4028177184282
E-Number Sweden	E3404732
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27180706

Approbationen

Zertifikate

EAC