
## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



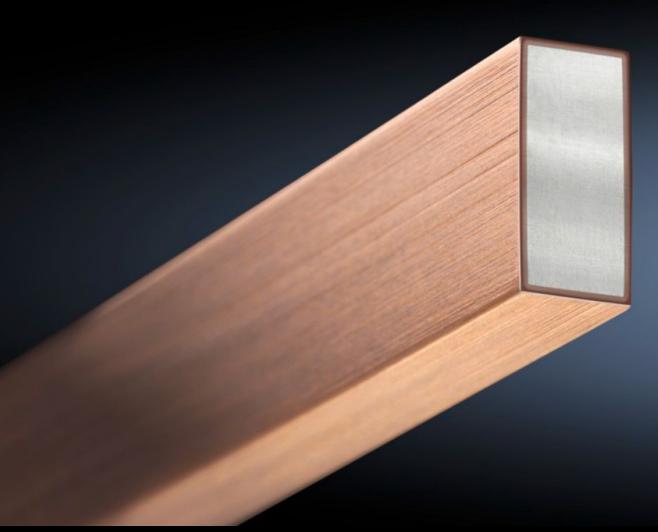


# SV 3584.020 Sammelschiene CUPONAL

Stand: 01.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SV 3584.020 - Sammelschiene CUPONAL

Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen.

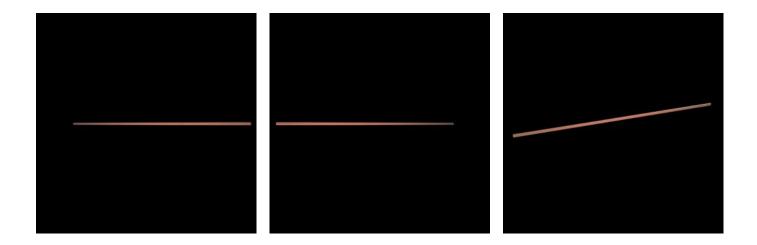

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3584.020
Produktbeschreibung	Kupferummantelte Aluminium-Sammelschienen, geeignet für den Aufbau von Schienensystemen mit Sammelschienenhaltern 9340.000/9340.050.
Material	Aluminium
	Kupfer
Länge	2 400 mm
Bemessungsstrom max.	328 A
Hinweis	Der Bemessungsstrom ergibt sich bei 65 °C Schienentemperatur
	und 35 °C Umgebungstemperatur
	Korrekturfaktordiagramm nach DIN EN 43 671
	Individuell ablängbar
Normen	DIN EN 13 601
Querschnitt	30 mm x 5 mm
Abmessung	Länge: 2.400 mm
Verpackungseinheit	6 Stück
Nettogewicht	8.52

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.52
Zolltarifnummer	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3