


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

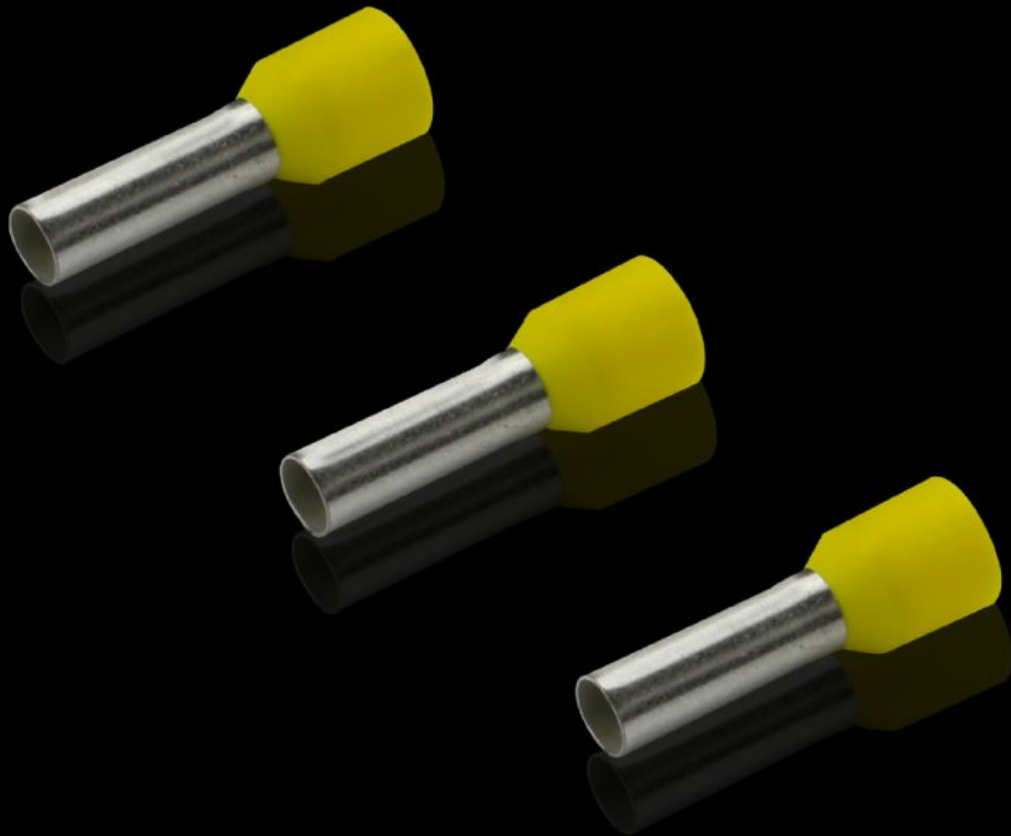

AS 4050.736 Aderendhülse

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.736 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4050.736 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | gelb |
| Länge | 12 mm |
| AWG | 10 |
| Innendurchmesser | 6,3 mm |
| Für Querschnitt | 6 mm ² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.210 |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Bruttogewicht | 0,1 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6 mm², gelb, lose, 12mm

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR