


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.

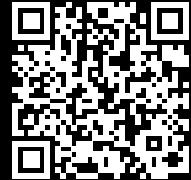

## AS 4051.105

## Arbeitsleuchte LED

Stand: 13.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4051.105 - Arbeitsleuchte LED für WS 540

Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.105
Produktbeschreibung	Zur Befestigung an der Tischplatte, mit Klemmvorrichtung.
Nutzen	<p>Lichtstarke, blend- und flimmerfreie Beleuchtung, homogen und schattenfrei</p> <p>Auswählbare Farbtemperatur zwischen warmweiß, über neutralweiß bis tageslichtweiß fördert die Konzentrationsfähigkeit und mindert Ermüdungserscheinungen</p> <p>Ausgezeichnete Farbtreue und starker Kontrast</p> <p>Aluminium-Federarm mit 3D-Kopf-Gelenk, schwenkbar und feststellbar zur freien Positionierung der Lichtquelle</p>
Technische Daten	<p>Federarm: Länge 970 mm</p> <p>Farbwiedergabe: 94 – 98 Ra</p> <p>Abstrahlwinkel: 100°</p>
Material	<p>Leuchtengehäuse: Aluminium</p> <p>Entblendung: Macrolon</p>
Lieferumfang	<p>Arbeitsleuchte LED</p> <p>Inkl. Befestigungsmaterial</p>
Nennleistung	26 W
Länge Anschlussleitung	3 m
Anschlussmöglichkeiten	Steckernetzteil (CEE 7/16) mit AC-Adapter
Leuchtmittel	84 SMD LEDs

# Eigenschaften

Schutzklasse	III (SELV)
Lichtstrom	2 930 lm
Passend für Artikel-Nr.	4051.100
Betriebstemperaturbereich	-10 °C...40 °C
Bemessungsbetriebsspannung	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessung	Breite: 545 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 35 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.5
Bruttogewicht	4.2
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090