


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

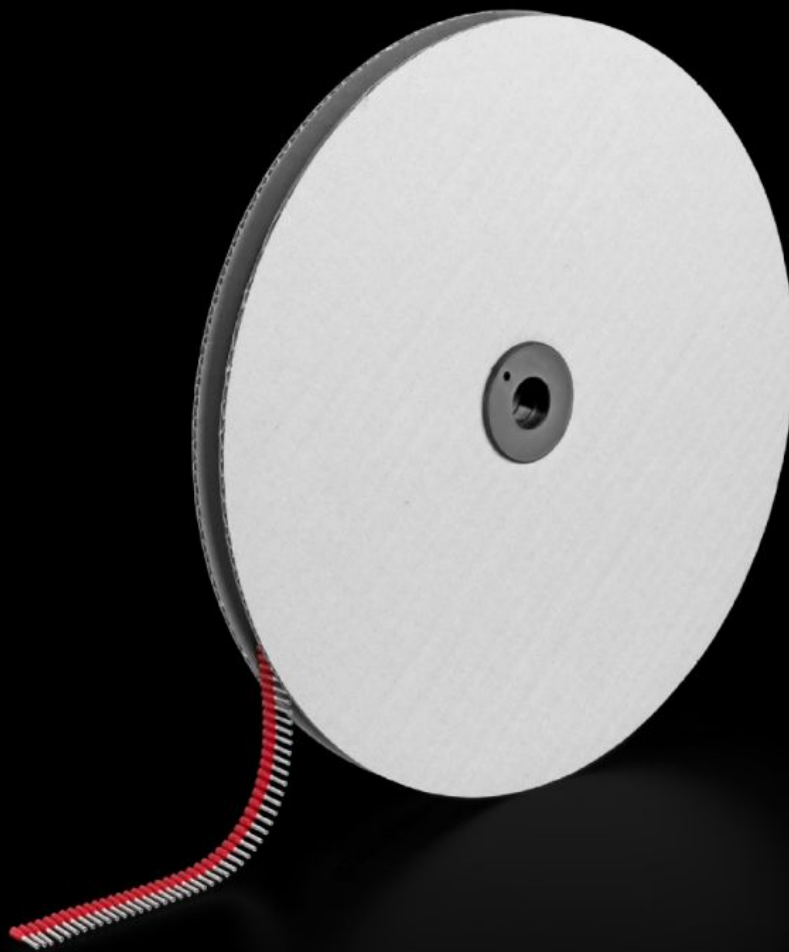

AS 4051.550 Aderendhülse

Stand: 06.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.550 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.550 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | rot |
| Länge | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
| Für Querschnitt | 1 mm ² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Multinorm | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. |
| Lieferform | auf Gurt |
| Verpackungseinheit | 4 000 Stück |
| Nettogewicht | 4 kg |
| Bruttogewicht | 0,567 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Aderendhülsen 1,0 mm² x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk.
Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 1,0mm²

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)