


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

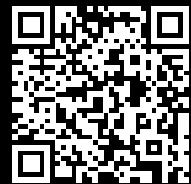

AS 4055.115

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 20.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# AS 4055.115 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.115
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2 mm
Ø-Locher	15,2 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschaube Best.-Nr.	4055.665
Zugschraube (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	11,1 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.039
Bruttogewicht	0.054
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177807976
ETIM 9	EC000156

# Eigenschaften

---

ETIM 8

EC000156

ECLASS 8.0

21049047