


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

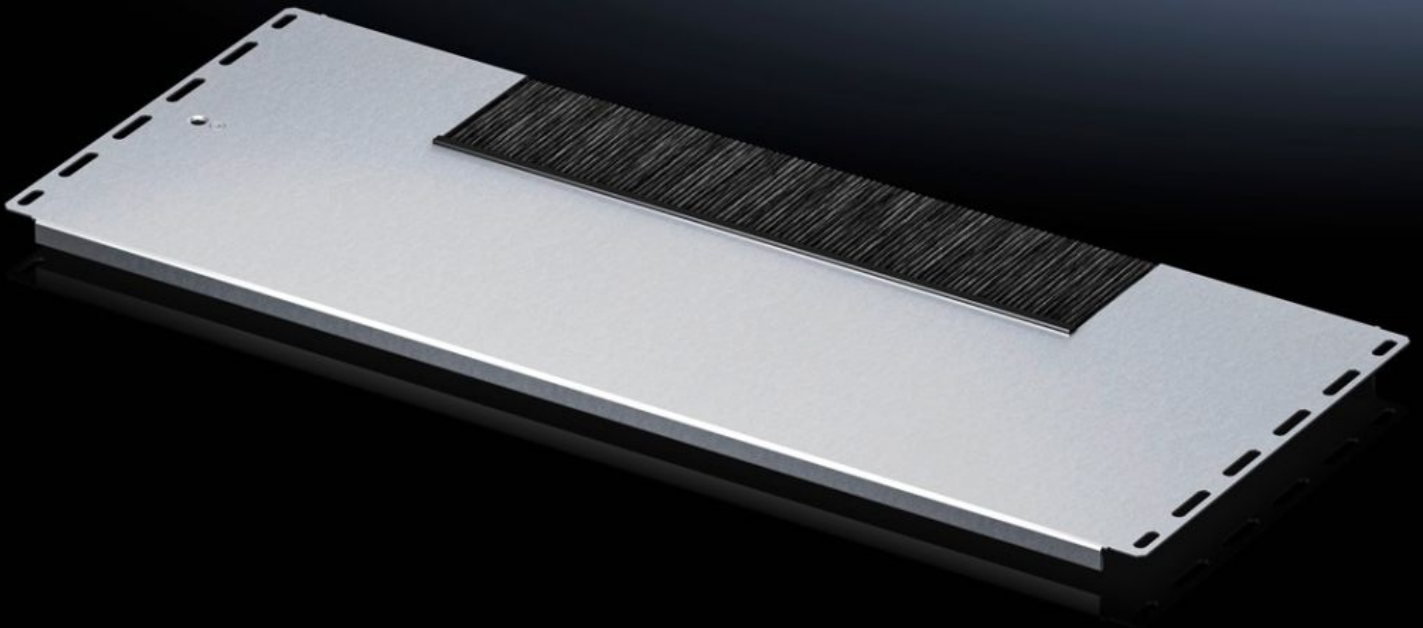

## VX 5301.333

# Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.333 - Bodenblech-Modul, einteilig, mit Bürstenleiste für VX IT

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.333
Ausführung	einteilig, mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung	Zur gezielten Kabeleinführung von unten.
Material	Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Modulblech: Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche	Modulblech: verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis	Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Abmessung	Tiefe: 237,5 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,82 kg
Bruttogewicht	2,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert

# Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 800 mm, BxT 600x237,5 mm, einteilig, Stahlblech

## Ausschreibungstext

VX IT Bodenblech-Modul  
Art.-Nr. 5301.333

VX IT Bodenblech-Modul  
zur Kabeleinführung mit Bürste  
für VX, VX IT  
Tiefe: 237,5 mm,  
für Schrankbreite: 800 mm,  
Modulblech: Stahlblech, verzinkt  
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei