


# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**

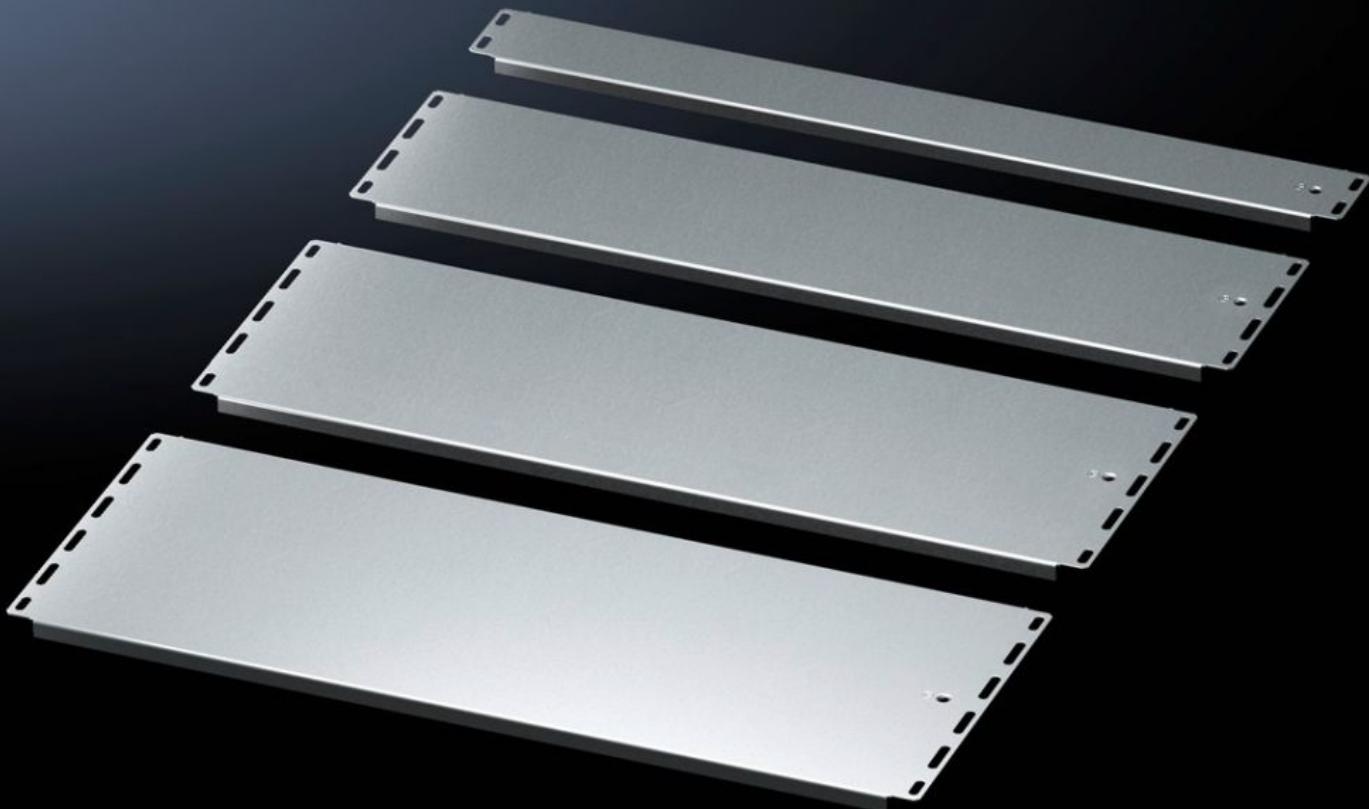

## **VX 5301.337**

**Bodenblech-Set, mehrteilig,  
geschlossen**

Stand: 10.02.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.337 - Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.337
Produktbeschreibung	Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen	Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech-Set Dichtungsband Inkl. Befestigungsmaterial 1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 75 mm 2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm 1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.42
Bruttogewicht	6.44
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

# Eigenschaften

---

EAN 4028177950894

---

ETIM 9 EC002620

---

ECLASS 8.0 27189261