
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



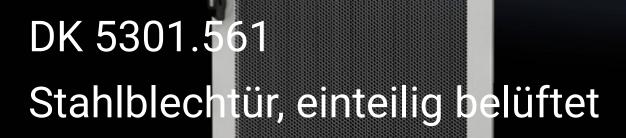

Stand: 18.11.2025 (Quelle: rittal com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE 🐎 S

STROMVERTEILUNG

IMATISIERUNG

-INFRASTRUKTUR

DK 5301.561 - Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.561
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005
Lieferumfang	Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 3 Scharniere 130°, innenliegend montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°- Anreihscharnier benötigt
Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.000 mm
1 Stück
12.2
13.2
50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
4028177955103
EC000747
27182204

© Rittal 2025 3