


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

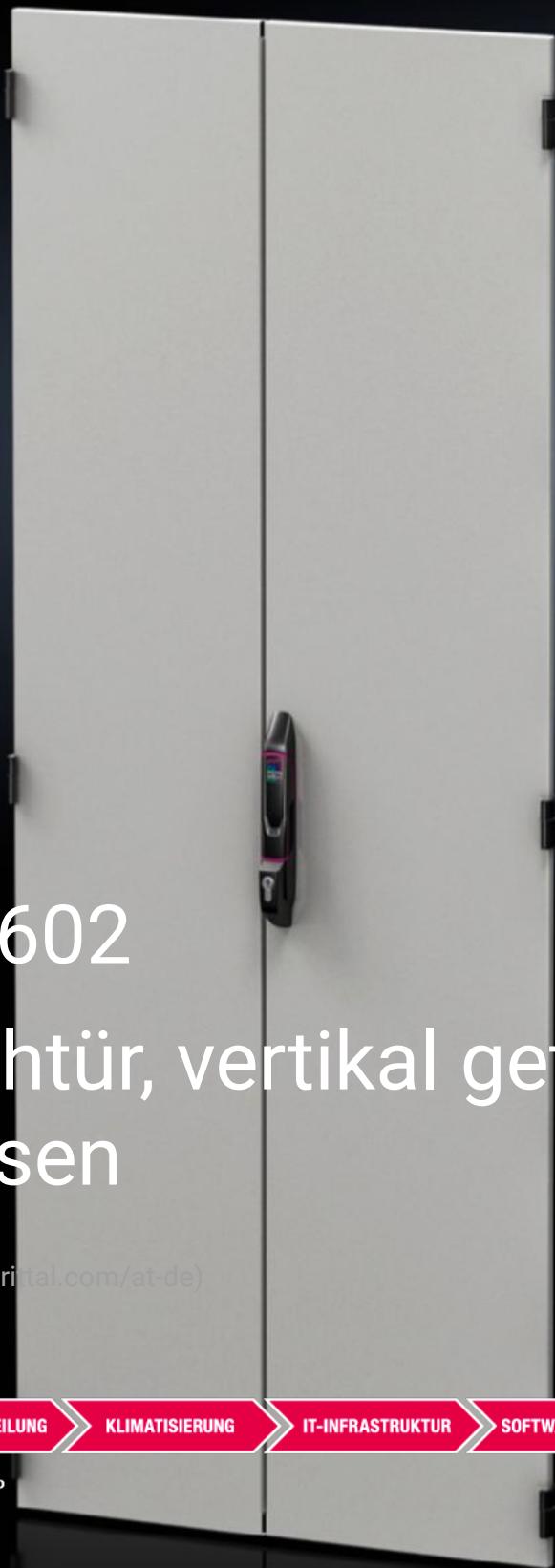

DK 5301.602

Stahlblechtür, vertikal geteilt,
geschlossen

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 5301.602 - Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5301.602
Produktbeschreibung	Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035 Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang	Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts 3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreichung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt

Eigenschaften

Hinweis	Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 600 mm Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	36
Bruttogewicht	41
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177955127
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204